

給電ポール (ベース付)

PS (内蔵ボックス)

アンカー固定タイプ

■MRPB-1



アース用  
ねじ・座金付

■MRPB-2



化粧枠付




配管ガイド付



アース用  
ねじ・座金付

アンカーボルト  
(M8ボルト)  
又は杭で固定

- 屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
- MRPB-2は、2種類の器具の取り付けができます。

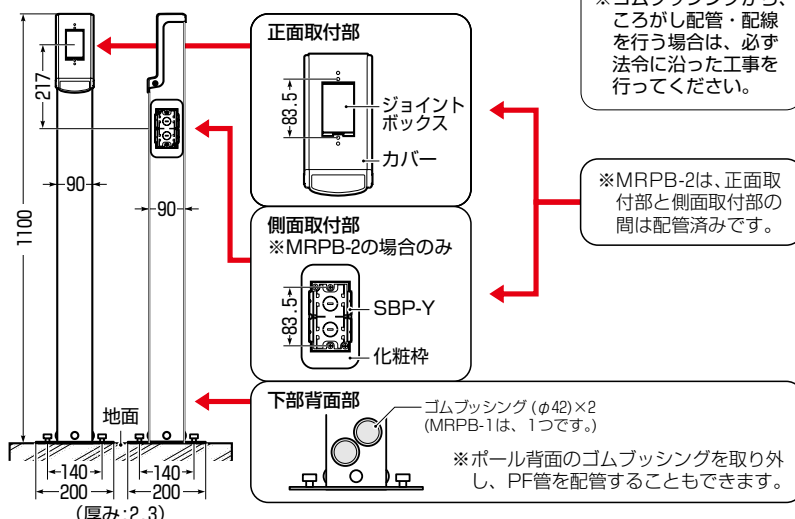

ご注意

※ゴムブッシングから、  
ころがし配管・配線  
を行う場合は、必ず  
法令に沿った工事を  
行ってください。

※MRPB-2は、正面取  
付部と側面取付部の  
間は配管済みです。

| 品番     | 色    | 取付箇所           | 取付器具ピッチ | 仕上り高さ  | 入数 | 標準価格   |
|--------|------|----------------|---------|--------|----|--------|
| MRPB-1 | シルバー | 1箇所<br>(正面)    | 83.5mm  | 1100mm | 1  | 34,200 |
| MRPB-2 | シルバー | 2箇所<br>(正面・側面) | 83.5mm  | 1100mm | 1  | 37,400 |

給電ポール (ベース付) EV・PHV用

PS (内蔵ボックス)

アンカー固定タイプ



化粧枠付



配管ガイド付




アース用  
ねじ・座金付

ケーブルフック  
標準装備

アンカーボルト  
(M8ボルト)  
又は杭で固定

- タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。
- 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。
- ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。

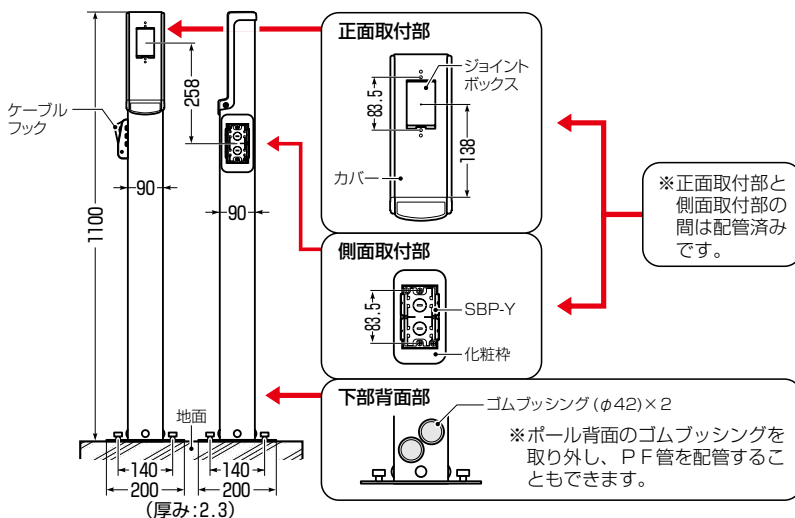

※正面取付部と  
側面取付部の  
間は配管済み  
です。

ご注意

※ゴムブッシングから、ころがし配管・配線を行う場合は、必ず法令に沿った  
工事を行ってください。

| 品番       | 色    | 取付箇所           | 取付器具ピッチ | 仕上り高さ  | 入数 | 標準価格   |
|----------|------|----------------|---------|--------|----|--------|
| MRPB-EV2 | シルバー | 2箇所<br>(正面・側面) | 83.5mm  | 1100mm | 1  | 42,600 |

在庫問合せ品