


カクフレキ用 ベルマウス

サイズ30



〈難燃性〉

●ケーブル引き込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。

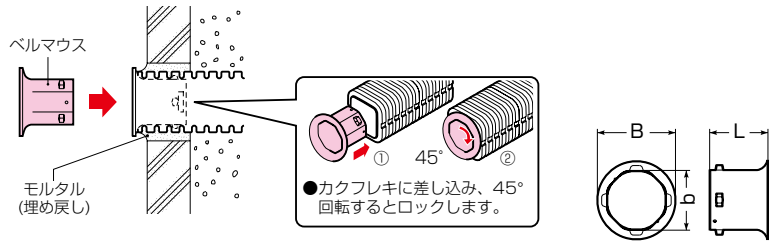

※サイズ30、130は、若干形状が異なります。

品番	適合管	B	b	L	入数	標準価格
KFEB-30	カクフレキ 30	45	27	43	1	320
KFEB-50	カクフレキ 50	66	51	58	1	510
KFEB-80	カクフレキ 80	106	81	92	1	890
KFEB-100	カクフレキ100	136	104	102	1	1,140
KFEB-130	カクフレキ130	178	127	120	1	1,420

カクフレキ用 予備管用フタ


※フランジ頭部を溝に沿って切断すれば、そのままベルマウスとして使用できます。

サイズ30



〈難燃性〉

●予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。

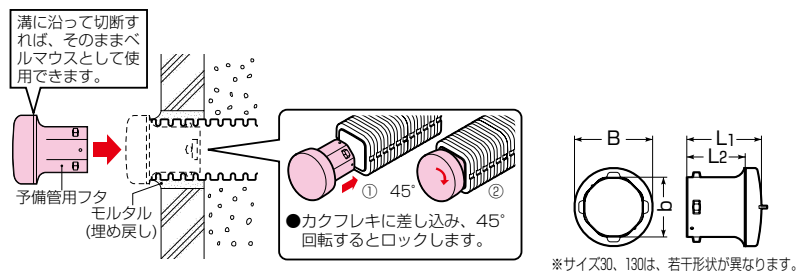

※サイズ30、130は、若干形状が異なります。


品番	適合管	B	b	L ₁	L ₂	入数	標準価格
KFEB-30C	カクフレキ 30	45	27	43	—	1	400
KFEB-50C	カクフレキ 50	66	51	76	58	1	580
KFEB-80C	カクフレキ 80	106	81	115	92	1	1,020
KFEB-100C	カクフレキ100	136	104	140	102	1	1,250
KFEB-130C	カクフレキ130	178	127	170	120	1	1,540

カクフレキ用 端末ブッシング



金具付

●カクフレキ立ち上げ部の保護に使用します。

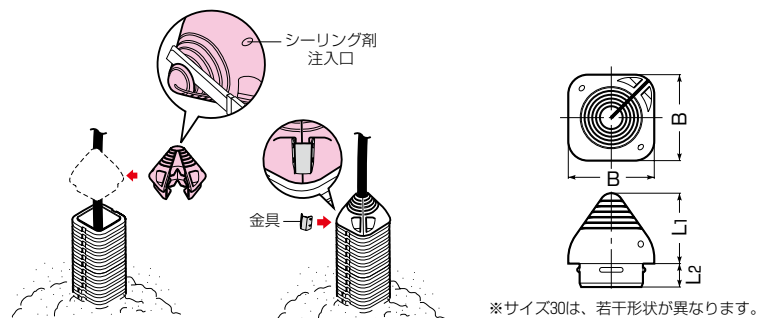

※サイズ30は、若干形状が異なります。

品番	適合管	適合ケーブル仕上がり径	B	L ₁	L ₂	入数	標準価格
KFEZV-30	カクフレキ 30	φ20mm以下	43	38	14	1	860
KFEZV-50	カクフレキ 50	φ40mm以下	70	58	17	1	990
KFEZV-80	カクフレキ 80	φ70mm以下	110	90	30	1	1,240
KFEZV-100	カクフレキ100	φ90mm以下	138	110	35	1	1,460