


ベルマウス



〈難燃性〉 ※ケーブル工事にご使用ください。

●ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。

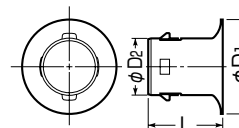

品番	適合管	φD ₁	φD ₂	L	入数	標準価格
MFB-22	ミラレックス 22	44	23.4	31.2	1	240
MFB-28	ミラレックス 28	51	28.5	33.9	1	300
MFB-36	ミラレックス 36	61	35.6	43.5	1	320
MFB-42	ミラレックス 42	67	40.4	46.5	1	400
MFB-54	ミラレックス 54	80	52.2	60.7	1	510
MFB-70	ミラレックス 70	96	65.3	68.3	1	720
MFB-82	ミラレックス 82	110	78.2	75.3	1	890
MFB-100	ミラレックス100	136	94.4	87.5	1	1,140
MFB-125	ミラレックス125	173.5	123	124.5	1	1,420
MFB-150	ミラレックス150	210	145.5	169	1	1,680


予備管用フタ



溝に沿って切断すれば、そのままベルマウスとして使用できます。

〈難燃性〉 ※ケーブル工事にご使用ください。


●予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。

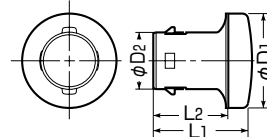

品番	適合管	φD ₁	φD ₂	L ₁	L ₂	入数	標準価格
MFB-22C	ミラレックス 22	44	23.4	45	31.2	1	310
MFB-28C	ミラレックス 28	51	28.5	49	33.9	1	350
MFB-36C	ミラレックス 36	61	35.6	62.5	43.5	1	400
MFB-42C	ミラレックス 42	67	40.4	68	46.5	1	460
MFB-54C	ミラレックス 54	80	52.2	85	60.7	1	580
MFB-70C	ミラレックス 70	96	65.3	94	68.3	1	830
MFB-82C	ミラレックス 82	110	78.2	104	75.3	1	1,020
MFB-100C	ミラレックス100	136	94.4	120	87.5	1	1,250
MFB-125C	ミラレックス125	173.5	123	165	124.3	1	1,540
MFB-150C	ミラレックス150	210	145.5	214	169	1	1,870


受注品

アダプタージョイント



〈難燃性〉 ※サイズ16は、グレー色です。
※ケーブル工事にご使用ください。

●異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。

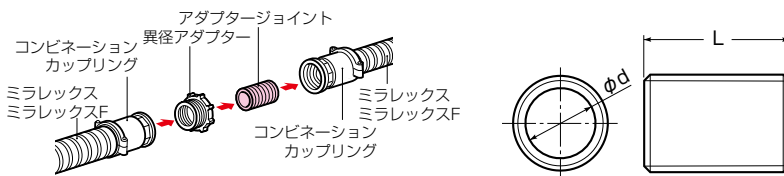

品番	ネジの呼び	φd	L	入数	標準価格
MFAJ-16	G1/2	16	26	1	350
MFAJ-22	G3/4	21.1	30	1	400
MFAJ-28	G1	27	37	1	460
MFAJ-36	G1 1/4	34	37	1	580
MFAJ-42	G1 1/2	40	48	1	830
MFAJ-54	G2	49	55	1	1,020
MFAJ-70	G2 1/2	64	65	1	1,210
MFAJ-82	G3	75	70	1	1,430