


3 シーリングテープ
品番：MPT-T3


4 電気絶縁用ビニルテープ
品番：MBT-1920K

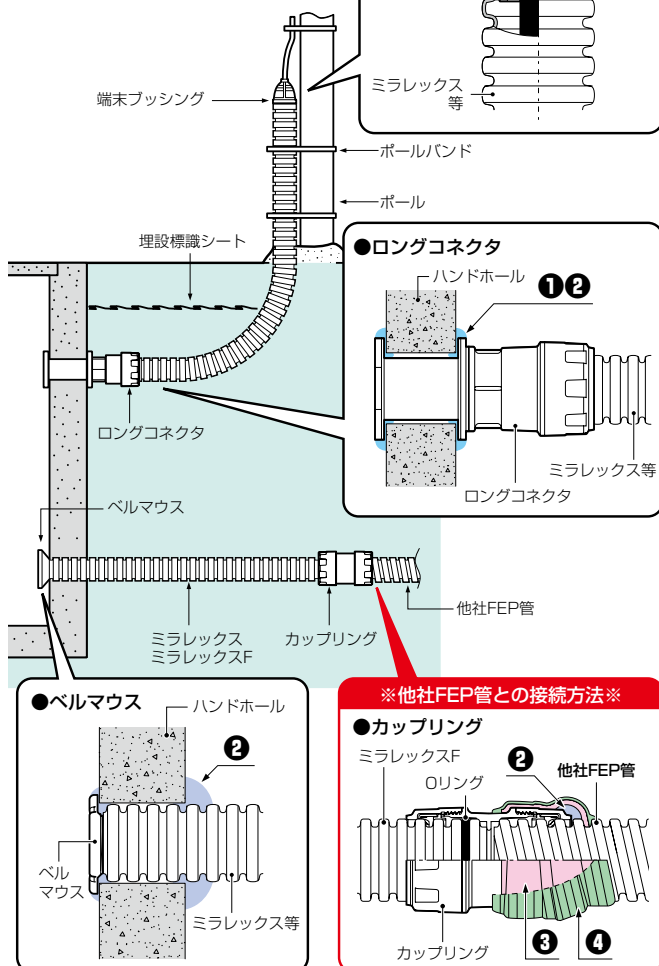

異径接続部の防水方法

■異径アダプター(MG-□D(J)・MG-□U(J))を使用する場合 → 321頁


●ねじ部の先端全周にエポキシパテを塗布します。

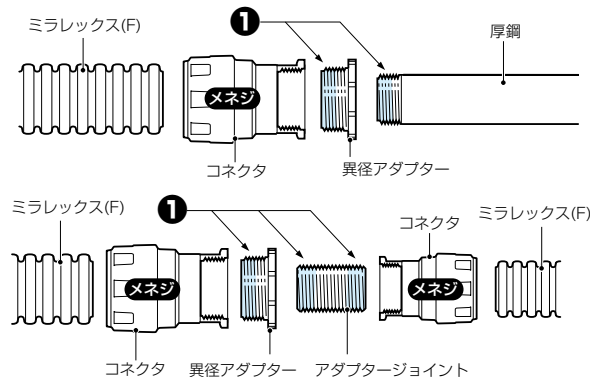

異径接続方法 → 前付11頁

■異径アダプター(MV-□D(J))を使用する場合 → 320頁

●硬質ビニル電線管(J管)用接着剤を全周に塗布します。

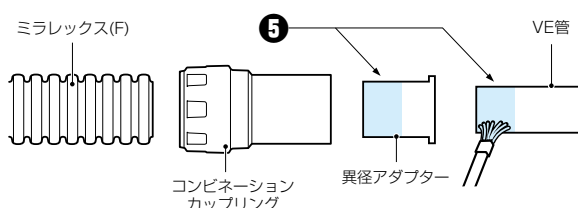

5 硬質ビニル電線管(J管)用
接着剤
品番：VEBD-HI-500
VEBD-HI-100



エポキシパテL

大容量
10kg
主剤(5kg 缶)
硬化剤(5kg 缶)



色：主剤/白
硬化剤/暗灰色
混合後/灰色
●ビニール手袋入・混合ヘラ入

※夏用と冬用があります。

- 強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。
- 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。
- 主剤と硬化剤1：1で混ぜ合わせるだけの使い易い等量混合タイプです。
- 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。
使用時期の目安：夏用／4～10月(20～35℃)
冬用／11～3月(5～20℃)
- 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。

種類	品番	容量(セット内容)	入数	標準価格
夏用	MPT-E10-N	10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)	1セット	15,800
冬用	MPT-E10-F	10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)	1セット	15,800

※この商品の価格は1セット価格です。

■速乾タイプ

種類	品番	容量(セット内容)	入数	標準価格
夏用	MPT-E10K-N	10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)	1セット	15,800
冬用	MPT-E10K-F	10kg(主剤5kg・硬化剤5kg)	1セット	15,800

※この商品の価格は1セット価格です。