

コネクタ (クイックタイプ)


クイックタイプ



CD管用




PF管用

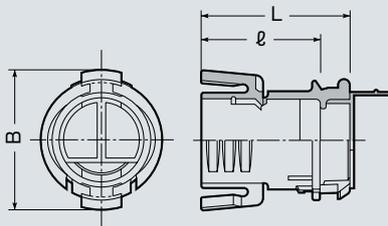

※ケーブル工事にご使用ください。

- 当社ボックスにワンタッチで取り付けられます。
- 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
- CD管・PF管の接続もワンタッチ！解除も簡単です。
- 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
- PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。

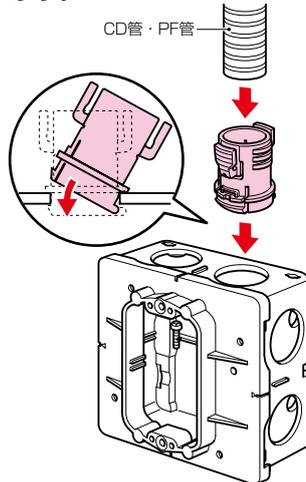


(注1) 埋込四角アウトレットボックス(極薄型)大形四角用、埋込スイッチボックス(極薄型)、コンクリートボックスのバックプレートには取り付けません。

PF管用 28サイズの取り付け


樹脂製ボックスに接続する場合

 - コネクタのツメ(丸側)からノック穴に引っ掛け、1段目のパネツメをカチッと音がするまでシッカリはめ込みます。



鉄製ボックスに接続する場合

- コネクタのツメ(丸側)からノック穴に引っ掛け、1段目のパネツメまではめ込み、ボックスのフランジを奥の溝まで引っ掛け、もう一度同じ動作で2段目のパネツメをカチッと音がするまでシッカリはめ込みます。

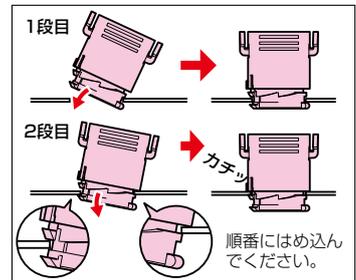

CD管用


| 品番 | 適合管 | 適合ノック径 | 電線管の呼び | 適合ボックス | B | L | l | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|---------|-------|--------|--------|--------------------------|------|------|------|-----|------|------|
| CDK-16C | CD管16 | φ27 | 22(25) | (注1)当社樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) | 35.7 | 37.1 | 29.6 | 300 | 10 | 56 |
| CDK-22C | CD管22 | | | | 42.2 | 38.6 | 31.1 | 200 | 10 | 64 |

PF管用

| 品番 | 適合管 | 適合ノック径 | 電線管の呼び | 適合ボックス | B | L | l | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|----------|-----------|--------|--------|---|------|------|------|-----|------|------|
| MFSK-16C | PF単層波付管16 | φ27 | 22(25) | (注1)当社樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 当社鉄製ボックス(肉厚1.6mm) | 37.5 | 43.9 | 31 | 200 | 10 | 56 |
| MFSK-22C | PF単層波付管22 | | | | 45 | 44.9 | 30.5 | 100 | 10 | 64 |
| MFSK-28C | PF単層波付管28 | φ34 | 28(31) | 当社樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 当社鉄製ボックス(肉厚1.6mm) | 52 | 48 | 33.5 | 50 | 10 | 96 |

ボックスジョイント

コネクタと組み合わせて使用します。

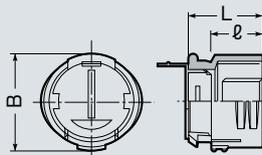


難燃ABS製

※ケーブル工事にご使用ください。

- コネクタとの接続はねじ込むだけでOK！
- 当社ボックスにワンタッチで取り付けられます。
- 塗代カバーを取り付けたボックスにコネクタが後から取り付けられます。
- 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。

(注1) 埋込四角アウトレットボックス(極薄型)大形四角用、埋込スイッチボックス(極薄型)、コンクリートボックスのバックプレートには取り付けません。

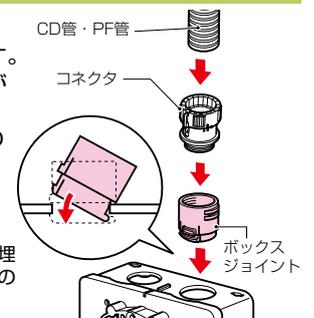

| 適合ボックス | 品番 | 適合コネクタサイズ | 適合ノック径 | 電線管の呼び | B | L | l | 入数 | 標準価格 |
|------------------------------|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|----|------|
| 当社樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) (注1) | BJ-16S | 14S・16S(ねじ径:G1/2) | φ22 | 16 | 26.5 | 22.5 | 15 | 10 | 39 |
| | BJ-22 | 14・16・22(ねじ径:G3/4) | φ27 | 22(25) | 32 | 24 | 16.5 | 10 | 50 |
| | BJ-28 | 28(ねじ径:G1) | φ34 | 28(31) | 38.9 | 24.5 | 17 | 10 | 88 |
| 当社鉄製ボックス(肉厚1.6mm) | BJ-16ST | 14S・16S(ねじ径:G1/2) | φ22 | 16 | 27.5 | 21 | 15 | 10 | 39 |
| | BJ-22T | 14・16・22(ねじ径:G3/4) | φ27 | 22(25) | 33 | 22.5 | 16.5 | 10 | 50 |
| | BJ-28T | 28(ねじ径:G1) | φ34 | 28(31) | 40 | 23 | 17 | 10 | 88 |

在庫問合せ品