

カップリング

JIS C8412 (サイズ14~42) 


Gタイプ



CD管用



PF管用(ベージュ)

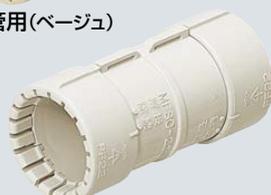

PF管用(ミルキーホワイト)



PF管用(グレー)



PF管用(黒)




PF管用(防水型)
※ミラフレキSS専用
(ベージュ)



Oリング付

- 管相互の接続に使用します。
- 接続も解除も一発でOK！スリムなストレートタイプです。
- PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
※PF管はミラフレキSSをご使用ください。➡441頁

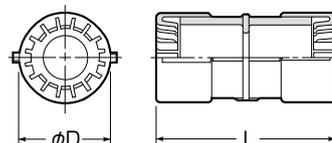

■CD管用

品番	適合管	φD	L	入数	最小入数	標準価格
CDC-14G	CD管14	27	55	100	10	62
CDC-16G	CD管16	28.5	60	100	10	65
CDC-22G	CD管22	36	73	100	10	88
CDC-28G	CD管28	44	92	50	10	164
CDC-36G	CD管36	53.5	107	20	1	273
CDC-42G	CD管42	60.5	118.5	20	1	483
CDC-54G	CD管54	73.5	152		1	604

■PF管用

色	品番	適合管	φD	L	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	MFSC-14G	※PF管14	30	58	100	10	62
	MFSC-16G	※PF管16	31.5	62	100	10	65
	MFSC-22G	※PF管22	39.5	79	100	10	88
	MFSC-28G	※PF管28	47	98	50	10	164
	MFSC-36G	※PF管36	58	119	50	1	273
	MFSC-42G	※PF管42	65.5	134.5	20	1	483
	MFSC-54G	PF管54	78	164		1	604
ミルキーホワイト	MFSC-16GM	※PF管16	31.5	62	100	10	65
	MFSC-22GM	※PF管22	39.5	79	100	10	88
	MFSC-28GM	※PF管28	47	98	50	10	164
	MFSC-36GM	※PF管36	58	119	50	1	273
	MFSC-42GM	※PF管42	65.5	134.5	20	1	483
	MFSC-54GM	PF管54	78	164		1	604
新 グレー	MFSC-14GH	※PF管14	30	58	100	10	62
	MFSC-16GH	※PF管16	31.5	62	100	10	65
	MFSC-22GH	※PF管22	39.5	79	100	10	88
	MFSC-28GH	※PF管28	47	98	50	10	164
	MFSC-36GH	※PF管36	58	119	50	1	273
	MFSC-42GH	※PF管42	65.5	134.5	20	1	483
	MFSC-54GH	PF管54	78	164		1	604
黒	MFSC-16GK	※PF管16	31.5	62	100	10	65
	MFSC-22GK	※PF管22	39.5	79	100	10	88
	MFSC-28GK	※PF管28	47	98	50	10	164
	MFSC-36GK	※PF管36	58	119	50	1	273
	MFSC-42GK	※PF管42	65.5	134.5	20	1	483
	MFSC-54GK	PF管54	78	164		1	604

※MFは除く

■防水型(ミラフレキSS専用)

品番	適合管	φD	L	入数	最小入数	標準価格
MFSC-14GP	ミラフレキSS14	30	58	100	10	140
MFSC-16GP	ミラフレキSS16	31.5	62	100	10	144
MFSC-22GP	ミラフレキSS22	39.5	79	100	10	196
MFSC-28GP	ミラフレキSS28	47	98	50	10	297
MFSC-36GP	ミラフレキSS36	58	119	50	1	512
MFSC-42GP	ミラフレキSS42	65.5	134.5	20	1	929
MFSC-54GP	ミラフレキSS54	78	164		1	1,140

新 新商品