

コンビネーションカップリング

JIS C8412 (サイズ14~42)



PF管⇔VE管

Gタイプ

●Oリングを使用すれば、防水型にできます。  
※PF管はミラフレキSSをご使用ください。 441頁



■防水型  
ミラフレキSS⇔VE管

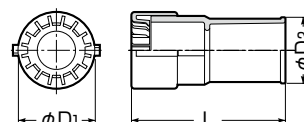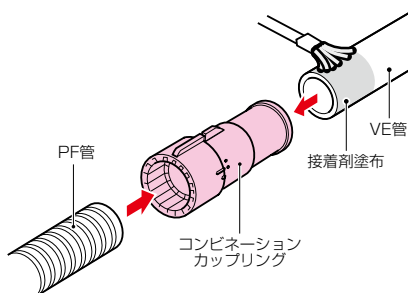

色	品番	適合管		φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	L	入数	最小入数	標準価格
		PF管⇔VE管							
ベージュ	MFSVE-14G	※14	14	30	22	56.5	100	10	62
	MFSVE-16G	※16	16	31.5	26	62.5	100	10	65
	MFSVE-22G	※22	22	39.5	36	77	100	10	88
	MFSVE-28G	※28	28	47	40	91.5	50	10	164
	MFSVE-36G	※36	36	58	50	106	50	1	273
	MFSVE-42G	※42	42	65.5	55	124.5	25	1	483
	MFSVE-54G	54	54	78	68	147.5		1	604
ミルキーホワイト	MFSVE-16GM	※16	16	31.5	26	62.5	100	10	65
	MFSVE-22GM	※22	22	39.5	36	77	100	10	88
	MFSVE-28GM	※28	28	47	40	91.5	50	10	164
	MFSVE-36GM	※36	36	58	50	106	50	1	273
	MFSVE-42GM	※42	42	65.5	55	124.5	25	1	483
	MFSVE-54GM	54	54	78	68	147.5		1	604
グレー	MFSVE-16GH	※16	16	31.5	26	62.5	100	10	65
	MFSVE-22GH	※22	22	39.5	36	77	100	10	88
	MFSVE-28GH	※28	28	47	40	91.5	50	10	164
	MFSVE-36GH	※36	36	58	50	106	50	1	273
	MFSVE-42GH	※42	42	65.5	55	124.5	25	1	483
	MFSVE-54GH	54	54	78	68	147.5		1	604
黒	MFSVE-16GK	※16	16	31.5	26	62.5	100	10	65
	MFSVE-22GK	※22	22	39.5	36	77	100	10	88
	MFSVE-28GK	※28	28	47	40	91.5	50	10	164
	MFSVE-36GK	※36	36	58	50	106	50	1	273
	MFSVE-42GK	※42	42	65.5	55	124.5	25	1	483
	MFSVE-54GK	54	54	78	68	147.5		1	604

※MFは除く

■防水型(ミラフレキSS専用)

品番	適合管		φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	L	入数	最小入数	標準価格
	ミラフレキSS⇔VE管							
MFSVE-14GP	14	14	30	22	56.5	100	10	140
MFSVE-16GP	16	16	31.5	26	62.5	100	10	144
MFSVE-22GP	22	22	39.5	36	77	100	10	196
MFSVE-28GP	28	28	47	40	91.5	50	10	297
MFSVE-36GP	36	36	58	50	106	50	1	512
MFSVE-42GP	42	42	65.5	55	124.5	25	1	929
MFSVE-54GP	54	54	78	68	147.5		1	1,140