

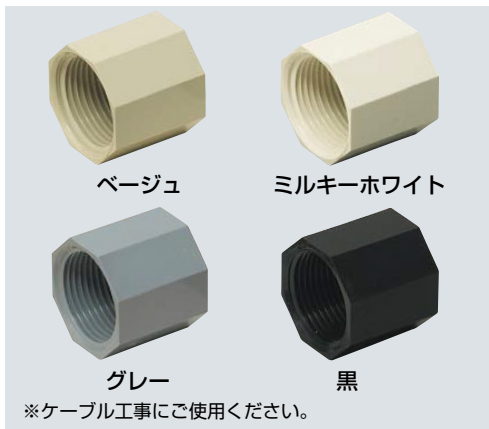


CDジョイントナット

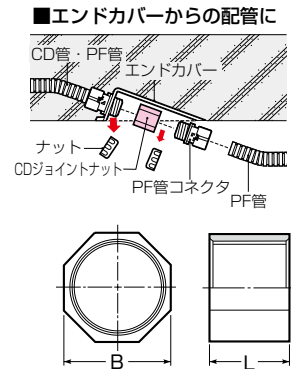

●コネクタ相互、異径、異種管との接続に
使用します。➡前付11頁

■接続例


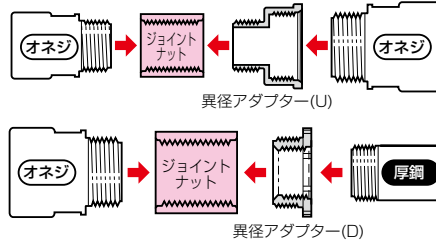


色	品番	ネジの呼び	CD管・PF管適合コネクタ	B	L	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	CDJ-16S	16用(G1/2)	14S・16S<呼び16用(G1/2)>	25	24	100	10	35
	CDJ-22	22用(G3/4)	14・16・22<呼び22用(G3/4)>	31	29	100	10	41
	CDJ-28	28用(G1)	28<呼び28用(G1)>	41	30	50	10	54
	CDJ-36	36用(G1 1/4)	36<呼び36用(G1 1/4)>	49	40		1	123
	CDJ-42	42用(G1 1/2)	42<呼び42用(G1 1/2)>	54	50		1	138
	CDJ-54	54用(G2)	54<呼び54用(G2)>	66	60		1	177
ホワイ トキー	CDJ-22M	22用(G3/4)	14・16・22<呼び22用(G3/4)>	31	29	100	10	41
	CDJ-28M	28用(G1)	28<呼び28用(G1)>	41	30	50	10	54
グレー	CDJ-22H	22用(G3/4)	14・16・22<呼び22用(G3/4)>	31	29	100	10	41
	CDJ-28H	28用(G1)	28<呼び28用(G1)>	41	30	50	10	54
黒	CDJ-22K	22用(G3/4)	14・16・22<呼び22用(G3/4)>	31	29	100	10	41
	CDJ-28K	28用(G1)	28<呼び28用(G1)>	41	30	50	10	54
	CDJ-36K	36用(G1 1/4)	36<呼び36用(G1 1/4)>	49	40		1	123

異径アダプター (VE用サイズダウン)



●1サイズ下のVE管との接続に使用します。

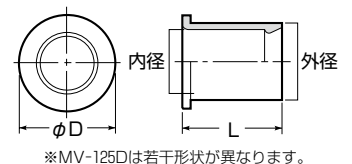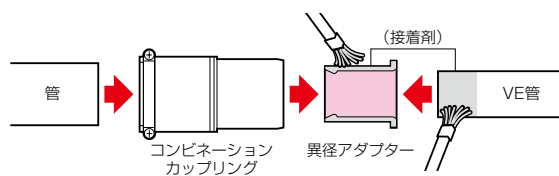

品番	適合VE管(呼び)		φD	L	入数	標準価格
	黒	ベージュ				
MV-22D	MV-22DJ	22 16	35	39.7	1	310
MV-28D	MV-28DJ	28 22	46.5	46.2	1	350
MV-36D	MV-36DJ	36 28	50	49	1	400
MV-42D	MV-42DJ	42 36	57	60.5	1	460
MV-54D	MV-54DJ	54 42	70	69	1	580
MV-70D		70 54	86	75	1	830
MV-82D		82 70	101	79	1	1,020
MV-100D		100 82	128	97.5	1	1,430
MV-125D		VP125 100	150	110.5	1	1,680