

MSジョイントコネクタ

受注品





MPMS-162022K・222428K・2832K



※ケーブル工事にご使用ください。


●マシンフレキとMSコネクタ相互の接続に使用します。

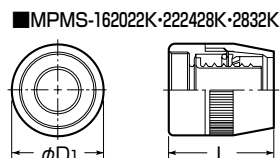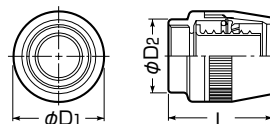



マシンフレキ サイズ	品番	MSコネクタ サイズ	ネジの呼び	φD ₁	φD ₂	L	入数	標準価格
16	MPMS-1616K	16	7/8-20UNEF-2B	35	28	43.5	10	466
	MPMS-1618K	18	1-20UNEF-2B	35	31	43.5		
	MPMS-162022K	20・22	1 3/16-18UNEF-2B	35	—	43.5		
22	MPMS-2218K	18	1-20UNEF-2B	44	31	53	10	549
	MPMS-222022K	20・22	1 3/16-18UNEF-2B	44	36	53		
	MPMS-222428K	24・28	1 7/16-18UNEF-2B	44	—	53		
28	MPMS-282022K	20・22	1 3/16-18UNEF-2B	53	36	61	1	767
	MPMS-282428K	24・28	1 7/16-18UNEF-2B	53	43	61		
	MPMS-2832K	32	1 3/4-18UNS-2B	53	—	63		
36	MPMS-362428K	24・28	1 7/16-18UNEF-2B	66	44	71	1	926
	MPMS-3632K	32	1 3/4-18UNS-2B	66	52	71		
	MPMS-3636K	36	2-18UNS-2B	66	60	71		
42	MPMS-4232K	32	1 3/4-18UNS-2B	72	52	81	1	1,003
	MPMS-4236K	36	2-18UNS-2B	72	60	81		

コネクタホルダー

●マシンフレキコネクタを機械の側面に取り付ける場合等に使用します。

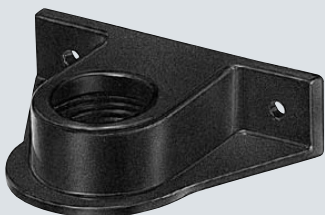

※ケーブル工事にご使用ください。

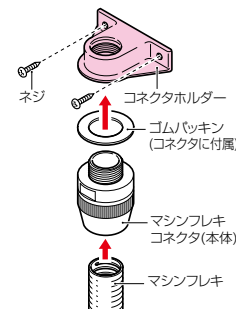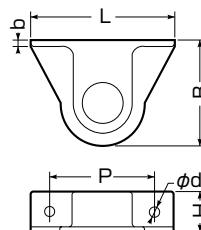

品番	マシンフレキ コネクタサイズ	ネジの 呼び	φd	B	b	L	H	P	入数	標準価格
KH-121416	12・14・16	G1/2	5	45	3	65	20	46	10	139
KH-22	22	G3/4	5.5	54	3	75	20	55	10	221
KH-28	28	G1	5.5	65	5	90	22	65	1	261
KH-36	36	G1 1/4	5.5	78	5	100	22	75	1	414
KH-42	42	G1 1/2	5.5	75	5	110	30	85	1	531
KH-54	54	G2	5.5	91	5	125	35	100	1	578