



## 器具吊りインサート



### W3/8ボルト用

- 埋設深さ(20.8mm)
  - 引抜強度: 12.3kN(1,255kgf)
- 引抜強度: 器具吊りインサートの最大引抜荷重の平均値(コンクリート: JIS A5308 呼び18)  
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。


●シャンデリア等の重量物を直接コンクリートボックスに取り付ける場合に。

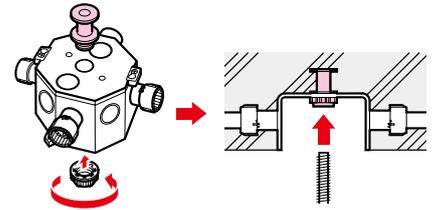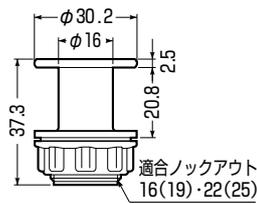

品番	適用	入数	標準価格
<b>BMS-3H</b>	●コンクリートボックス (ノック径φ22mm・φ27mm)	10	64

## ボックスアジャスター

OF-55PN

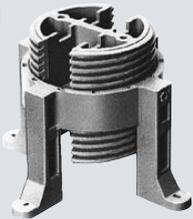


OF-56P




●スラブ等へのボックス取り付け固定に使用します。


- ①幕板にベースを釘打ち固定し、ボックスを付属ビスでアジャスターに取り付けます。
  - ②ボックスを廻し高さ調整した後、ベース横に付いているビスを締め、高さを固定します。
- (※コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。)

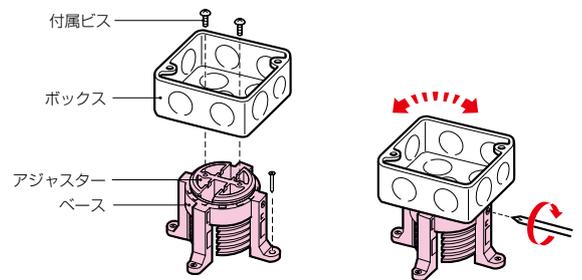

■OF-55PN

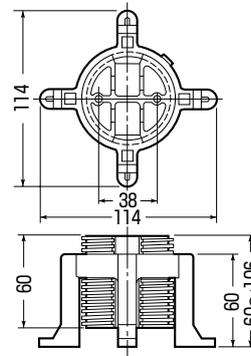


■OF-56P

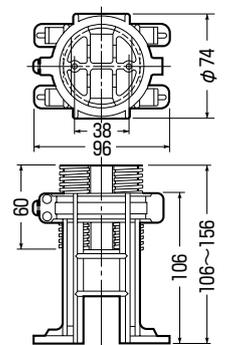


品番	高さ調整範囲	入数	最小入数	標準価格
<b>OF-55PN</b>	60~106mm	20	1	290
<b>OF-56P</b>	106~156mm	20	1	410

## ユニポーター<sup>®</sup>U

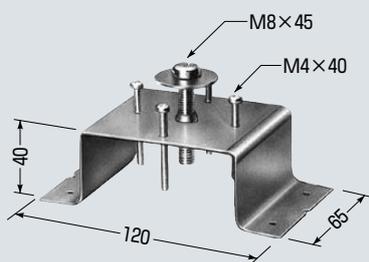

●スラブ等へのボックス取り付け固定に使用します。

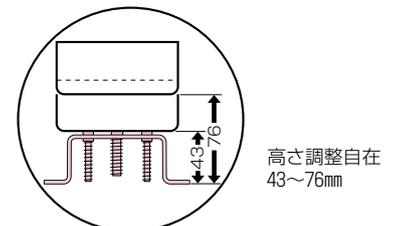

品番	適用	入数	標準価格
<b>OF-5</b>	スラブ用	10	320