





端末ブッシング

●管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。

●管に差し込むだけの簡単施工。

※防水処理が必要な場合はパテ等をご使用ください。→376頁

※MTV-14は、光ドロップケーブル用として使用できます。

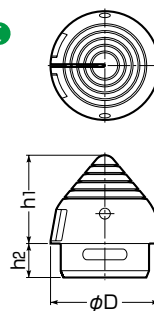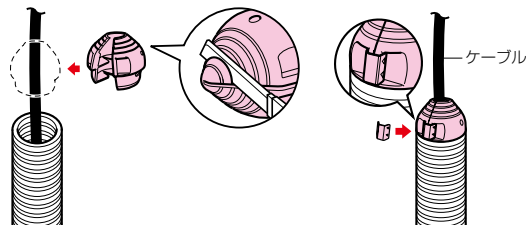

品番	品番			適合管サイズ						適合ケーブル 仕上り外径	φD	h ₁	h ₂	入数	標準価格
	黒	ベージュ	ミルキーホワイト	ミラレックス	ミラレックスF	CD管・PF管	VE管	厚鋼	薄鋼						
MTV-14	—	—	—	—	—	MF-14	14	—	—	φ 10mm以下	21.5	20	15	1	650
MTV-16	MTV-16J	MTV-16M	—	—	—	16	16	16	19	φ 10mm以下	23	22	10	1	150
MTV-22	MTV-22J	MTV-22M	22	20	22	22	22	22	25	φ 15mm以下	30	25	12	1	190
MTV-28	MTV-28J	MTV-28M	28	30	28	28	28	28	31	φ 20mm以下	37	30	15	1	270
MTV-36	MTV-36J	MTV-36M	36	—	36	36	36	36	39	φ 25mm以下	43	37	18	1	540
MTV-42	MTV-42J	MTV-42M	42	40	42	42	42	42	—	φ 30mm以下	50	40	20	1	710
MTV-51	—	—	—	—	—	—	—	—	51	φ 30mm以下	51	45	25	1	790
MTV-54	MTV-54J	MTV-54M	54	50	54	54	54	54	—	φ 40mm以下	62	50	23	1	870
MTV-63	—	—	—	—	—	—	—	—	63	φ 40mm以下	64	55	28	1	1,020
MTV-70	MTV-70J	MTV-70M	70	65	—	70	70	70	75	φ 50mm以下	80	65	25	1	1,170
MTV-82	MTV-82J	MTV-82M	82	80	—	82	82	—	—	φ 60mm以下	95	75	30	1	1,240
MTV-100	MTV-100J	MTV-100M	100	100	—	100	92・104	—	—	φ 70mm以下	116	90	35	1	1,460
MTV-125	—	—	125	125	—	—	—	—	—	φ 100mm以下	151	135	40	1	1,680
MTV-150	—	—	150	150	—	—	—	—	—	φ 130mm以下	180	135	45	1	2,210
MTV-200	—	—	—	200	—	—	—	—	—	φ 180mm以下	257	180	50	1	2,760

受注品



ツバ管

ノック付



※ケーブル工事にご使用ください。

●ネジなしブッシングとしても使用できます。

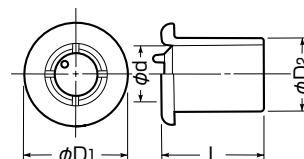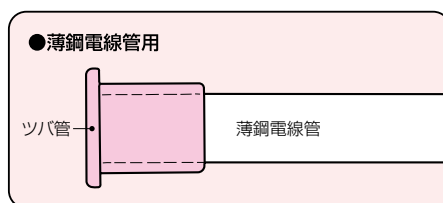

品番		適合管	φD ₁	φD ₂	φd	L	入数	標準価格
ベージュ	ミルキーホワイト							
MT-23J	MT-23M	薄鋼19	33.5	23	18.8	34	20	40
MT-30J	MT-30M	薄鋼25	40	29.5	25.1	34	20	47
MT-36J	MT-36M	薄鋼31	47	36.5	31.4	34	20	58
MT-42J	MT-42M	薄鋼39	53	42.5	37.7	34	20	74