

軽間ボックス® (センター磁石付)

PS
E

標準品 (深さ36mm)

アルミ
箔付 磁石付

直接配管
PF22

小判穴

ホルソー
穴あけ
対応品

・軽天ビス付
(φ3.5×22)




SB-KMA1G



SB-KMA2G
・仕切板(53M)付



SB-KMA3G
・仕切板(53M)付

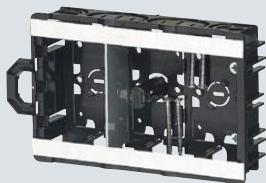

SB-KMA4G
・仕切板(53M)付




- ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。
- ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

開口部側でも、滑らない
「折り取り押さえツバ付」




刃が当たらない
構造!

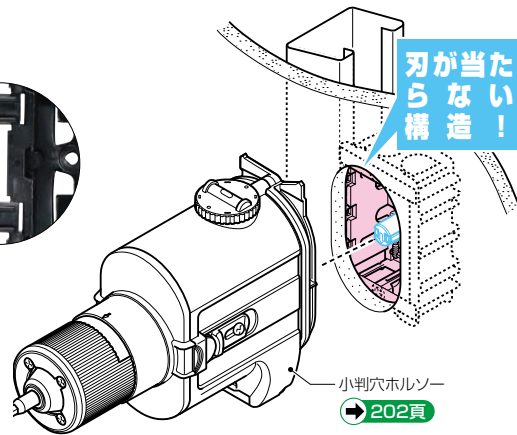


小判穴ホルソー
→202頁

■SB-KMA1G

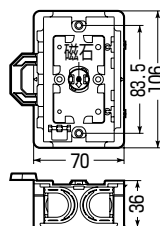


ノックA

■SB-KMA2G

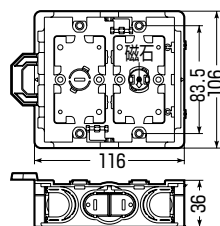


ノックA,B

■SB-KMA3G

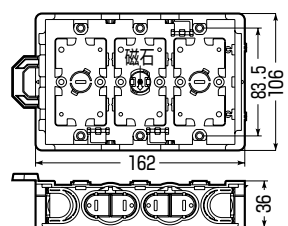

ノックA,B

■SB-KMA4G

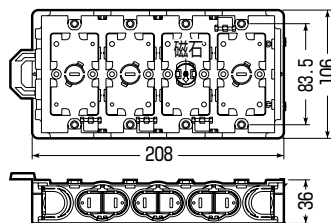

ノックA,B

ノック詳細 →804・805頁

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	最小入数	標準価格
		TLフレキ			PF管			CD管			上下仕切り用	左右仕切り用			
1ヶ用	SB-KMA1G	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	100	20	130
2ヶ用	SB-KMA2G	2	2	2	2	3	3	2	2	2	—	53M付	50	10	410
3ヶ用	SB-KMA3G	2	2	2	2	4	4	2	2	2	—	53M付	20	1	890
4ヶ用	SB-KMA4G	2	2	2	2	5	5	2	2	2	—	53M付	20	1	1,470