



ポリ台 (角度自在型)

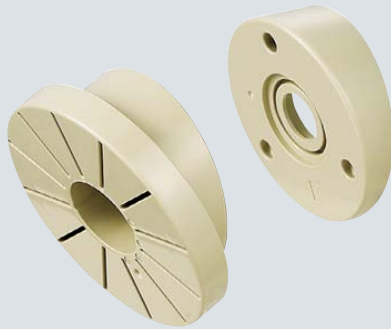

タッピンねじ(3×14)2個付



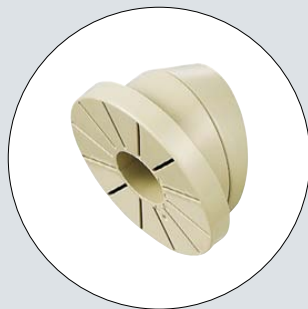


ご注意

器具取り付けには、φ3.1～φ4.1mmのポリ台裏面に貫通しない長さのビスをご使用ください。

- ポリ台と台座を回転させることにより、ポリ台の傾斜角度を任意の方向に0°～30°まで自在に調整できます。
- ポリ台裏面の周囲に刻印されている角度表示と、台座の印を合わせれば、傾斜角の目安になります。

調整範囲 0°～30°

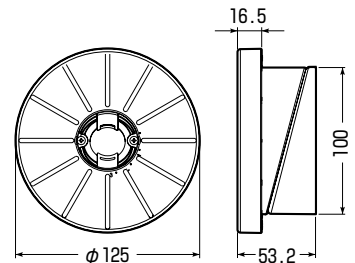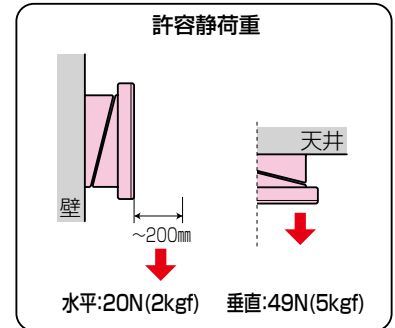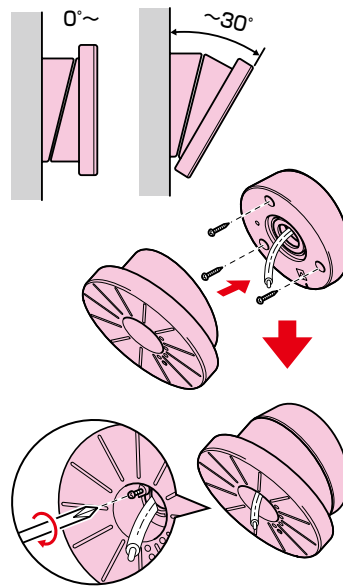

品番	色	通線孔	入数	標準価格
POWF-105J	ベージュ	●ツバ管(MT-18J) ●VE管(14)	1	730

リングスリーブ (銅線用裸圧着スリーブ)

JIS C2806



小 中 大

《電線の組合わせ》

リングスリーブ (呼び)	φ1.6mm 又は 2.0mm	φ2.0mm 又は 3.5mm	φ2.6mm 又は 5.5mm	異なる径の場合(mm)	工具
小	2	—	—	φ1.6×1+φ0.75mm ² ×1 φ1.6×2+φ0.75mm ² ×1	1.6×2 ④
	3~4	2	—	φ2.0×1+φ1.6×1~2	小
中	5~6	3~4	2	φ2.0×1+φ1.6×3~5 φ2.0×2+φ1.6×1~3 φ2.0×3+φ1.6×1 φ2.6×1+φ1.6×1~3 φ2.6×1+φ2.0×1~2 φ2.6×2+φ1.6×1 φ2.6×1+φ2.0×1 +φ1.6×1~2	中
大	7	5	3	φ2.0×1+φ1.6×6 φ2.0×2+φ1.6×4 φ2.0×3+φ1.6×2 φ2.0×4+φ1.6×1 φ2.6×1+φ2.0×3 φ2.6×2+φ1.6×2 φ2.6×2+φ2.0×1 φ2.6×1+φ2.0×2 +φ1.6×1	大

※圧着にはJIS C9711の接続工具をご使用ください。

丈夫な樹脂ケース入！

スリーブの取り出しが簡単で、最後の1個までムダになりません。

1パック
(樹脂ケース)



E-S (1パック100コ入)
E-M (1パック 50コ入)
E-L (1パック 50コ入)



E-SL (1パック200コ入)
E-ML (1パック100コ入)
E-LL (1パック100コ入)

小箱 (パッケージ)



大箱 (段ボール)



呼び	品番	最大 使用電流	入数	最小入数	標準価格
小	E-S	20A	100/パック	10/パック	1パック 630
	E-SL	20A	50/パック	5/パック	1パック1,260
中	E-M	30A	100/パック	20/パック	1パック 630
	E-ML	30A	50/パック	10/パック	1パック1,260
大	E-L	30A	100/パック	20/パック	1パック 840
	E-LL	30A	50/パック	10/パック	1パック1,680

※この商品の価格は1パック(樹脂ケース)価格です。