

## ジョイントパッキン® (縦型)

### ■中型(角)



MB-PV



MB-PVN

自己消火性樹脂製

### ■大型(角)




MB-PVL



MB-PVLN


自己消火性樹脂製

- ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。
- ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
- 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
- 造営材に釘・ビス固定ができます。

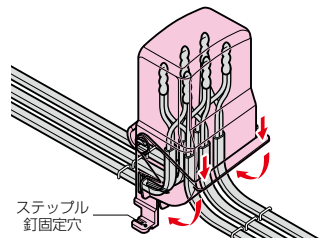

W3/8・M10ボルトへの固定


- ボルトにケーブルが直接触れずに固定できます。

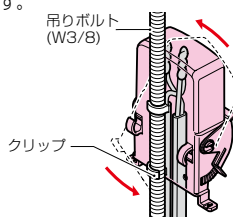

- ①ケーブル結線にジョイントパッキンを被せます。
- ②ジョイントパッキンの開閉部を閉じます。  
※閉じ口両側に設けてある釘固定用穴で釘打ち固定もできます。  
(適合釘: N32, N38, N45, N50)  
(適合木ビス: #3.1以下)



造営材への固定(大型のみ)

- 大型は背面の取り付け穴を使用して、釘・ビス等で固定することも可能です。  
(適用木ビス: 4.1)

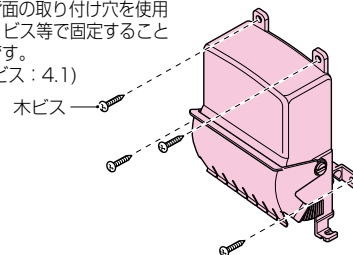

■MB-PVL(N)

■MB-PV(N)

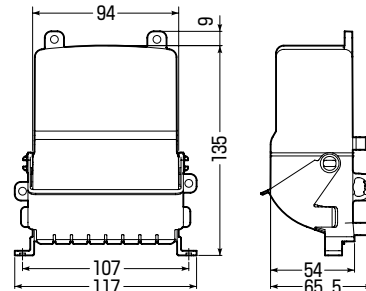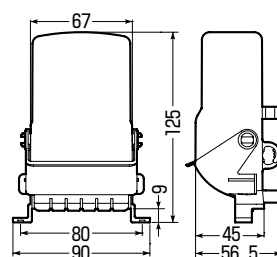

| 品 番     | 色        | 規格    | VVFケーブル最大収容本数 |      |      |      |      |      | 適合ボルト       | 入数 | 標準価格 |
|---------|----------|-------|---------------|------|------|------|------|------|-------------|----|------|
|         |          |       | 2芯            |      |      | 3芯   |      |      |             |    |      |
|         |          |       | φ1.6          | φ2.0 | φ2.6 | φ1.6 | φ2.0 | φ2.6 |             |    |      |
| MB-PV   | 透明       | 中型(角) | 10            | 8    | 6    | 6    | 6    | 5    | W3/8<br>M10 | 10 | 70   |
| MB-PVN  | ミルキーホワイト |       | 10            | 8    | 6    | 6    | 6    | 5    |             | 10 | 120  |
| MB-PVL  | 透明       | 大型(角) | 18            | 14   | 12   | 12   | 10   | 8    | W3/8<br>M10 | 10 | 180  |
| MB-PVLN | ミルキーホワイト |       | 18            | 14   | 12   | 12   | 10   | 8    |             | 10 | 280  |

※EV、IH配線など、大電流が長時間流れる配線は1回線でご使用ください。

## 透明ジョイントボックス

### 鋼材への穴あけ不要




BL




BC

### ■L形鋼・吊りボルト用

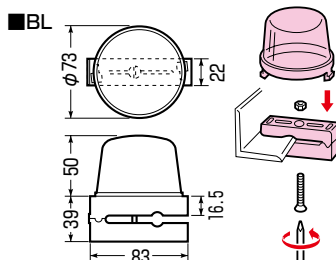

### ■C形鋼用

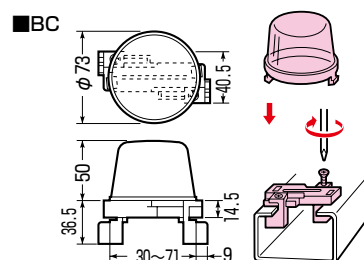

| 品 番 | 規 格   | VVFケーブル最大収容本数 |      |      |      |      |      | 適 合                                    | 入数 | 標準価格 |
|-----|-------|---------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------|----|------|
|     |       | 2芯            |      |      | 3芯   |      |      |                                        |    |      |
|     |       | φ1.6          | φ2.0 | φ2.6 | φ1.6 | φ2.0 | φ2.6 |                                        |    |      |
| BL  | 中型(丸) | 8             | 5    | 5    | 6    | 4    | 4    | ●L形鋼フランジ厚(4~7mm)<br>●吊りボルト径(W3/8・W1/2) | 10 | 280  |
| BC  | 中型(丸) | 8             | 5    | 5    | 6    | 4    | 4    | ●C形鋼(60~100mm)                         | 10 | 280  |