

軒下引込キャップ

WKN-1,2,2L型



WKN-3型



色：ミルキーホワイト

セット内容


- 本体×1組
- プッシング小×1組
- プッシング大×1組

※WKN-2L型と
WKN-3型は
プッシング1組付

■ アンカープラグ付
(呼び3.5×25
固定用ビス2本付)





- 軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。
- 分割式で施工が簡単。
- ケーブルの大小に合わせて選べるプッシング2組付。(WKN-3型は除く)
- ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。

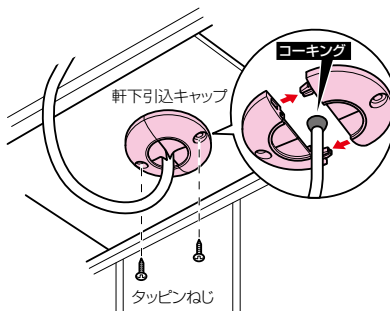

■ WKN-1,2,2L型

■ WKN-3型

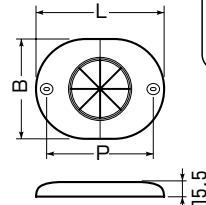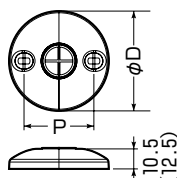

※()内寸法はWKN-2L型です。

品番	L	B	φD	P	入数	標準価格
ミルキーホワイト						
WKN-1M	—	—	50	35	1	100
WKN-2M	—	—	70	55	1	140
WKN-2LM	—	—	100	80	1	280
WKN-3M	142	110	—	118	1	320

■ アンカープラグ付 (色：ミルキーホワイト)

品番	L	B	φD	P	入数	標準価格
WKN-1M-A	—	—	50	35	1	300
WKN-2M-A	—	—	70	55	1	340
WKN-2LM-A	—	—	100	80	1	480
WKN-3M-A	142	110	—	118	1	520

適合ケーブル

■ WKN-1M(-A)、1K

プッシング小(φ8)	● 同軸(F-SB-5C-1条)
プッシング大(φ12)	● 同軸(F-SB-7C-1条)
	● WFL.6×(20または30)-1条
	2.0×2C-1条

■ WKN-2M(-A)、2K

プッシング小(φ20)	● SV(14□×3C-1条)
	● CV(14□×3C-1条)
	● CVT(14□-1条)
プッシング大(φ30)	● SV(22□×3C-1条)
	● CV(22□×3C-1条)
	● CVT(22□-1条)

■ WKN-2LM(-A)

- SV(38□×3C-1条) ● CVT(38□-1条)
- CV(38□×3C-1条)


※PF管28も1本引き込み可能です。
(プッシングを外すとPF管36も通せます)

■ WKN-3M(-A)


- SV(150□×3C-1条) ● CVT(150□-1条)
- CV(150□×3C-1条)

壁引込みパイプ

〈ベージュ色〉

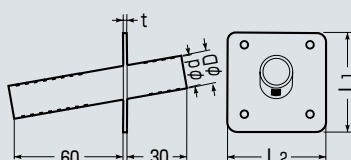

- ラス張り等、木造々営材の貫通に最適です。
- 傾きがつけてありますから雨水が浸入しません。
- パイプ切断の目安として5mm間隔に溝が付けてあります。

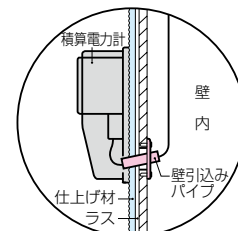

品番	L ₁	L ₂	t	φD	φd	入数	標準価格
KHP-14J	54	54	2	18	15	10	170
KHP-16J	70	54	3	22	18	10	190
KHP-22J	70	64	3	28	22	10	190
KHP-28J	72	72	3	34	29	10	230
KHP-36J	72	80	3	42	36	10	290