




オネジ2号コネクタ

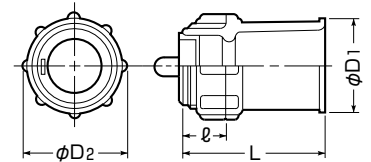

品番	適合管	ネジの呼び	φD1	φD2	L	φ	入数	標準価格	
B2K-14J	B2K-14	VE14	G3/4	26	34	42.5	14.5	10	110
B2K-16SJ	B2K-16S	VE16	G1/2	29	30	45	12	10	120
B2K-16J	B2K-16	VE16	G3/4	29	34	47.5	14.5	10	120
B2K-22J	B2K-22	VE22	G3/4	34	35	52.5	14.5	10	140
B2K-28J	B2K-28	VE28	G1	44	44	63	15	10	280
B2K-36J	B2K-36	VE36	G1 1/4	55	55	72	15	1	410


防水パッキン (2号コネクタ用)

クロロブレンゴム(耐油性)



で注意

パッキンはボックスの外側に取付けてください。

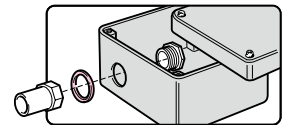


品番	適合コネクタサイズ	内径mm	外径mm	肉厚mm	入数	標準価格
K-22P	14・16・22	φ26.0	φ 33.0	2	10	31
K-28P	28	φ32.6	φ 39.6	2	10	36
K-36P	36	φ41.5	φ 50.5	2	10	48
K-42P	42	φ47.5	φ 56.8	2	10	70
K-54P	54	φ59.3	φ 70.0	2	10	77
K-70P	70	φ75.3	φ 86.7	2	10	100
K-82P	82	φ87.6	φ101.7	2	10	120

アダプタージョイント



●薄鋼電線管との接続等に使用します。

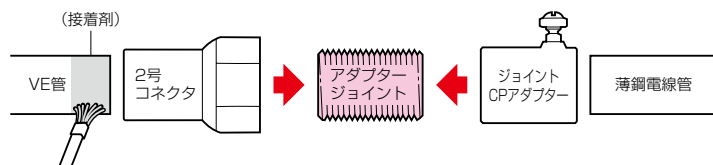

品番	ネジの呼び	φd	L	入数	標準価格
MFAJ-16	G1/2	16	26	1	350
MFAJ-22	G3/4	21.1	30	1	400
MFAJ-28	G1	27	37	1	460
MFAJ-36	G1 1/4	34	37	1	580
MFAJ-42	G1 1/2	40	48	1	830
MFAJ-54	G2	49	55	1	1,020
MFAJ-70	G2 1/2	64	65	1	1,210
MFAJ-82	G3	75	70	1	1,430

〈難燃性〉

※サイズ16は、グレー色です。
※ケーブル工事にご使用ください。