


ターミナルキャップ

JIS C8432 (PS)

高耐
候性
耐衝撃性
HI

茶系の外壁等にマッチする
色もあります。➡1062頁

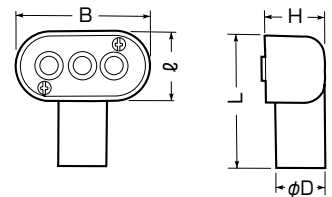

品番			適合管	B	L	l	H	φD	入数	最小入数	標準価格
ページ	ミルクホワイト	グレー									
MTC-14J	MTC-14M	MTC-14	VE14	80	68.5	40	36	22	30	1	470
MTC-16J	MTC-16M	MTC-16	VE16	80	73.5	40	36	26	30	1	520
MTC-22J	MTC-22M	MTC-22	VE22	80	79	40	36	30	30	1	590
MTC-28J	MTC-28M	MTC-28	VE28	100	102	45	50	40	20	1	1,070
MTC-36J	MTC-36M	MTC-36	VE36	120	115	60	60	50	10	1	1,660
MTC-42J	MTC-42M	MTC-42	VE42	120	126	60	60	57	10	1	2,160
MTC-54J	MTC-54M	MTC-54	VE54	160	149	75	75	70	10	1	4,040


在庫問合せ品

ノーマルバンド

JIS C8432 (サイズ100は除く) (PS) (サイズ100は除く)

耐衝撃性
HI

茶系の外壁等にマッチする
色もあります。➡1062頁

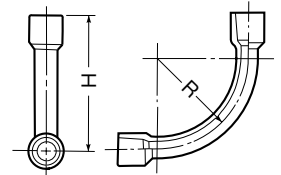

品番				適合管	R	H	入数	最小入数	標準価格
ページ	ミルクホワイト	グレー	濃紺						
N-14J	N-14M	N-14	N-14DB	VE14	75	105	50	1	140
N-16J	N-16M	N-16	N-16DB	VE16	85	120	50	1	180
N-22J	N-22M	N-22	N-22DB	VE22	100	140	50	1	280
N-28J	N-28M	N-28	N-28DB	VE28	135	185	20	1	520
N-36J	N-36M	N-36	N-36DB	VE36	170	230	20	1	790
N-42J	N-42M	N-42	N-42DB	VE42	190	260	10	1	1,110
N-54J	N-54M	N-54	N-54DB	VE54	240	325	10	1	1,860
N-70J	N-70M	N-70	N-70DB	VE70	300	410	5	1	3,320
N-82J	N-82M	N-82	N-82DB	VE82	360	490	5	1	5,810
N-100J	N-100M	N-100	—	VE100	420	585	1	1	15,000