



ワニグチ片サドル (兼用タイプ)

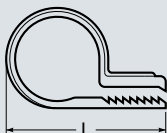

※KTK-D□は若干形状が異なります。

- サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・銅管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
- 溝付の開口部により径の調整が簡単にできます。
- ビス1本でガッチリ固定できます。
- D8・D13・D18は横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
- ナイロンタイプは屋内、機械まわりに最適です。

適合管に合わせ溝の上・下を左右にズラシ、寸法を調整できます。

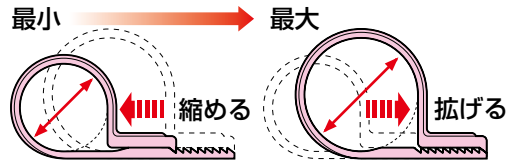

色	品番	適合径	適合管 (呼び)	B	L	入数	敷入数	標準価格
ベージュ	KTK-16J	φ18 ~ φ24	14・16	20	44.9	400	50	28
	KTK-22J	φ26 ~ φ31	22	20	52.8	300	50	42
	KTK-28J	φ32 ~ φ37	28	22	59.4	200	50	51
	KTK-30J	φ34.5 ~ φ39.5	MF-30	22	61.7	200	20	61
	KTK-36J	φ41.5 ~ φ47	36	22	67.8	100	20	65
グレー	KTK-D8G	φ 5.5 ~ φ 8	—	10	22	2,500	50	15
	KTK-D13G	φ 8 ~ φ13	—	14	30.5	1,000	50	22
	KTK-D18G	φ13 ~ φ18	VE14	14	35.5	1,000	50	27
	KTK-16G	φ18 ~ φ24	14・16	20	44.9	400	50	28
	KTK-22G	φ26 ~ φ31	22	20	52.8	300	50	42
	KTK-28G	φ32 ~ φ37	28	22	59.4	200	50	51
	KTK-36G	φ41.5 ~ φ47	36	22	67.8	100	20	65
黒	KTK-D8K	φ 5.5 ~ φ 8	—	10	22	2,500	50	15
	KTK-D13K	φ 8 ~ φ13	—	14	30.5	1,000	50	22
	KTK-D18K	φ13 ~ φ18	VE14	14	35.5	1,000	50	27
	KTK-16K	φ18 ~ φ24	14・16	20	44.9	400	50	28
	KTK-22K	φ26 ~ φ31	22	20	52.8	300	50	42
	KTK-28K	φ32 ~ φ37	28	22	59.4	200	50	51
	KTK-30K	φ34.5 ~ φ39.5	MF-30	22	61.7	200	20	61
	KTK-36K	φ41.5 ~ φ47	36	22	67.8	100	20	65
ミルクホワイト	KTK-16M	φ18 ~ φ24	14・16	20	44.9	400	50	28
	KTK-22M	φ26 ~ φ31	22	20	52.8	300	50	42
	KTK-28M	φ32 ~ φ37	28	22	59.4	200	50	51
	KTK-36M	φ41.5 ~ φ47	36	22	67.8	100	20	65

■ナイロンタイプ

※寸法はサドル最大値の場合です。

色	品番	適合径	適合管 (呼び)	B	L	入数	標準価格
黒	KTK-D8NK	φ 5.5 ~ φ 8	—	10	22	50	19
	KTK-D13NK	φ 8 ~ φ13	—	14	30.5	50	28
	KTK-D18NK	φ13 ~ φ18	VE14	14	35.5	50	34
	KTK-16NK	φ18 ~ φ24	14・16	20	44.9	50	36
	KTK-22NK	φ26 ~ φ31	22	20	52.8	50	58
	KTK-28NK	φ32 ~ φ37	28	22	59.4	50	61
	KTK-36NK	φ41.5 ~ φ47	36	22	67.8	20	75
ミルクホワイト	KTK-D8NM	φ 5.5 ~ φ 8	—	10	22	50	19
	KTK-D13NM	φ 8 ~ φ13	—	14	30.5	50	28
	KTK-D18NM	φ13 ~ φ18	VE14	14	35.5	50	34
	KTK-16NM	φ18 ~ φ24	14・16	20	44.9	50	36
	KTK-22NM	φ26 ~ φ31	22	20	52.8	50	58
	KTK-28NM	φ32 ~ φ37	28	22	59.4	50	61
KTK-36NM	φ41.5 ~ φ47	36	22	67.8	20	75	

※寸法はサドル最大値の場合です。