

VE片サドル




- 木ネジ1本でガッチリ固定できます。
- サドルの先止めもできます。
- ナイロンタイプは屋内・機械まわりに最適です。

茶系の外壁等に
マッチする色も
あります。

→1066頁



- ライトブラウン ●ブラック
- チョコレート

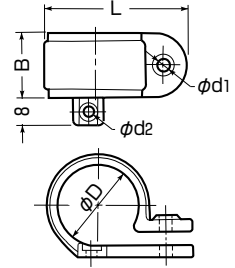

(KT-5Jは若干形状が異なります。)

■SV片サドル


| 品番 | 適合管 | φD | B | L | φd ₁ | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|-------|------|------|----|------|-----------------|-----|------|------|
| KT-5J | VE10 | 14.5 | 15 | 33.5 | 3.5 | 500 | 50 | 25 |

| 品番 | | | 適合 | | φD | B | L | φd ₁ | φd ₂ | 入数 | 最小入数 | 標準価格 |
|---------|----------|--------|-----|-------|------|----|------|-----------------|-----------------|-----|------|------|
| ベージュ | ミルキーホワイト | グレー | VE管 | TLフレキ | | | | | | | | |
| KVE-14J | KVE-14M | KVE-14 | 14 | 14 | 18.5 | 17 | 35.5 | 4 | 3 | 500 | 50 | 39 |
| KVE-16J | KVE-16M | KVE-16 | 16 | 16 | 22.5 | 18 | 39.5 | 4 | 3.5 | 500 | 50 | 46 |
| KVE-22J | KVE-22M | KVE-22 | 22 | 22 | 26.5 | 20 | 45 | 4 | 3.5 | 500 | 50 | 64 |
| KVE-28J | KVE-28M | KVE-28 | 28 | | 34.8 | 21 | 51.9 | 4 | 3.5 | 200 | 50 | 94 |
| KVE-36J | KVE-36M | KVE-36 | 36 | | 42.8 | 22 | 59.9 | 4 | 3.5 | 200 | 50 | 107 |




■ナイロンタイプ

| 品番 | | 適合 | | φD | B | L | φd ₁ | φd ₂ | 入数 | 標準価格 |
|---------|----------|-----|-------|------|----|------|-----------------|-----------------|----|------|
| 白 | 黒 | VE管 | TLフレキ | | | | | | | |
| KVE-14N | KVE-14NK | 14 | 14 | 18.5 | 17 | 35.5 | 4 | 3 | 50 | 46 |
| KVE-16N | KVE-16NK | 16 | 16 | 22.5 | 18 | 39.5 | 4 | 3.5 | 50 | 64 |
| KVE-22N | KVE-22NK | 22 | 22 | 26.5 | 20 | 45 | 4 | 3.5 | 50 | 76 |
| KVE-28N | KVE-28NK | 28 | | 34.8 | 21 | 51.9 | 4 | 3.5 | 50 | 98 |
| KVE-36N | KVE-36NK | 36 | | 42.8 | 22 | 59.9 | 4 | 3.5 | 50 | 110 |

連結サドル (PF管・VE管兼用)

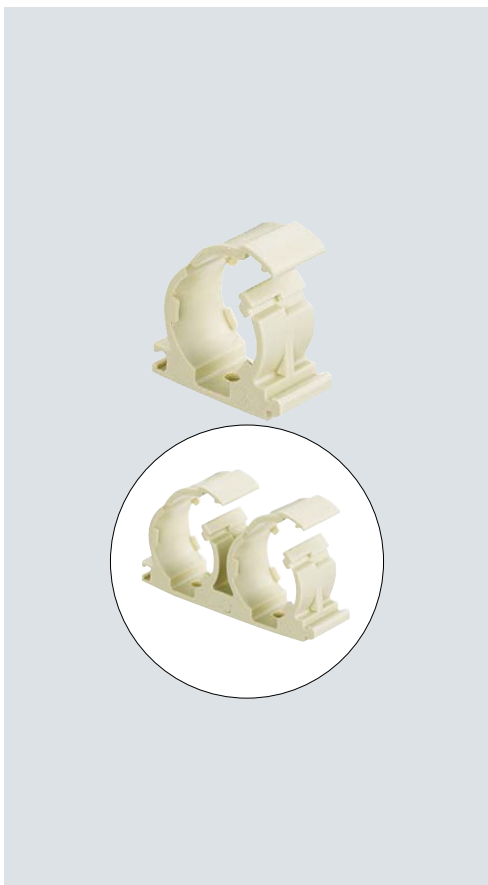

 - サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
- サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
- 管の抜け防止ができる蓋付きです。

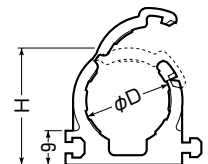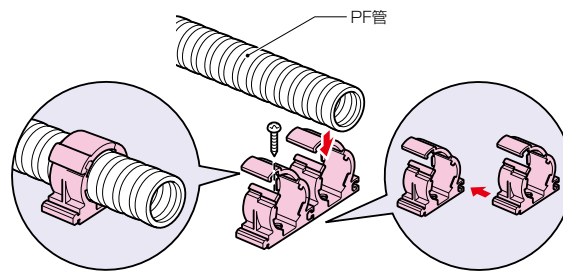

| 色 | 品番 | 適合管 | φD | B | L | H | 入数 | 標準価格 |
|----------|-----------|---------------------|------|------|----|------|----|------|
| ベージュ | LSY-16FV | ●ミラフレキSS16 ●VE16 | 23 | 20 | 36 | 31.5 | 20 | 56 |
| | LSY-22FV | ●ミラフレキSS22 ●VE22 | 30.5 | 20.5 | 44 | 39 | 20 | 69 |
| ミルキーホワイト | LSY-16FVM | ●ミラフレキSS16 ●VE16 | 23 | 20 | 36 | 31.5 | 20 | 56 |
| | LSY-22FVM | ●ミラフレキSS22 ●VE22 | 30.5 | 20.5 | 44 | 39 | 20 | 69 |