

露出用丸形ボックス (平蓋) 1方出~4方出

JIS C8435 (PS) (ボックス)


〈平蓋〉

1方出は茶系の外壁等に
マッチする色もあります。


→1069頁



- ライトブラウン
- ブラック
- チョコレート

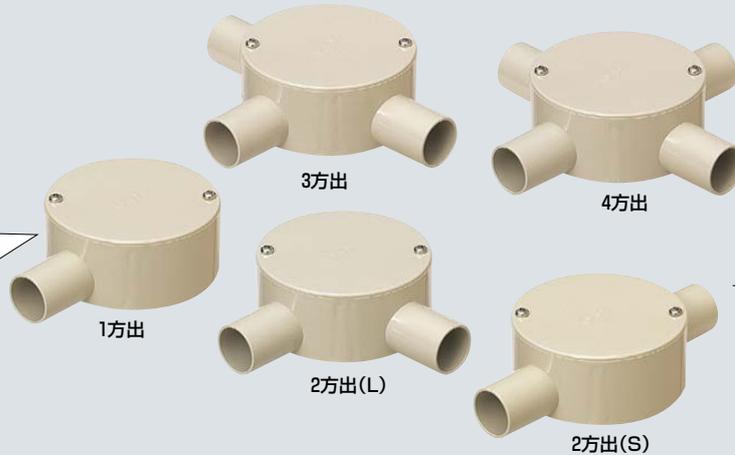

高耐
候性
耐衝撃性
HI

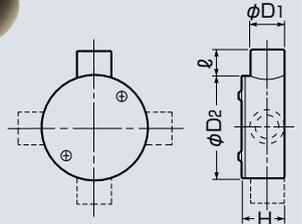

PF管用もあります。→517頁


ご注意 照明器具等の重量物を取り付けしないでください。

種類	品番			適合管	φD ₁	φD ₂	ℓ	H	入数	副入数	標準価格
	ベージュ	ミルキーホワイト	グレー								
1方出	PVM14-1J	PVM14-1M	PVM14-1	VE14	22	87	25	38	20	1	400
	PVM16-1J	PVM16-1M	PVM16-1	VE16	26	87	30	38	20	1	410
	PVM22-1J	PVM22-1M	PVM22-1	VE22	30	87	35	41	20	1	450
	PVM28-1J	PVM28-1M	PVM28-1	VE28	40	100	40	46	10	1	840
	PVM36-1J	PVM36-1M	PVM36-1	VE36	50	110	44	57	10	1	1,240
2方出 (L)	PVM14-2LJ	PVM14-2LM	PVM14-2L	VE14	22	87	25	38	20	1	400
	PVM16-2LJ	PVM16-2LM	PVM16-2L	VE16	26	87	30	38	20	1	410
	PVM22-2LJ	PVM22-2LM	PVM22-2L	VE22	30	87	35	41	20	1	450
	PVM28-2LJ	PVM28-2LM	PVM28-2L	VE28	40	100	40	46	10	1	840
	PVM36-2LJ	PVM36-2LM	PVM36-2L	VE36	50	110	44	57	10	1	1,240
2方出 (S)	PVM14-2SJ	PVM14-2SM	PVM14-2S	VE14	22	87	25	38	20	1	400
	PVM16-2SJ	PVM16-2SM	PVM16-2S	VE16	26	87	30	38	20	1	410
	PVM22-2SJ	PVM22-2SM	PVM22-2S	VE22	30	87	35	41	20	1	450
	PVM28-2SJ	PVM28-2SM	PVM28-2S	VE28	40	100	40	46	10	1	840
	PVM36-2SJ	PVM36-2SM	PVM36-2S	VE36	50	110	44	57	10	1	1,240
3方出	PVM14-3J	PVM14-3M	PVM14-3	VE14	22	87	25	38	20	1	400
	PVM16-3J	PVM16-3M	PVM16-3	VE16	26	87	30	38	20	1	410
	PVM22-3J	PVM22-3M	PVM22-3	VE22	30	87	35	41	20	1	450
	PVM28-3J	PVM28-3M	PVM28-3	VE28	40	100	40	46	10	1	840
	PVM36-3J	PVM36-3M	PVM36-3	VE36	50	110	44	57	10	1	1,240
4方出	PVM14-4J	PVM14-4M	PVM14-4	VE14	22	87	25	38	20	1	400
	PVM16-4J	PVM16-4M	PVM16-4	VE16	26	87	30	38	20	1	410
	PVM22-4J	PVM22-4M	PVM22-4	VE22	30	87	35	41	20	1	450
	PVM28-4J	PVM28-4M	PVM28-4	VE28	40	100	40	46	10	1	840
	PVM36-4J	PVM36-4M	PVM36-4	VE36	50	110	44	57	10	1	1,240

受


受注品

PVM用 PF管スリーブ (露出用丸形ボックス用PF管スリーブ)

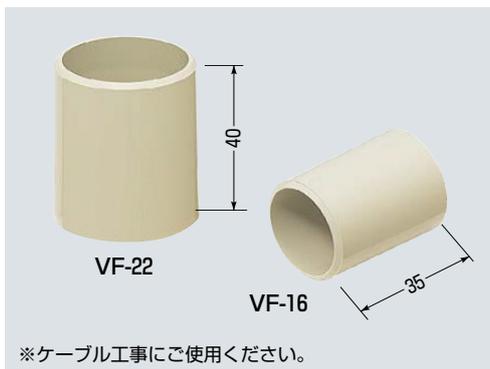

※ケーブル工事にご使用ください。

●露出用丸形ボックス(VE管受け口)に
PF管(ミラフレキMF)を配管する場
合に使用します。

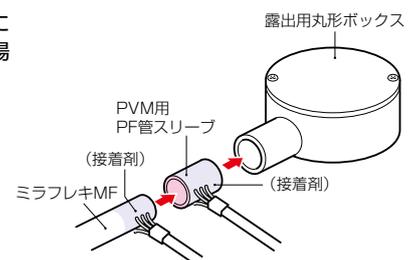

品番	適 合		入数	標準価格
	ミラフレキMF	露出用丸形ボックス		
VF-16	MF-16	PVM22-□	10	31
VF-22	MF-22	PVM28-□	10	45