

プールボックス




正方形<ノック無>

在庫区分、記号の見方

※：受注品

※受注品は納期を必要としますので、お早めにご注文ください。

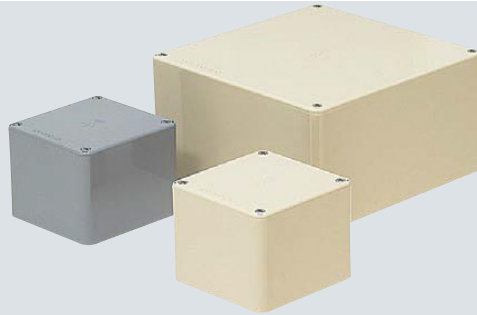

高耐  
候性  
耐衝撃性  
HI

(成形品のみ)

茶系の外壁等にマッチする色もあります。➡1071頁

1,000mm迄のプールボックスも特注品として承ります。お問い合わせください。

| 在庫区分 | 成形品 | (タテ×ヨコ×フカサ)mm | 品番        |           |            | 入数 | 最小入数 | 標準価格    |
|------|-----|---------------|-----------|-----------|------------|----|------|---------|
|      |     |               | ベージュ      | ミルクホワイト   | グレー        |    |      |         |
|      | ●   | 100×100×55    | PVP-1005J | PVP-1005M | PVP-1005   | 10 | 1    | 1,310   |
|      | ●   | 100×100×75    | PVP-1007J | PVP-1007M | PVP-1007   | 10 | 1    | 1,360   |
|      | ●   | 100×100×100   | PVP-1010J | PVP-1010M | PVP-1010   | 10 | 1    | 1,450   |
|      | ●   | 120×120×80    | PVP-1208J | PVP-1208M | PVP-1208   | 10 | 1    | 1,530   |
|      | ●   | 150×150×55    | PVP-1505J | PVP-1505M | PVP-1505   | 10 | 1    | 1,810   |
|      | ●   | 150×150×75    | PVP-1507J | PVP-1507M | PVP-1507   | 10 | 1    | 1,860   |
|      | ●   | 150×150×100   | PVP-1510J | PVP-1510M | PVP-1510   | 10 | 1    | 1,990   |
|      | ●   | 150×150×150   | PVP-1515J | PVP-1515M | PVP-1515   | 5  | 1    | 3,320   |
|      | ●   | 200×200×75    | PVP-2007J | PVP-2007M | PVP-2007   | 5  | 1    | 2,820   |
|      | ●   | 200×200×100   | PVP-2010J | PVP-2010M | PVP-2010   | 10 | 1    | 2,890   |
|      | ●   | 200×200×150   | PVP-2015J | PVP-2015M | PVP-2015   | 5  | 1    | 4,400   |
|      | ●   | 200×200×200   | PVP-2020J | PVP-2020M | PVP-2020   | 5  | 1    | 6,620   |
|      | ●   | 250×250×100   | PVP-2510J | PVP-2510M | PVP-2510   | 5  | 1    | 5,810   |
|      | ●   | 250×250×150   | PVP-2515J | PVP-2515M | PVP-2515   | 5  | 1    | 7,880   |
|      | ●   | 250×250×200   | PVP-2520J | PVP-2520M | PVP-2520   | 2  | 1    | 9,120   |
|      | ●   | 250×250×250   | PVP-2525J | PVP-2525M | PVP-2525   | 2  | 1    | 9,550   |
|      | ●   | 300×300×100   | PVP-3010J | PVP-3010M | PVP-3010   | 2  | 1    | 8,710   |
|      | ●   | 300×300×150   | PVP-3015J | PVP-3015M | PVP-3015   | 2  | 1    | 9,550   |
|      | ●   | 300×300×200   | PVP-3020J | PVP-3020M | PVP-3020   | 2  | 1    | 12,000  |
|      | ●   | 300×300×250   | PVP-3025J | PVP-3025M | PVP-3025   |    | 1    | 12,900  |
|      | ●   | 300×300×300   | PVP-3030J | PVP-3030M | PVP-3030   |    | 1    | 14,000  |
| ※    |     | 350×350×100   | PVP-3510J | PVP-3510M | PVP-3510   |    | 1    | 12,800  |
| ※    |     | 350×350×150   | PVP-3515J | PVP-3515M | PVP-3515   |    | 1    | 15,100  |
| ※    |     | 350×350×200   | PVP-3520J | PVP-3520M | PVP-3520   |    | 1    | 16,500  |
| ※    |     | 350×350×250   | PVP-3525J | PVP-3525M | PVP-3525   |    | 1    | 19,800  |
| ※    |     | 350×350×300   | PVP-3530J | PVP-3530M | PVP-3530   |    | 1    | 21,200  |
| ※    |     | 350×350×350   | PVP-3535J | PVP-3535M | PVP-3535   |    | 1    | 26,500  |
| ※    |     | 400×400×100   | PVP-4010J | PVP-4010M | PVP-4010   |    | 1    | 16,500  |
| ※    |     | 400×400×150   | PVP-4015J | PVP-4015M | PVP-4015   |    | 1    | 18,600  |
|      | ●   | 400×400×200   | PVP-4020J | PVP-4020M | PVP-4020   |    | 1    | 19,400  |
| ※    |     | 400×400×250   | PVP-4025J | PVP-4025M | PVP-4025   |    | 1    | 23,700  |
|      | ●   | 400×400×300   | PVP-4030J | PVP-4030M | PVP-4030   |    | 1    | 24,000  |
|      |     | 400×400×400   | PVP-4040J | PVP-4040M | ※ PVP-4040 |    | 1    | 31,500  |
| ※    |     | 450×450×150   | PVP-4515J | PVP-4515M | PVP-4515   |    | 1    | 24,000  |
| ※    |     | 450×450×200   | PVP-4520J | PVP-4520M | PVP-4520   |    | 1    | 29,000  |
| ※    |     | 450×450×250   | PVP-4525J | PVP-4525M | PVP-4525   |    | 1    | 33,100  |
| ※    |     | 450×450×300   | PVP-4530J | PVP-4530M | PVP-4530   |    | 1    | 39,400  |
| ※    |     | 450×450×450   | PVP-4545J | PVP-4545M | PVP-4545   |    | 1    | 40,300  |
| ※    |     | 500×500×100   | PVP-5010J | PVP-5010M | PVP-5010   |    | 1    | 29,000  |
| ※    |     | 500×500×150   | PVP-5015J | PVP-5015M | PVP-5015   |    | 1    | 45,500  |
| ※    |     | 500×500×200   | PVP-5020J | PVP-5020M | PVP-5020   |    | 1    | 49,700  |
| ※    |     | 500×500×300   | PVP-5030J | PVP-5030M | PVP-5030   |    | 1    | 51,900  |
| ※    |     | 500×500×400   | PVP-5040J | PVP-5040M | PVP-5040   |    | 1    | 53,900  |
| ※    |     | 500×500×500   | PVP-5050J | PVP-5050M | PVP-5050   |    | 1    | 62,200  |
| ※    |     | 600×600×200   | PVP-6020J | PVP-6020M | PVP-6020   |    | 1    | 50,600  |
| ※    |     | 600×600×300   | PVP-6030J | PVP-6030M | PVP-6030   |    | 1    | 59,600  |
| ※    |     | 600×600×400   | PVP-6040J | PVP-6040M | PVP-6040   |    | 1    | 66,400  |
| ※    |     | 600×600×500   | PVP-6050J | PVP-6050M | PVP-6050   |    | 1    | 74,600  |
| ※    |     | 600×600×600   | PVP-6060J | PVP-6060M | PVP-6060   |    | 1    | 89,700  |
| ※    |     | 700×700×700   | PVP-7070J | PVP-7070M | PVP-7070   |    | 1    | 124,500 |
| ※    |     | 800×800×800   | PVP-8080J | PVP-8080M | PVP-8080   |    | 1    | 141,200 |

↑在庫区分■の商品は落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。 ➡1053頁