

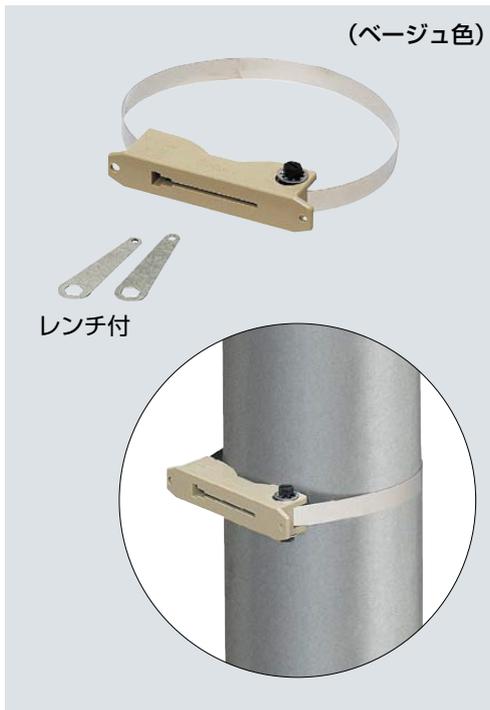



ポールバンド

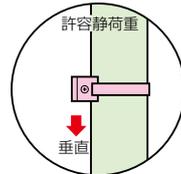

- メーター板・メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具が木ネジで、簡単に取り付けられます。
- 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等にガッチリ固定できます。

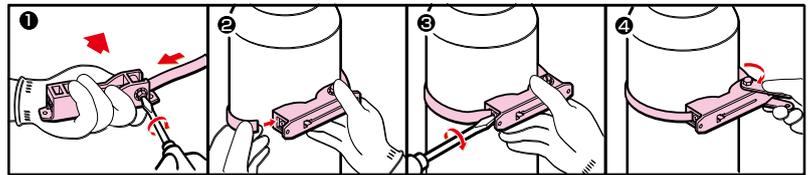


※器具取付はφ3.5~φ4.1mmの木ネジをご使用ください。




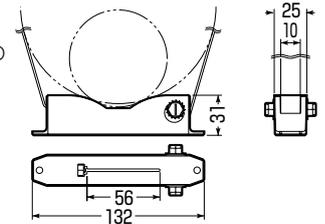


品番	適合パイプ	規格	入数	標準価格
POB-1S	φ60~φ160mm	●器具取付溝適用木ネジ(φ3.5~φ4.1mm)	10	550
POB-1L	φ160~φ300mm	●許容静荷重 垂直方向=49N(5kgf)	10	650

ポールバンド (ステンレスバンド用)

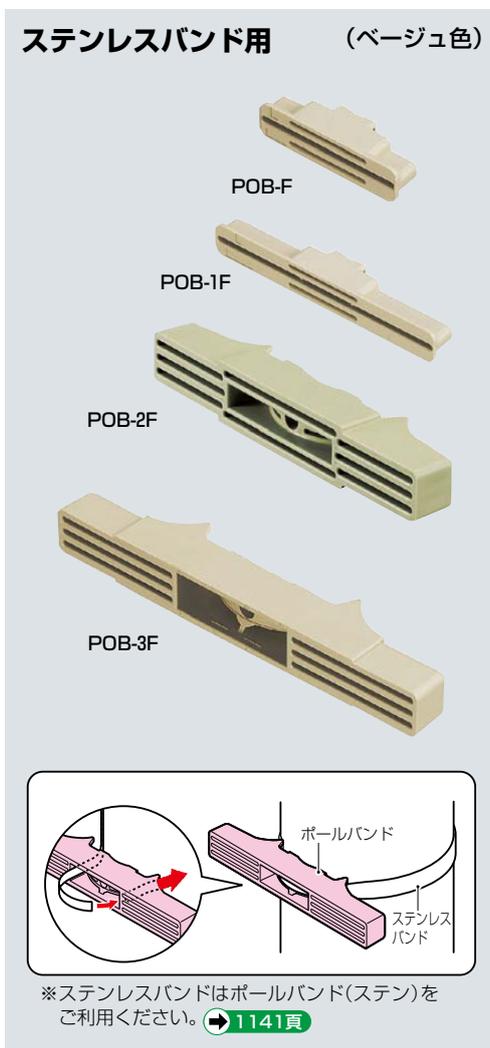

- ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
- 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
- クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
- このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))

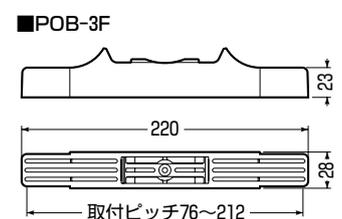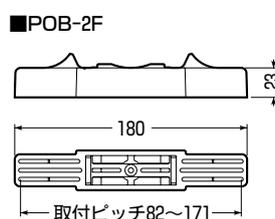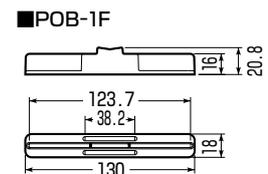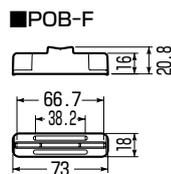

品番	適合ステンレスバンド幅	規格	入数	最小入数	標準価格
POB-F	10mm迄	●適合ねじサイズ(φ3.5~φ4.1mm) ・器具取付溝(長)(φ3.5~φ4.1mm) ・器具取付溝(短)(φ2.5~φ2.7mm)	10	1	130
POB-1F	10mm迄	●適合パイプ径φ80~φ320mm ●許容静荷重(垂直方向=49N(5kgf))	10	1	210
POB-2F	10mm迄	●適合ねじサイズ(φ3.5~φ4.1mm) ●適合パイプ径 ・内ガイド: φ80~φ120mm ・外ガイド: φ250~φ320mm	10	1	470
POB-3F	20mm迄	●許容静荷重(垂直方向=98N(10kgf))	10	1	610