


プラスチック製




色見本 → 1336頁

プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ(大曲ガリ)

■55・77・510型

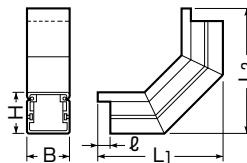

■1010・715・1020・1025・1030型

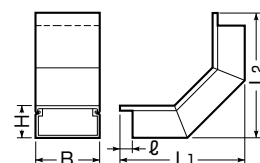


受
注
品
受
注
品
受
注
品
受
注
品
受
注
品
受
注
品

グレー	品番		寸法						入数	標準価格
	ページ	カベ白	L1	L2	B	H	ℓ			
PDIL-55	PDIL-55J	PDIL-55W	150	150	50	50	15	1	3,320	
PDIL-77	PDIL-77J	PDIL-77W	240	240	75	75	20	1	6,890	
PDIL-510	PDIL-510J	PDIL-510W	190	190	100	50	20	1	6,660	
PDIL-1010	PDIL-1010J	PDIL-1010W	300	300	100	100	30	1	6,890	
PDIL-715	PDIL-715J	PDIL-715W	300	300	150	75	30	1	6,660	
PDIL-1020	PDIL-1020J	PDIL-1020W	350	350	200	100	30	1	9,500	
PDIL-1025	PDIL-1025J	PDIL-1025W	400	400	250	100	30			
PDIL-1030	PDIL-1030J	PDIL-1030W	400	400	300	100	30			

受注品 発売予定品


プラスチック製

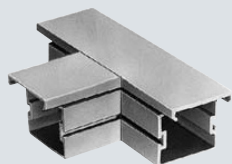


色見本 → 1336頁

プラスチックダクト用 ジョイント T型ジョイント

■55・77・510型

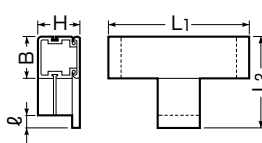

■1010・715・1020・1025・1030型

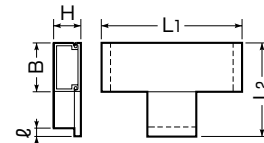

受
注
品
受
注
品

グレー	品番		寸法						入数	標準価格
	ページ	カベ白	L1	L2	B	H	ℓ			
PD3S-55	PD3S-55J	PD3S-55W	170	110	50	50	15	1	2,850	
PD3S-77	PD3S-77J	PD3S-77W	265	170	75	75	20	1	4,990	
PD3S-510	PD3S-510J	PD3S-510W	300	200	100	50	20	1	4,750	
PD3S-1010	PD3S-1010J	PD3S-1010W	400	250	100	100	30	1	9,260	
PD3S-715	PD3S-715J	PD3S-715W	450	300	150	75	30	1	8,320	
PD3S-1020	PD3S-1020J	PD3S-1020W	500	350	200	100	30	1	11,400	
PD3S-1025	PD3S-1025J	PD3S-1025W	550	400	250	100	30			
PD3S-1030	PD3S-1030J	PD3S-1030W	600	450	300	100	30			

発売予定品