




クリップ (フラットタイプ)

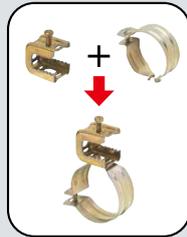


適合：形鋼金具(SGK・SGKL)

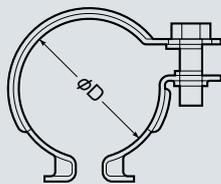

- ミラレックス等の取り付けに使用します。
- クリップのねじを外さずに取り付けられるので作業が容易です。

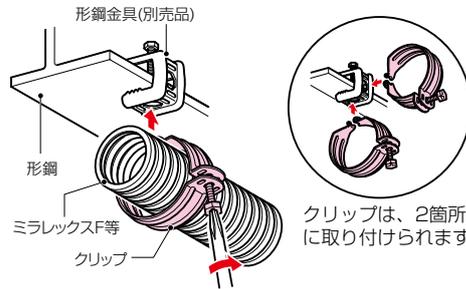

クリップは、2箇所に取り付けられます。

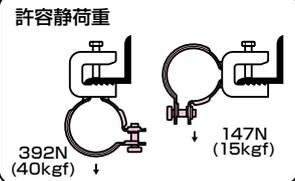



■電気亜鉛めっき仕様

品番	適合管サイズ			φD	入数	標準価格
	ミラレックス	ミラレックスF	PF管			
MK-2022	22	20	PF管	31.5	10	73
MK-28	28		28	37.5	10	80
MK-30		30		42	10	84
MK-36	36		36	46.5	10	99
MK-40		40		56	10	110
MK-42	42		42	53	10	105
MK-5054	54	50	54	67	10	130

■溶融めっき仕様


品番	適合管サイズ			φD	入数	標準価格
	ミラレックス	ミラレックスF	PF管			
MK-2022D	22	20	22	31.5	10	140
MK-28D	28		28	37.5	10	150
MK-30D		30		42	10	160
MK-36D	36		36	46.5	10	170
MK-40D		40		56	10	200
MK-42D	42		42	53	10	190
MK-5054D	54	50	54	67	10	220

クリップ (樹脂タイプ)

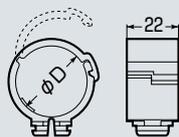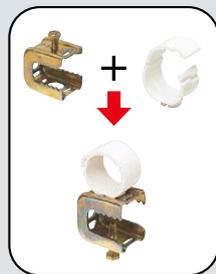

適合：形鋼金具(SGK・SGKL)

- 形鋼金具と組み合わせ、鋼材にPF管・VE管を取り付ける場合に使用します。

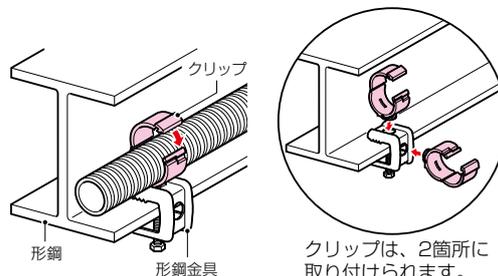

クリップは、2箇所に取り付けられます。

形鋼金具一体型もあります。

- ・PF管クリップ
- ・VE管クリップ



■PF管用

品番	適合管サイズ	φD	入数	標準価格
MKJ-16F	PF管16	23	10	97
MKJ-22F	PF管22	30.5	10	140
MKJ-28F	PF管28	36.7	10	210

■VE管用

品番	適合管サイズ	φD	入数	標準価格
MKJ-16V	VE管16	22	10	97
MKJ-22V	VE管22	26	10	140