

メッセンジャーワイヤー用

0型

(メッセンジャーワイヤー)
φ3~φ8mm以内用
(5.5mm²~38mm²)



取り付け簡単!
カバーが開けてあります。

CK-01




CK-02



CK-03



※ブラケットの交換はできません。

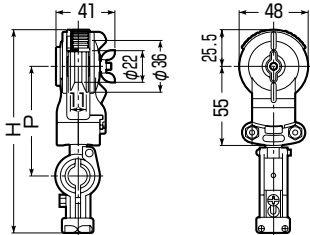

品番	適合ケーブル径	吊り数	H	P	入数	最小入数	標準価格
CK-01	φ10~φ20mm	1	151	79	100	10	1,210
CK-02	φ10~φ20mm	2	177	78	100	10	1,610
CK-03	φ20~φ30mm	1	159	83	100	10	1,680

メッセンジャーワイヤー用

10型

(メッセンジャーワイヤー)
φ5~φ16mm以内用
(14mm²~150mm²)



メインローラー
ベアリング仕様

CK-11ZZ



CK-12ZZ




CK-13ZZ



CK-14ZZ



CK-15ZZ

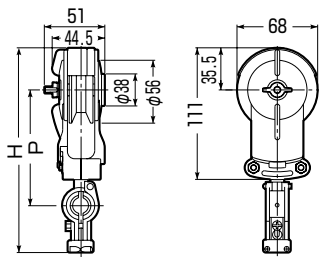

品番	適合ケーブル径	吊り数	H	P	入数	最小入数	標準価格
CK-11ZZ	φ10~φ20mm	1	182	100	10	1	2,810
CK-12ZZ	φ10~φ20mm	2	208	99	10	1	3,190
CK-13ZZ	φ20~φ30mm	1	190	104	10	1	3,260
CK-14ZZ	φ30~φ45mm	1	194	111	10	1	3,740
CK-15ZZ	φ20~φ35mm	2	209	119	10	1	3,920

●着脱がワンタッチで行えます。



①メッセンジャーワイヤーに乗せます。②カバーを閉じます。

③蝶ネジを締め完了です。

⚠注意 ●メッセンジャーワイヤー付近で溶接作業を行うとワイヤーに電流が流れ発熱する場合があります。ご注意ください。