

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

プロメイト Joint Line Snake  
**“ジョイントライン スネーク”**  
 同商品群 34 アイテム  
 在庫数



**特長** ●さまざまな作業現場に柔軟に対応、必要な長さだけを継ぎ足して手軽で便利です。  
 ●細くて腰が強いFRPロッドで直進性抜群です。  
 ●ポリエチレン被覆でスムーズなすべりです。  
**用途** ●中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に。  
**材質** ●ポリエチレン被膜  
**製造国** ●日本




発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	色	ロッド長さ (m)	ロッド径 (mm)	ロッド数 (本)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-3253	E-4009JS	¥9,664	¥10,700	オレンジ	1.5	4.0	3	1	190	9(300)
115-3254	E-4009JX	¥9,303	¥10,300	オレンジ	1	4.0	3	1	90	7(700)

☎商品のお問い合わせ:06-6746-3213 <http://marvelcorp.co.jp/>

プロメイト Through Line Joint  
**“スルーラインジョイント”**  
 同商品群 34 アイテム  
 在庫数

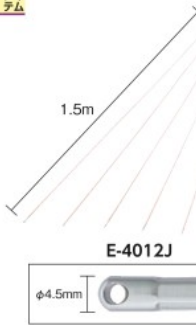

**特長** ●摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状で、剛性が強く、よりスムーズな通線を実現しました。  
 ●蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができます。  
 ●傷、衝撃に強く折損や破断がしにくいです。  
**用途** ●中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に。  
**材質** ●樹脂  
**製造国** ●日本



発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	色	ロッド長さ (m)	ロッド径 (mm)	ロッド数 (本)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-3255	E-4012J	¥11,380	¥12,600	オレンジ	1.5	4.5	5	1	190	17(189)

☎商品のお問い合わせ:06-6746-3213 <http://marvelcorp.co.jp/>

プロメイト Cable Catcher  
**“ケーブルキャッチャーmini”**  
 同商品群 34 アイテム  
 在庫数




**特長** ●狭い箇所での配線作業に最適です。  
 ●丈夫でさびにくいステンレス製です。  
 ●縮めてコンパクトに収納可能です。  
 ●落下防止ストラップ等が取り付けられるリング穴付です。  
**用途** ●狭い箇所での配線作業に。  
**材質** ●ステンレス  
**製造国** ●中国

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	全長 (m)	収納時長さ (cm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-3260	E-4833	¥4,516	¥5,000	2.4	31	20	160	68(114)

☎商品のお問い合わせ:06-6746-3213 <http://marvelcorp.co.jp/>

プロメイト Joint Line  
**“ジョイントライン”**  
 同商品群 34 アイテム  
 在庫数

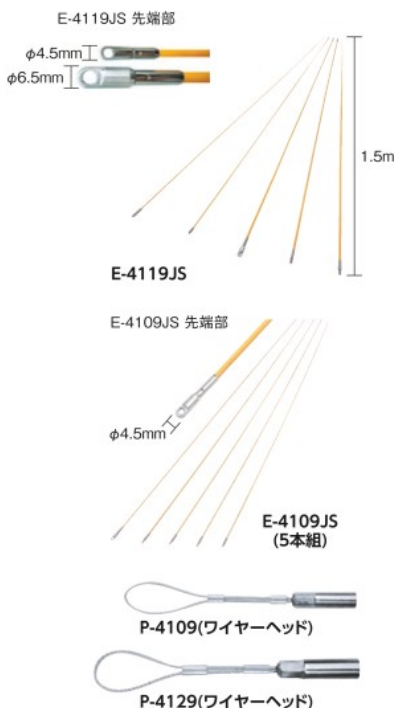

**特長** ●現場には必要な長さだけを持っていくことができ、手軽で便利です。  
 ●AAS樹脂被膜を使用しており、耐久性にも優れています。  
**用途** ●中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に。  
**材質** ●AAS樹脂被膜  
**製造国** ●日本

**特長** ●先端はφ4.5mmで曲がりになめらかにでき、手元はφ6.5mmでしっかり押すことができます。  
 ●φ4.5mmとφ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続できます。  
**セット内容** ●線径φ4.5mm×長さ1.5mロッド×2本  
 ●線径φ6.5mm×長さ1.5mロッド×3本

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	色	ロッド長さ (m)	ロッド径 (mm)	ロッド数 (本)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-3257	E-4119JS	¥18,966	¥21,000	イエロー	1.5	4.5・6.5	5	1	490	5(250)

【5本組】

セット内容 ●線径φ4.5mm×長さ1.5mロッド×5本

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	色	ロッド長さ (m)	ロッド径 (mm)	ロッド数 (本)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-3256	E-4109JS	¥12,103	¥13,400	イエロー	1.5	4.5	5	1	290	5(63)

【ワイヤーヘッド】

**特長** ●ジョイントラインの先端に取り付けることができます。  
**用途** ●ジョイントライン用交換ワイヤーとして。

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	ねじ径	ロッド径 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-3799	P-4109	¥1,265	¥1,400	M5	4.0・4.5・5.5	1	5	8(160)
115-3800	P-4129	¥1,535	¥1,700	M7	6.5	1	10	1(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6746-3213 <http://marvelcorp.co.jp/>