



EAGLE STAR BRAND
MITSUBOSHI

E-Z FASTENING SCREW
イーザーファスニングスクリュー

冷間圧造蝶ナット

規格 JIS B1185 2種

ステンレス製

優れた耐食性・防錆性！

SUS CFWN[®]

ステンレス製冷間圧造蝶ナット




使用材質：JISG4315 冷間圧造用ステンレス鋼線XM7

表面処理：パシペート処理+特殊防錆

初めて我国で開発された弊社独自の冷間圧造による製品で、優れた耐食性を持ち外観の美しさ、精度等優れた品質を有し、皆様のご要望にお応えいたします。

用途

食品機械・医療器機・自動販売機・その他

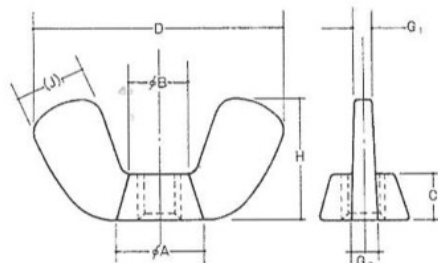

- Materials : Stainless steel wires for cold heading and cold forging
- Original Forming by Our Technical Department
- High Corrosion Resistance
- Beautiful Appearance With Smooth Surface
- Good Quality and Low Cost by Cold Forming
- For Medical, Physical, Chemical, Food, Kitchen, Pollution Prevention Appliances, Leisure Equipments, Vending Machines

ステンレス蝶ナット (SUS CFWN[®]) 寸法表

単位mm

タイプ	羽巾	サイズ	A	B	C	D		H		G ₁	G ₂	J	入数
			最小	約	最小	基準	許容差	基準	許容差	最大	最大	参考	
R	17	M3	6.5	4	3	17	±1.5	9	±1.5	3	4	5	1,000×10
S	17	M4	6.5	4	3	17		9		3	4	5	1,000×10
R	21	M4	8	6	4	21		11		3.5	4.5	6	500×10
R	21	M5-W3/16	8	6	4	21	±1.5	11	±1.5	3.5	4.5	6	500×10
H	27	M5-W3/16	10	7	4.5	27		13		4	5	8	250×10
R	27	M6-W1/4	10	7	4.5	27		13		4	5	8	250×10
H	31	M6-W1/4	13	10	6	31	±2	16	±1.5	4.5	5.5	9	180×10
R	31	M8-W5/16	13	10	6	31		16		4.5	5.5	9	180×10
H	36	M8-W5/16	16	12	7.5	36		18		5.5	6.5	10	100×10
R	36	M10-W3/8	16	12	7.5	36	±2	18	±1.5	5.5	6.5	10	100×10
H	48	M10-W3/8	20	16	9	48		23		7	8	13	40×10
R	48	M12-W1/2	20	16	9	48		23		7	8	13	40×10

●A・B・C・D・Hの各寸法は、JIS B 1185 2種の許容差に準じます。(工程の合理化等により、寸法が変わる事があります (JIS公差内)。)

NEW