


# フリーサイズネジ止め制御盤ボックス

## FTDシリーズ

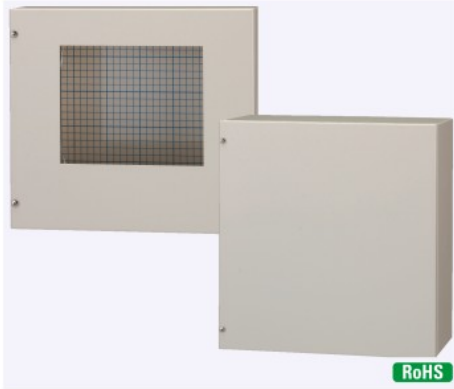

基本仕様 2D CAD Webボックス フリーサイズ 穴加工 スチール 粉体塗装

|        |           |       |
|--------|-----------|-------|
| 板厚     | 扉         | 2.3mm |
|        | 本体        | 2.3mm |
|        | 中板        | 2.3mm |
| 材質     | 扉・本体・中板   | SPHC  |
| サイズ    | 範囲        | 単位    |
| W(幅)   | 200~700mm | 1mm   |
| H(高さ)  | 400~800mm | 1mm   |
| D(奥行き) | 100~400mm | 5mm   |

Hが600mm以上はネジ3点止め

D≤W、D≤Hの場合のみ製作可能

配送について


本商品は西濃運輸にて出荷いたします。運送便に対する要望・ご質問は必ずご注文時にQCTマーケティングセンターにご連絡ください。

### ココが特長

- 脱落防止ネジ開閉の板厚2.3mmタイプ
- 脱着防止ネジ開閉の板厚2.3mm版です。
- ドライブでネジをあければスムーズに開閉可能。
- 中板含めた全7面にタップ加工可能です。



穴加工無し

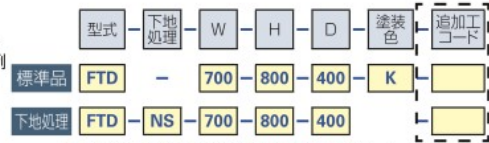

下地処理をご注文の場合は塗装記号は不要です。↑

**Example 使用方法**

折返し(水切)あり

下地処理対応

中板・パッキンつき

**塗装色**

粉体塗装

**K: クリーム**  
近似マンセル値  
2.5Y9/1

**G: グレイ**  
近似マンセル値  
5Y7/1

**E**  
近似マンセル値  
5Y8/1

**NS**  
ご購入後に指定色塗装される際はこちらが便利です。

**A部材**

■ネジ

脱落防止ネジを採用しており、現場でネジが落ちません。

■中板仕様

ボックスの外形寸法より  
W 70mmのマイナス  
H 70mmのマイナス  
\*方眼シール貼付

■接地端子

■中板取付金具

■パッキン

材質: NR(天然ゴム)  
厚さ: 6mm

\*1: 加工内容によって納期が異なる場合もあります。