

フリーサイズネジ止め制御盤ボックス

FTHシリーズ



基本仕様 2D Web フリー 穴加工 スチール 粉体 塗装

板厚	扉	2.3mm
	本体	2.3mm
	中板	2.3mm
材質	扉・本体・中板	SPHC
サイズ	範囲	単位
W(幅)	200~1200mm	1mm
H(高さ)	400~1000mm	1mm
D(奥行き)	100~400mm	5mm
Wが800mm以上は両開き		

D≤W、D≤Hの場合のみ製作可能

配送について

本商品は西濃運輸にて出荷いたします。運送便に対する要望・ご質問は必ずご注文時にQCTマーケティングセンターにご連絡ください。

ココが特長 ネジ止めとハンドルを組合せた頑丈な開閉構造です

- FTAシリーズの扉面上下を脱落防止のネジで止めました。
- 工具とハンドルによる開閉で、安全性が向上します。

- 中板含めた全7面にタップ加工可能です。



穴加工無し

型式	下地処理	W	H	D	塗装色	追加コード
標準品	FTH	-	1200	1000	400	E
下地処理	FTH	NS	1200	1000	400	

下地処理をご注文の場合は塗装記号は不要です。

ex Example 使用方法



扉面上下ネジ止め



フランジ部にネジ穴あり



脱落防止ネジを採用

塗装色

粉体塗装



K: クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1



G: グレイ
近似マンセル値
5Y7/1



E
近似マンセル値
5Y8/1

下地処理



NS

ご購入後に指定色塗装される際は
こちらが便利です。


W(幅) 1200まで規格拡大

W寸1200までの規格拡大に伴い、W800以上の両開き仕様は「扉垂れ防止金具」の溶接取付を実施いたします。

左扉裏



右扉裏

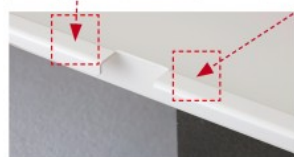

扉を閉める際、垂れ防止金具を本体折り返し部に
乗せてください。

*1: 加工内容によって納期が異なる場合もあります。


*2: Wが871mm以上の場合、両端に貼り付けない部分が生じます。

A 部材

■ハンドル



■中板仕様

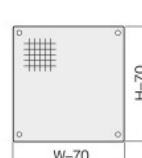

ボックスの外寸法より
W 70mmのマイナス
H 70mmのマイナス

*方眼シール貼付^{※2}

■接地端子



■中板取付金具



■バックイン



材質: NR(天然ゴム)
厚さ: 6mm