

フリーサイズ厚板溝無しタイプ

PFTAシリーズ



RoHS

基本仕様 2D CAD Web ボックス フリー サイズ 穴加工 スチール 粉体 塗装

板厚	扉	2.3mm
	本体	2.3mm
	中板	2.3mm
材質	扉・本体・中板	SPHC
サイズ	範囲	単位
W(幅)	200~1200mm	1mm
H(高さ)	400~1000mm	1mm
D(奥行き)	100~400mm	5mm

Wが800mm以上は両開き

D≤W、D≤Hの場合のみ製作可能

配送について

本商品は西濃運輸にて出荷いたします。
運送便に対する要望・ご質問は必ずご注文時にQC
Tマーケティングセンターにご連絡ください。

- ココが 特長**
- 板厚2.3mmで上面溝無し
 - FTAシリーズの上面溶接継目なしのタイプ。
 - 中板含めた全7面にタップ加工可能です。



穴加工無し

標準品

型式 - W - H - D - 塗装色 - 追加工
コード

穴加工無し

標準品

PFTA - 300 - 400 - 200 - G -



上面に継目がありません



扉裏に中板を追加可能



図面ホルダ取付出荷
可能

塗装色

粉体塗装



K: クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1



G: グレイ
近似マンセル値
5Y7/1




E
近似マンセル値
5Y8/1

W(幅) 1200まで規格拡大

W寸1200までの規格拡大に伴い、W800以上の両開き仕様
に「扉垂れ防止金具」の溶接取付を実施いたします。

左扉裏

右扉裏

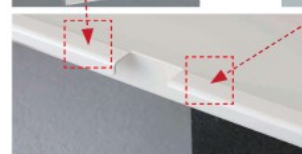

扉を閉める際、垂れ防止
金具を本体折り返し部に
乗せてください。

追加工

- ・下面の溶接部分にも上面と同じ加工が可能です。
- ・下面の追加工を行った場合は、IP44の防水防塵性能を有します。(片開きのみ)

追加工コード	追加工内容	加工単価
PT	下面の溝埋め加工	¥4,500



Order
注文例

PFTA - 500 - 500 - 350 - K - PT

A部材

部材はFTAシリーズと同様です。

*1: 加工内容によって納期が異なる場合もあります。