

HOLDERS FOR SHAFT WITH SET SCREW -MACHINING BOTTOM MOUNT-

シャフトホルダー -ボトムマウント型止めねじ(機械加工品)-

-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-



①カタログ規格外品はこちら P.137


②CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■スタンダードタイプ



RoHS 10

Type	材質	S表面処理	A付属品
SHSC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHBM		無電解ニッケルメッキ	
SHSB	SUS304	—	六角穴付止めねじ1本 (SUS)
SHSA	アルミ合金	白アルマイト	

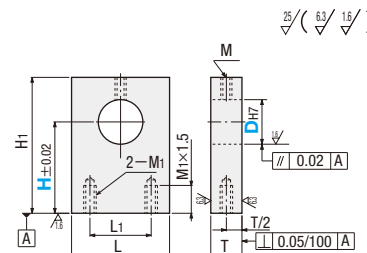

型式 Type	D	H 選択	L	H ₁	T	L ₁	止めネジ M	M ₁	¥基準単価
SHSC SHBM SHSB SHSA	8	15 20 25 30	16	H+9	12	10	M4	M4	SHSC 1,060 SHBM 1,280 SHSB 2,020 SHSA 1,060
	10	20 25 30		H+10					1,090 1,390 2,020 1,120
	12	20 25 30		H+11					1,090 1,460 2,580 1,160
	13	20 25 30		H+12					1,130 1,560 2,580 1,220
	15	25 30 40	25	H+15	16	16	M6	M6	1,290 1,850 2,920 1,440
	16	25 30 40		H+15					
	18	25 30 40 50	32	H+18	16 (15)	18	M6	M6	1,780 2,270 4,000 1,980
	20	25 30 40 50		H+18					
	25	30 40 50	38	H+20	(20)	24	M6	M8	1,880 2,400 4,330 2,100
	30	30 40 50 60		H+23					2,200 3,310 4,870 2,620
	35	40 50 60	50	H+25	(20)	32	M6	M8	2,440 3,970 5,530 2,860
	40	40 50 60		H+30					3,340 4,290 6,580 3,750

①SHSA(アルミ)のT寸法は()寸法になります。

■肉厚タイプ




RoHS 10

Type	材質	S表面処理	A付属品
SHSCN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHBMN		無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ1本 (SUS)

①D寸30～40は付属品の止めねじが2本になります。

②/(63/ 15/)

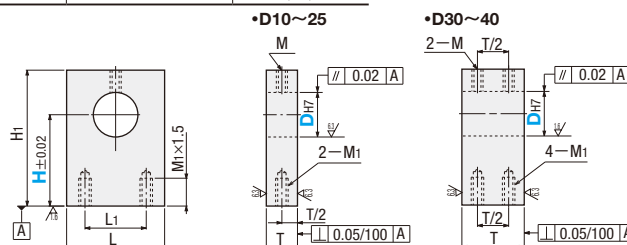

型式		H					L	H ₁	T	L ₁	止めネジ	M ₁	¥基準単価		
Type	D	選択											SHSCN	SHBMN	
SHSCN SHBMN	10	20	25	30				22	H+10	18	12	M6	M6	1,590	1,920
	12	20	25	30					H+11					1,640	1,970
	16	25	30	40				25	H+15	20	14			2,150	2,580
	20	25	30	40	50			32	H+18	25	18			2,780	3,340
	25	30	40	50			38	H+20	30	24	M8	M8	2,940	3,530	
	30	30	40	50	60			H+23	35	32			3,740	4,490	
	35	40	50	60			50	H+25					4,150	4,980	
	40	40	50	60				H+30					40	5,980	6,780

Order 注文例	型式	H
	SHBM16	25
	SHSCN20	30
	SF-SHSCN30	30

脱脂洗浄サービス P.130

Delivery 出荷日	SHSC SHBM(D8~12・16・20・25)
	SHBM(D8~12・16・20・25)

在庫品 翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■SHSA(上記以外)

3 日日出荷

ストークT	当日出荷 400円/1本	正午迄
ストークA早割	翌日出荷 200円/1明細行	PM 3:00迄
ストークA	翌日出荷 200円/1本	PM 6:00迄

①ストークA早割は1明細行当たり一律200円

②ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

■上記以外

3 日日出荷

ストークT	当日出荷 400円/1本	正午迄
ストークA早割	翌日出荷 200円/1明細行	PM 3:00迄
ストークA	翌日出荷 200円/1本	PM 6:00迄

①3本以上で1明細行当たり一律540円



■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

●SHSC

数量	1~10	11~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常	お見積り

●SHBM・SHSB・SHSA

数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常	お見積り

●肉厚タイプ

数量	1~9	10~14	15~19	20~29	30~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	28%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常	+8日	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

②標準対応大口以上はストーク対応なし

型式	HC
SHBM16	HC35.6
SHSB20	HC41.5

③在庫品・肉厚タイプは追加加工適用不可 ④ストーク不可

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
取付高さ変更	HC	取付高さHを変更します。 高さHをHCに変えて指定します。 ①HC=指定0.1mm単位 ②指定範囲 Hmin.<HC<Hmax. [指定方法] HC35.6	800