

SET COLLARS WITH URETHANE -SLIT / SEPARATE TYPE-

セットカラー -ウレタン付スタンダード/コンパクト-

-スリットタイプ/セパレートタイプ-




■特長 ウレタン付スタンダード：金属部品どうしの接触による、金属音の発生を避けることが可能です。
 ウレタン付コンパクト：ウレタン付スタンダードと比較して、最大で幅(B寸法)44%、外径(D1寸法)25%コンパクトとなります。



Type		M材質	S表面処理	A付属品
スリット	セパレート			
SCD	SCSPD	S45C相当	四二酸化鉄皮膜	スリット：六角穴付ボルト1本 セパレート：六角穴付ボルト2本 M3CM435相当
PSCD	PSCSPD			無電解ニッケルメッキ
SSCD	SSCSPD	SUS304相当	-	スリット：六角穴付ボルト1本(SUS) セパレート：六角穴付ボルト2本(SUS) M3SUS304相当

ダンパー
 M材質 ウレタン
 S硬度 ショアA70：No3~6 (エステル系)
 ショアA90：No8~50 (エーテル系)
 セパレート：ショアA70(エステル系)
 (耐熱温度：70℃)
 ●ウレタンゴムの特性 **SP-P-433**

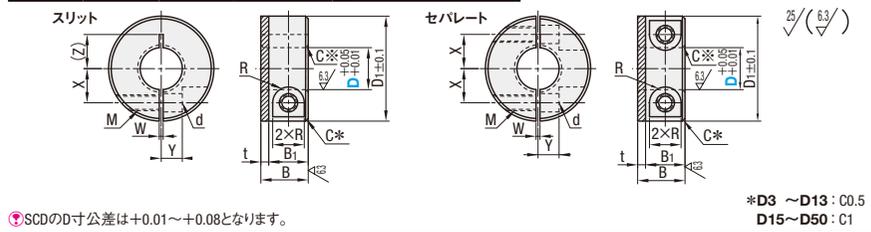


●SCDのD寸公差は+0.01~+0.08となります。

型式 Type	D	B	D1	B1	t	M (並目)	d	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価						
													SCD	PSCD	SSCD	SCSPD	PSCSPD	SSCSPD	
(スリットタイプ) SCD PSCD SSCD *印の寸法は スリットタイプ のみ適用	*3	10	15	8	2	M3	3.4	3	1.0	4.5	3	3~5	530	540	910	-	-	-	
	*4											3.5~6	530	540	910	-	-	-	
	*5											6~7	530	560	930	-	-	-	
	(セパレートタイプ) SCSPD PSCSPD SSCSPD *印の寸法は スリットタイプ のみ適用	6	18	30	10	3	M4	4.5	3.75	1.5	6	4	6~6.5	540	610	930	1,140	1,280	1,880
		8											7~10	540	650	1,190	1,140	1,280	1,880
10		8~12.5											670	680	1,280	1,400	1,540	2,240	
12		9~12.5											670	680	1,280	1,400	1,540	2,240	
13		10~12.5											670	680	1,280	1,400	1,540	2,240	
15		11~13											790	850	1,440	1,590	1,750	2,450	
16		11~13	790	850	1,440	1,590	1,750	2,450											
20		13~15	890	920	1,620	1,820	2,000	2,650											
25		16~18	1,040	1,070	2,000	2,060	2,260	2,960											
30		15~20	1,090	1,120	2,130	2,220	2,420	3,320											
*35		23	70	18	5	M8	9	7	2.0	23	12	17.5~21	1,240	1,300	2,430	-	-	-	
*40		26	13	20~23						1,490	1,560	3,260	-	-	-				
*50		32	16	25~28						1,800	1,880	-	-	-					



Type		M材質	S表面処理	A付属品
スリット	セパレート			
SCDJ	SCSPDJ	S45C相当	四二酸化鉄皮膜	スリット：六角穴付ボルト1本 セパレート：六角穴付ボルト2本 M3CM435相当
PSCDJ	PSCSPDJ			無電解ニッケルメッキ
SSCDJ	SSCSPDJ	SUS304相当	-	スリット：六角穴付ボルト1本(SUS) セパレート：六角穴付ボルト2本(SUS) M3SUS304相当

ダンパー
 M材質 ウレタン(エステル系)
 S硬度 ショアA70
 (耐熱温度：70℃)
 ●ウレタンゴムの特性 **SP-P-433**

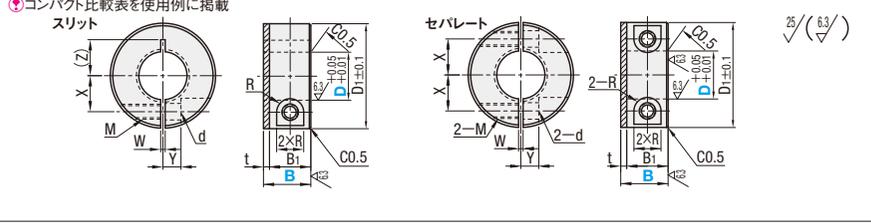

●コンパクト比較表を使用例に掲載

型式 Type	D	B 選択	D1	B1	t	M (並目)	d	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価						
													スリットタイプ			セパレートタイプ			
													SCDJ	PSCDJ	SSCDJ	SCSPDJ	PSCSPDJ	SSCSPDJ	
(スリットタイプ) SCDJ PSCDJ SSCDJ *印寸法は スリットタイプのみ適用	8	10	25	8	2	M3	3.4	3	1.5	8	5	7~9	590	720	1,310	1,250	1,410	2,070	
	10											8~10	740	750	1,410	1,540	1,690	2,460	
	12											9~10	740	750	1,410	1,540	1,690	2,460	
	16											11~12	870	940	1,580	1,750	1,930	2,700	
	20											13	980	1,010	1,780	2,000	2,200	2,920	
(セパレートタイプ) SCSPDJ PSCSPDJ SSCSPDJ *印寸法は スリットタイプのみ適用	25	15	40	10	3	M5	5.5	4.5	2	16	7	16	1,140	1,180	2,200	2,270	2,490	3,260	
	30											18~20	1,200	1,230	2,340	2,440	2,660	3,650	
	*40											23	1,640	1,720	3,590	-	-	-	
	*50	21	80	18	5	M8	9	7	3	25	32	15	28	1,980	2,070	4,940	-	-	-

Order 注文例
 SCSPD8
 SCDJ8 - 10
 SSCDJ10 - 10

Delivery 出荷日
 在庫品 翌日出荷 **SP-R133**
 *ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格
数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) **R133**
 ●SSCSPDJ以外

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~29	30~40
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

Example 使用例

●SSCSPDJ

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~30	31~39
値引率	5%	10%
出荷日	通常	お見積り

●コンパクト比較表

D	コンパクトの差		コンパクト		スタンダード	
	B(肉厚)	D1(外径)	B(肉厚)	D1(外径)	B(肉厚)	D1(外径)
8	-8	-5	10	25	18	30
10	-8	-5	10	30	18	35
12	-8	-10	10	30	18	40
16	-6	-5	12	35	18	40
20	-7	-5	13	40	20	45
25	-5	-5	15	45	20	50
30	-5	-5	15	50	20	55
40	-8	-10	15	60	23	70
50	-6	-5	21	80	27	85