

価格改訂

■:値下げ価格  
■:新価格  
■:スライド割引率変更

規格追加  
赤文字表示

LINEAR BUSHINGS WITH SELF-LUBRICATING UNIT MX

# 潤滑ユニットMX付リニアブッシュ

—フランジ付ダブル/センターフランジダブル—


● CADデータフォルダ名: 04\_Linear\_Bushings

潤滑ユニットMX 長期間メンテナンスフリーを実現します。 ■ 特長: 取付用フランジをねじ止めできるため、組付が便利な規格です。

## ミスミオリジナル



Type	外筒	ボール	パッドケース/保持器	使用雰囲気温度	付属品
丸フランジタイプ/角フランジタイプ/二面フランジタイプ	M 材質 H 硬度 S 表面処理	M 材質	M 材質		
LHFRW-MX LHFSW-MX LHF CW-MX LHFRWM-MX LHFSWM-MX LHF CWM-MX	SUJ2相当 58HRC~	— SUJ2相当 無電鍮ニッケルめっき SUS440C相当	樹脂 (ジュラコンM90相当)	-20~80℃	シール M 材質 ニトリルゴム

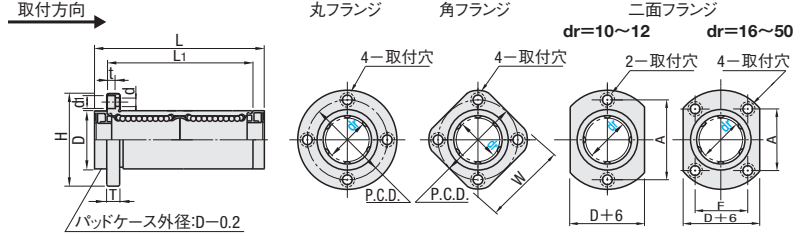

■ 潤滑ユニットに加えボール部にリチウム石けん基グリスが封入されている為、ご使用前のグリス封入作業が削減できます。

型式 Type	dr	許容差	D 許容差		L	L1 許容差	H	T	d	d1	t	P.C.D.	W	F	A	偏心	ボール 系列	※直角度	基本定格荷重			静的許容 モーメント (Mo N・m)			質量 (g)		
			C(動)N	Co(静)N															Co(静)N	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ					
LHFRW-MX	10	0	19	0	64.5	55	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	—	29	0.015	4	0.015	588	1100	7.24	102	82	94			
LHFSW-MX	12	-0.010	21	-0.016	67.5	57	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	—	32	0.015	4	0.015	657	1200	10.9	114	94	106			
LHFCW-MX	16	0	28	0	82	70	48	6	4.5	7.5	4.1	38	37	22	31	0.015	4	0.015	1230	2350	19.7	197	172	189			
LHFRWM-MX	20	0	32	0	93	80	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.020	5	0.020	1400	2740	26.8	271	236	258			
LHFSWM-MX	25	-0.012	40	-0.019	130	112	62	10	6.6	11	6.1	51	50	32	40	0.020	5	0.020	1560	3140	43.4	559	519	544			
LHFCWM-MX	30	0	45	0	142	123	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49	0.025	6	0.025	2490	5490	82.8	704	614	669			
LHFRWM-MX	35	0	52	0	155.5	135	82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55	0.025	6	0.025	2650	6270	110	1048	958	973			
LHFSWM-MX	40	-0.015	60	-0.022	175	151	96	13	9	14	8.1	78	75	45	64	0.025	6	0.025	3430	8040	147	1603	1413	1456			
LHFCWM-MX	50	0	80	0	220	192	116	13	9	14	8.1	98	92	56	80	0.025	6	0.025	6080	15900	397	3663	3463	3500			


● 使用上の注意はP.343を参照してください。● フランジ型高さ調整スペースはP.370よりお選びいただけます。 ● D部とフランジ取付面の直角度 kgf=N×0.101972

潤滑ユニットMX 長期間メンテナンスフリーを実現します。 ■ 特長: 取付用フランジをねじ止めできるため、組付が便利な規格です。リニアブッシュ本体の中心付近でワークを取付できるため、フランジの両側にバランスよく荷重・スペースが分散されます。

## ミスミオリジナル



Type	外筒	ボール	パッドケース/保持器	使用雰囲気温度	付属品
丸フランジタイプ/角フランジタイプ/二面フランジタイプ	M 材質 H 硬度 S 表面処理	M 材質	M 材質		
LHMRW-MX LHMSW-MX LHMCW-MX LHMRWM-MX LHMSWM-MX LHMCWM-MX	SUJ2相当 58HRC~	— SUJ2相当 無電鍮ニッケルめっき SUS440C相当	樹脂 (ジュラコンM90相当)	-20~80℃	シール M 材質 ニトリルゴム

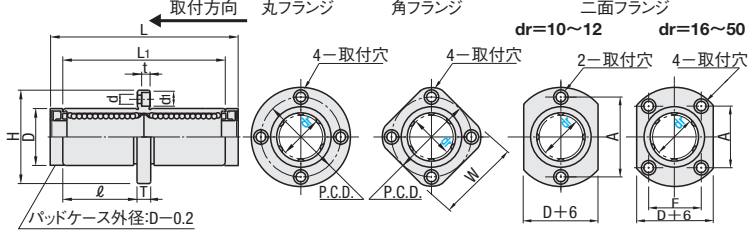

■ 潤滑ユニットに加えボール部にリチウム石けん基グリスが封入されている為、ご使用前のグリス封入作業が削減できます。 ● センターフランジタイプの使用例はP.354をご参照ください。

型式 Type	dr	許容差	D 許容差		L	L1 許容差	H	T	d	d1	t	P.C.D.	W	F	A	偏心	ボール 系列	※直角度	基本定格荷重			静的許容 モーメント (Mo N・m)			質量 (g)		
			C(動)N	Co(静)N															Co(静)N	丸フランジ	角フランジ	二面フランジ					
LHMRW-MX	10	0	19	0	64.5	55	24.5	40	6	4.5	7.5	4.1	29	30	—	29	0.015	4	0.015	588	1100	7.24	102	82	94		
LHMSW-MX	12	-0.010	21	-0.016	67.5	57	25.5	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	—	32	0.015	4	0.015	657	1200	10.9	114	94	106		
LHMCW-MX	16	0	28	0	82	70	32	48	6	4.5	7.5	4.1	38	37	22	31	0.015	4	0.015	1230	2350	19.7	197	172	189		
LHMRWM-MX	20	0	32	0	93	80	36	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.020	5	0.020	1400	2740	26.8	271	236	258		
LHMSWM-MX	25	-0.012	40	-0.019	130	112	52	62	10	6.6	11	6.1	51	50	32	40	0.020	5	0.020	1560	3140	43.4	559	519	544		
LHMCWM-MX	30	0	45	0	142	123	56.5	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49	0.025	6	0.025	2490	5490	82.8	704	614	669		
LHMRWM-MX	35	0	52	0	155.5	135	62.5	82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55	0.025	6	0.025	2650	6270	110	1048	958	973		
LHMSWM-MX	40	-0.015	60	-0.022	175	151	69	96	13	9	14	8.1	78	75	45	64	0.025	6	0.025	3430	8040	147	1603	1413	1456		
LHMCWM-MX	50	0	80	0	220	192	89.5	116	13	9	14	8.1	98	92	56	80	0.025	6	0.025	6080	15900	397	3663	3463	3500		

● 使用上の注意はP.343を参照してください。● フランジ型高さ調整スペースはP.370よりお選びいただけます。 ● D部とフランジ取付面の直角度 kgf=N×0.101972

Price 価格

dr	¥基準単価											
	フランジ付ダブルタイプ						センターフランジダブルタイプ					
	丸フランジ		角フランジ		二面フランジ		丸フランジ		角フランジ		二面フランジ	
10	1,560	2,020	1,830	2,380	1,590	2,070	1,830	2,290	2,110	2,660	1,860	2,340
12	1,660	2,160	1,940	2,540	1,680	2,200	1,940	2,440	2,270	2,870	1,960	2,500
16	2,100	2,750	2,460	3,220	2,100	2,760	2,460	3,110	2,870	3,630	2,470	3,130
20	2,550	3,320	2,970	3,880	2,570	3,330	2,970	3,740	3,480	4,390	2,980	3,740
25	3,660	4,770	4,260	5,580	3,670	4,780	4,260	5,370	5,000	6,320	4,280	5,390
30	5,050	6,580	5,890	7,730	5,070	6,590	5,900	7,430	6,920	8,760	5,910	7,440
35	8,400	9,720	9,860	11,190	8,840	10,270	9,900	11,220	11,640	12,970	10,190	11,620
40	10,710	12,650	12,610	14,550	11,290	13,350	12,610	14,550	14,930	16,870	13,000	15,060
50	14,310	17,940	16,870	20,510	15,110	18,960	16,880	20,510	19,970	23,610	17,420	21,270

● 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~20	21~49 50~
値引率	基準単価	10% 14%
出荷日	通常	お見積り

Order 注文例

型式  
LHFRW-MX16  
LHMSW-MX20

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM.00迄、当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。