

OIL FREE BUSHING HOUSING UNITS

無給油ブッシュブロック型ハウジングユニット

ードライブッシュ内蔵 トール/トールコンパクト/ワイドタイプー


■特長：水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。幅(W寸)がワイドブロックタイプよりコンパクトな規格です。

●CADデータフォルダ名：06_Oil_Free_Bushings

■トールスタンダードタイプ



RoHS10

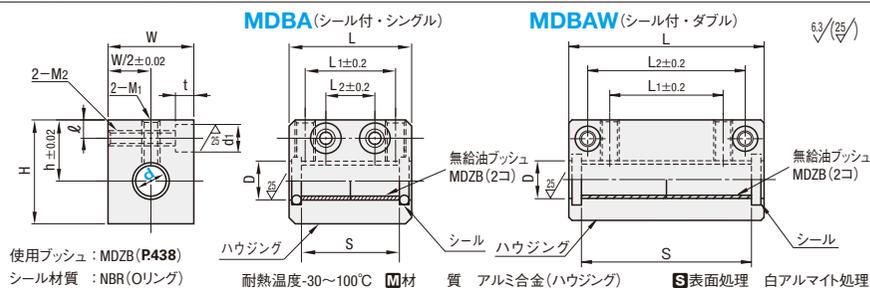

Type	型式		h	W	H	D	シングル				ダブル				ℓ	M1	M2	d1×t	¥基準単価	
	d	許容差					L	L1	L2	S	L	L1	L2	S					MDBA	MDBAW
MDBA MDBAW	6	+0.065	14	16	22	8.1	27	18	9	21	—	—	—	—	5	M4	M4	6×5 (M3ボルト用)	1,610	—
	8	0	16	20	26	10.1	32	20	10	26	—	—	—	—	—	—	—	1,660	—	
	10	+0.068	19	26	32	12.2	39	27	15	31	62	36	50	—	6	M5	M5	8×6 (M4ボルト用)	1,700	3,540
	12		0	20	28	34	14.3	40	27	15	32	—	—	—	—	—	—	1,790	4,110	
	16	+0.081	27	36	49	18.3	47	32	18	37	78	52	65	68	7	M6	M6	9×7 (M5ボルト用)	2,780	5,880
	20		0	31	42	54	23.4	52	36	22	42	85	58	70	75	8	M8	M8	11×8 (M6ボルト用)	3,300
25	+0.085	37	52	65	28.4	69	42	22	59	120	80	100	110	9	M10	M10	14×10 (M8ボルト用)	3,990	9,510	
30		0	40	58	71	34.4	74	44	22	62	128	90	110	116	—	—	—	4,730	11,990	


⚠ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

■特長：水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。トールスタンダードタイプより、ハウジングがコンパクトな規格です。

■トールコンパクトタイプ



RoHS10

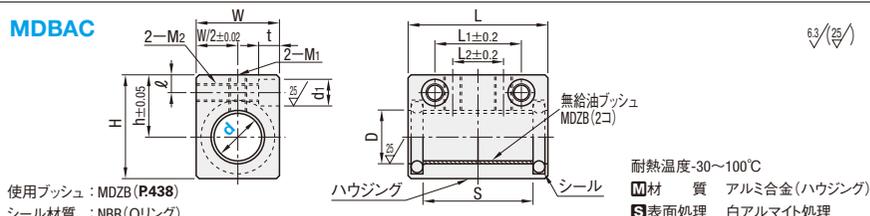

Type	型式		h	W	H	D	L	L1	L2	S	ℓ	M1	M2	d1×t	¥基準単価	
	d	許容差													MDBAC	MDBAW
MDBAC	10	+0.068	17	20	26	12.2	39	25	13	31	5	M6	M5	8×6 (M4ボルト用)	2,250	
	12		18	22	28	14.3	40	26	14	32	5				2,430	
	16		21	28	35	18.3	47	28	15	37	5.5				3,190	
	20	+0.081	24	34	40	23.4	52	34	21	42	5.5	M8	M8	11×8 (M6ボルト用)	3,640	
	25		30	42	50	28.4	69	42	25	59	8				4,270	
	30		33	48	57	34.4	74	54	37	62	8				5,000	


⚠ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

■特長：水平方向の運動に適した、ハウジングの製作・組み付けの手間を軽減した規格です。4つの取付穴により強く締結出来ます。

■ワイドスタンダードタイプ



RoHS10

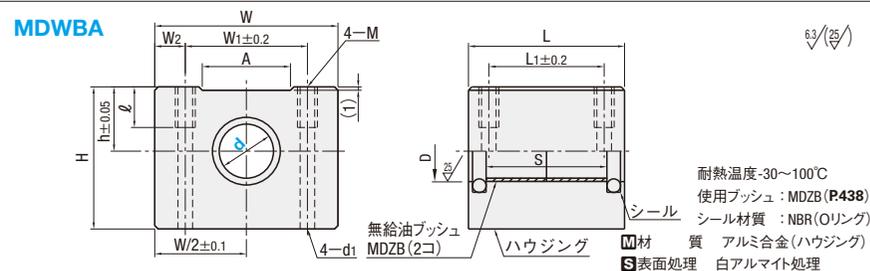

Type	型式		h	W	H	D	L	L1	S	W1	W2	M	d1	ℓ	A	¥基準単価	
	d	許容差														MDWBA	MDBAW
MDWBA	6	+0.065	9	34	20	8.1	27	15	21	20	7	M4	3.4	8	10	1,390	
	8		11	34	20	10.1	32	18	26	24	5	M4	3.4	8	10	1,420	
	10	+0.068	13	44	30	12.2	39	21	31	28	8	M5	4.3	12	20	1,610	
	12		15	44	30	14.3	40	26	32	30.5	6.75	M5	4.3	12	20	1,660	
	16		19	54	42	18.3	47	34	37	36	9	M5	4.3	12	26	2,390	
	20	+0.081	21	54	42	23.4	52	40	42	40	7	M6	5.2	12	26	2,980	
	25		26	78	60	28.4	67	50	59	54	12	M8	7	18	38	3,790	
	30		30	78	60	34.4	74	58	62	58	10	M8	7	18	38	4,400	

⚠ハウジング内のブッシュの交換・取り外しはできません。

Order 注文例
MDBA10
MDBAC12
MDWBA16

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応				
	小口	大口	小口	大口	小口	大口	小口	大口	小口	大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常					お見積り				


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●MDBA以外

数量区分	標準対応					個別対応				
	小口	大口	小口	大口	小口	大口	小口	大口	小口	大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常					お見積り				

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ex Example 使用例

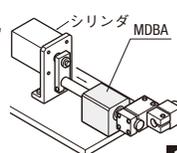

⑥ 無給油ブッシュ