

LINEAR GUIDE CLAMPINGS-MINIATURE LINEAR GUIDE TYPE-

リニアガイドクランパー

—ミニチュアリニアガイド用—


CADデータフォルダ名: 08_Linear_Guides



RoHS10

Type		部品名	材質
ミニチュアリニアガイド 標準レール用	ミニチュアリニアガイド ワイドレール用		
SECK	SECWK	① 本体	SUS304
		② レバー	SUS304
		③ コンタクト	C2801P

■締付力及び保持力
40N以上(レバー先端)
保持力(参考)70~105N

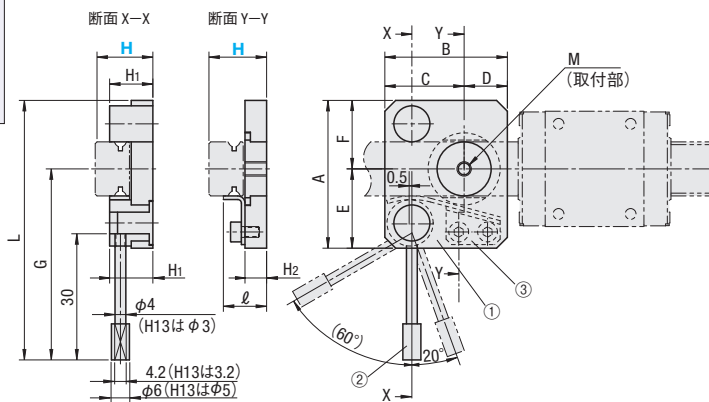

- ❶ 他社品のリニアガイドには使用できません。
- ❷ リニアガイドクランパーは、ミニチュアリニアガイドとの連結用プレートに固定後、レールに取り付けてください。
- ❸ 連結用プレートはお客様でご用意ください。
- ❹ 取付部は回転します。裏側をつかんでボルトを固定してください。
- ❺ ②のレバーはねじ式のため取りはずしができます。

❶ 右側20°で解放
左側約60°の範囲で締まります。

型式		A	B	C	D	E	F	M	H1	H2	ℓ	L	G	保持力 (参考)	¥基準単価
Type	H❶														
SECK	13	38	34	22	12	20.5	17.5	M4	10	5	10	64	46.5	70N	4,000
	16	41	34	22	12	22	19		12	6	12	67	48	95N	4,190
SECWK	14	50	34	22	12	26.5	23.5	M5	11	5	11	76	52.5	75N	4,430
	16	68	34	20.5	13.5	35.5	32.5		13	6	13	94	61.5	105N	4,600

❶ SECKタイプはミニチュアリニアガイドのH寸とあわせてお使いください。

❷ SECWKタイプはミニチュアリニアガイド・ワイドタイプのH寸とあわせてお使いください。

Order
注文例

型式
SECK13

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 〓 P.133


❶ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

■数量スライド価格 (❶1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口				
数量	1~9	10~14	15~19	20~29	30~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%
出荷日	通常				お見積り

❶ 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

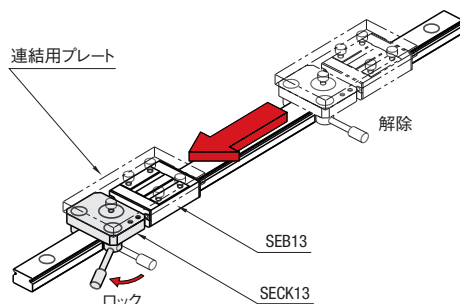Example
使用例

■リニアガイドクランパーの特長

レバーを回転させるだけでリニアガイドブロックを自由な位置に固定できます。手動で簡易的な位置保持を行う際に有効です。

*リニアガイドクランパーを垂直、又は傾斜状態で設置し使用する場合には、スライダー落下防止用の機構を外部にご用意ください。