

CABLE CARRIERS -SLIT TYPE-

ケーブルキャリア

ースリットタイプ




セット品(本体+取付ブラケット)販売のみ



外周側押込タイプ 本体+取付ブラケット	内周側押込タイプ 本体+取付ブラケット
SE045F	SZ045F
SE08F	SZ08F
SE14F	SZ14F
SE16F	SZ16F
SE200F	SZ200F
SE300F	SZ300F

外観寸法図

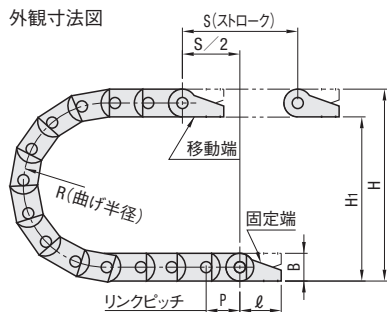


＜ご使用時の注意点＞


- ケーブルキャリア本体(10リンク品・1リンク品)と取付ブラケットが部品状態で納入されますので、使用時にリンク連結及び取付ブラケットの組立が必要です。
- 取付ブラケットの固定端を下側、移動端を上側になるように取り付けてください。(外形寸法図の位置関係参照)
- 外周側・内周側のスリット(切れ目)からケーブルを押し込んでください。

断面図


外周押込

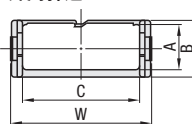


SE200F-2・3 SE300F-2

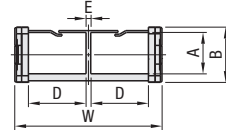

内周押込

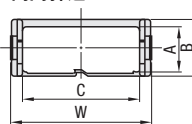

SZ200F-2・3 SZ300F-2

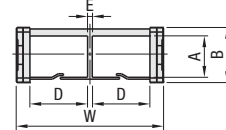


材質 特殊プラスチック 使用温度 -30℃~100℃ 難燃規格 UL94-V2


■取付ブラケット寸法図

SE045F・SZ045F

＜移動端＞


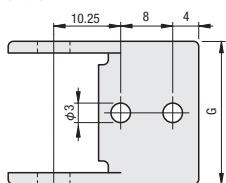


＜固定端＞


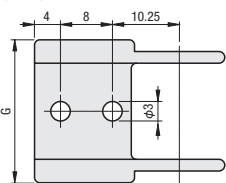


SE08F・SZ08F



※SE08F・SZ08F-16、SE08F・SZ08F-20のブラケットは中央2つ穴タイプのみになる。

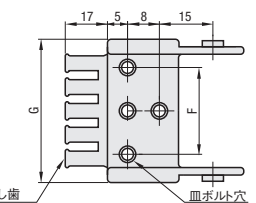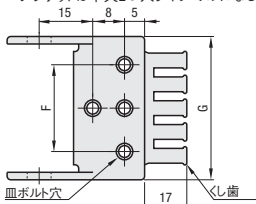

SE14F・SZ14F

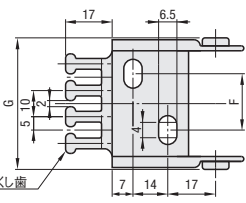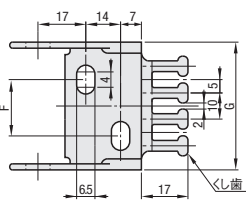


SE16F・SZ16F

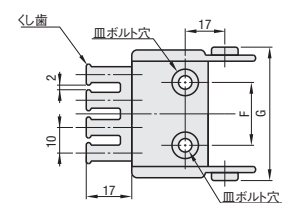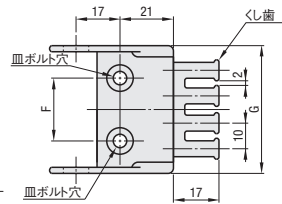


SE200F・SZ200F



＜移動端＞

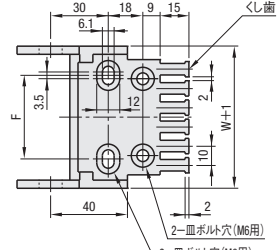

＜固定端＞

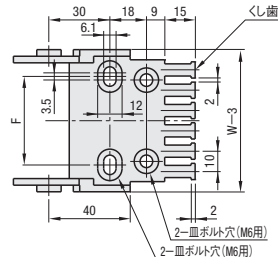


SE300F・SZ300F

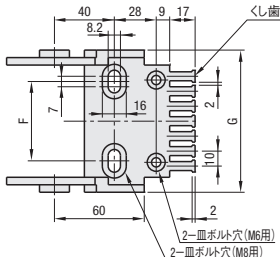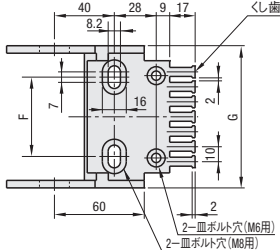


■皿ボルト穴形状

 
●SE08、SZ08用




●SE16、SZ16用

 

●SE200、SZ200用

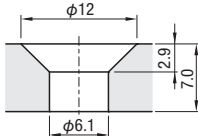

●SE300、SZ300用

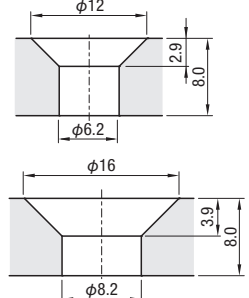

■ケーブルの収納方法



■ケーブルの取り外し方法



ケーブルを引っ張るだけで取り外しができます。