

**規格追加**  
赤文字表示

POSITION INDICATORS -LARGE TYPE-

# ラージポジション・インジケータ

—スタンダード・フロント・垂直ゼロセット機能付タイプ—

CADデータフォルダ名: 11\_Slide\_Screws


①カウンタが大きく、見やすいタイプ。また、一瞬でゼロ表示ができるゼロセット機能付きです。

## ■スタンダード ラージタイプ



・ゼロセット機能付 **RoHS10**

Type	カバー		背板	スリーブ		A付属品	
5桁タイプ	M材質	色	M材質	M材質	S表面処理		
DPLR・DPLL DSLRL・DSLRL	ナイロン	オレンジ シルバー	ポリフェニルエーテル	SUM23	四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色) (SCM435)	クッションシート(黒色) (ポリエチレンフォーム)

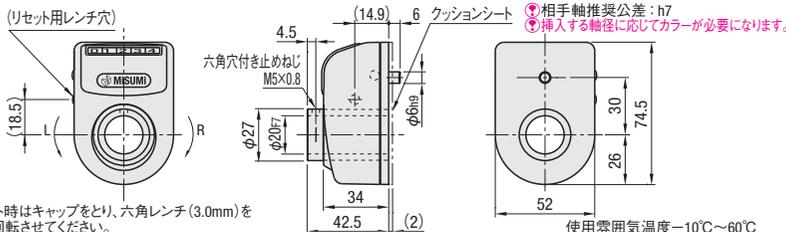

①ゼロセット時はキャップをとり、六角レンチ(3.0mm)をゆっくり回転させてください。


使用雰囲気温度-10℃~60℃

## ■フロント ラージタイプ



・ゼロセット機能付 **RoHS10**

Type	カバー		背板	スリーブ		A付属品	
5桁タイプ	M材質	色	M材質	M材質	S表面処理		
DPRR・DPRL DSRL・DSRL	ナイロン	オレンジ シルバー	ポリフェニルエーテル	SUM23	四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色) (SCM435)	クッションシート(黒色) (ポリエチレンフォーム)

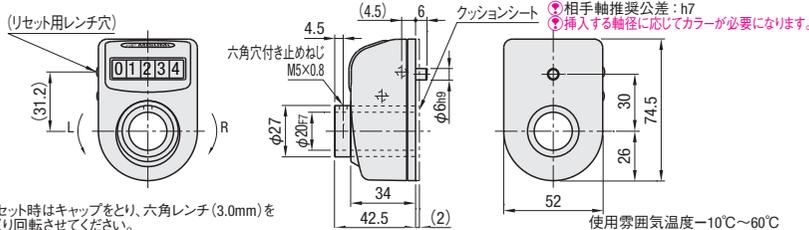

①ゼロセット時はキャップをとり、六角レンチ(3.0mm)をゆっくり回転させてください。


使用雰囲気温度-10℃~60℃

## ■垂直 ラージタイプ



・ゼロセット機能付 **RoHS10**

Type	カバー		背板	スリーブ		A付属品	
5桁タイプ	M材質	色	M材質	M材質	S表面処理		
DPZR・DPZL DSZR・DSZL	ナイロン	オレンジ シルバー	ポリフェニルエーテル	SUM23	四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色) (SCM435)	クッションシート(黒色) (ポリエチレンフォーム)

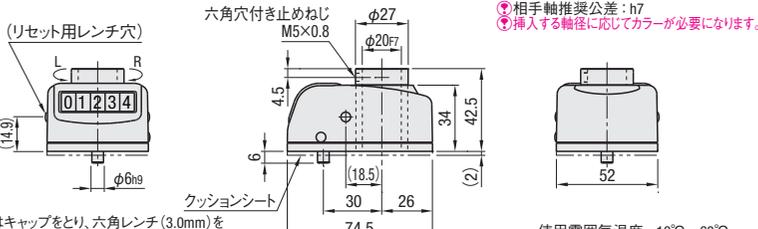

①ゼロセット時はキャップをとり、六角レンチ(3.0mm)をゆっくり回転させてください。

使用雰囲気温度-10℃~60℃

③ラージポジション・インジケータは内径寸法がφ20で固定寸法になっております。ポジション・インジケータ挿入部寸法がφ20未満の場合はインジケータカラーを追加してください。

型式		インジケータカラー追加		1回転表示	最高回転数	本体	インジケータ	カラー込み
Type	タイプ	カラー	カラー	5桁	(rpm)	質量	単品	¥基準単価
カバー色	桁数・回転方向	カラー	内径d	5桁		(g)	¥基準単価	
(オレンジ色) (シルバー)	3	(カラーあり)		0003.0	100	100	6,000	CSE 6,800
DPL DSL	R (5桁・右回転)	(カラーなし)	10・12・14	0004.0	75			
DPR DSR	L (5桁・左回転)	指定無	15・16・17	0005.0	60			
DPZ DSZ				0006.0	50			

④カラーの追加時は必ず内径dまで選択してください。⑤スピンドルピッチは台形ねじのピッチと同じのものを選択してください。

**Order 注文例**

型式: DPZR3  
型式: DPLR5 - カラー記号・内径 d  
DPLR4 - CSE10  
DSRL5 - CSM12

**Delivery 出荷日**

在庫品 翌日出荷 **P133**  
⑥ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格**

数量スライド価格 (⑦1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~14	15~22
標準単価	5%	10%
	10%	18%
		お見積り

⑧表示数量超過はWOSにてご確認ください。

**Alteration 追加加工**

形式	(CSE/CSM)
DPLR5	CSE16
DSLRL6	CSM16

Alteration	Code	Spec.	¥/1 Code
インジケータカラーをセット ■インジケータカラー詳細		φ20未満の軸径は、カラーを挿入して使用します。 軸径と同寸のカラー内径を選択し、追加加工でご発注ください。 指定方法] DPLR3-CSE 14 ⑨インジケータ本体の後に必要なカラーdを選択ください。	CSE 800 CSM 1,000
		四三酸化鉄被膜 CSE 無電解ニッケルメッキ CSM	
		d寸10をセットの場合... -CSE10/CSM10 d寸12をセットの場合... -CSE12/CSM12 d寸14をセットの場合... -CSE14/CSM14 d寸15をセットの場合... -CSE15/CSM15 d寸16をセットの場合... -CSE16/CSM16 d寸17をセットの場合... -CSE17/CSM17	

■ゼロセットの方法はP834を参照ください。

■特長

台形ねじのピッチとスピンドルピッチをあわせて使用します。一回転すると、ピッチ分のカウンタ表示になります。正転、逆転ともカウンタが動きます。カウンタの表示はリセット用の5桁タイプレンチ穴を使用して一瞬で00000表示になります。

コンマ台  
百分台

4.1 5.8

**EX Example 使用例**

カラーを追加することによってφ20以外の軸径の異なるねじ軸(台形ねじ・すべりねじ等)をインジケータへ取付けることが可能になります。軸は無理に挿入せず、穴に対し真直ぐ入れて下さい。