



POSITION INDICATORS -COMPACT TYPE-

コンパクトポジション・インジケータ

—スタンダード・フロント・垂直タイプ—

CADデータフォルダ名: 11_Slide_Screws


コンパクトなので場所を取らず取付可能です。4桁・5桁の2種類より選択できます。

■スタンダード コンパクトタイプ



・ゼロセット機能なし **RoHS10**

Type		カバー		青板	スリーブ		△付属品	
4桁タイプ	5桁タイプ	材質	色	材質	材質	S表面処理		
DPNR・DPNL	DPNFR・DPNFL	ナイロン	オレンジ	ポリフェニレチル	SUM23	四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色) (SCM435)	クッションシート(黒色) (ポリエチレンフォーム)
DSNR・DSNL	—		シルバー					

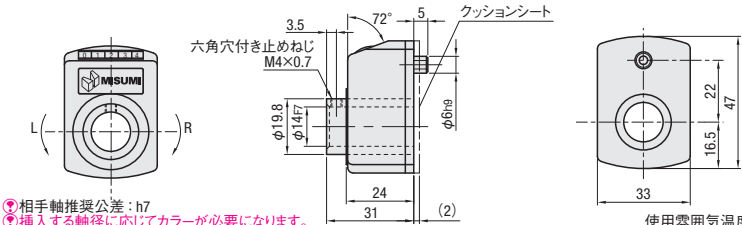

①相手軸推奨公差: h7
②挿入する軸径に応じてカラーが必要になります。


使用雰囲気温度-10℃~60℃

■フロント コンパクトタイプ



・ゼロセット機能なし **RoHS10**

Type		カバー		青板	スリーブ		△付属品	
4桁タイプ	5桁タイプ	材質	色	材質	材質	S表面処理		
DPMR・DPML	DPMFR・DPMFL	ナイロン	オレンジ	ポリフェニレチル	SUM23	四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色) (SCM435)	クッションシート(黒色) (ポリエチレンフォーム)
DSMR・DSML	—		シルバー					

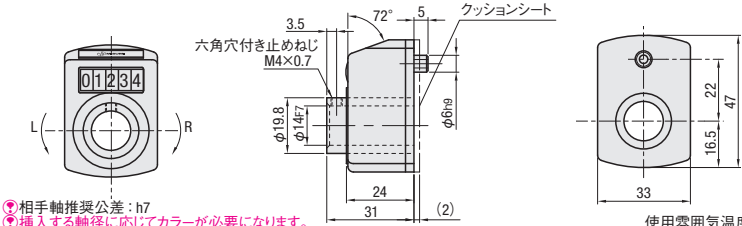

①相手軸推奨公差: h7
②挿入する軸径に応じてカラーが必要になります。


使用雰囲気温度-10℃~60℃

■垂直 コンパクトタイプ



・ゼロセット機能なし **RoHS10**

Type		カバー		青板	スリーブ		△付属品	
4桁タイプ	5桁タイプ	材質	色	材質	材質	S表面処理		
DPTR・DPTL	DPTFR・DPTFL	ナイロン	オレンジ	ポリフェニレチル	SUM23	四三酸化鉄皮膜	止めねじ(黒色) (SCM435)	クッションシート(黒色) (ポリエチレンフォーム)
DSTR・DSTL	—		シルバー					

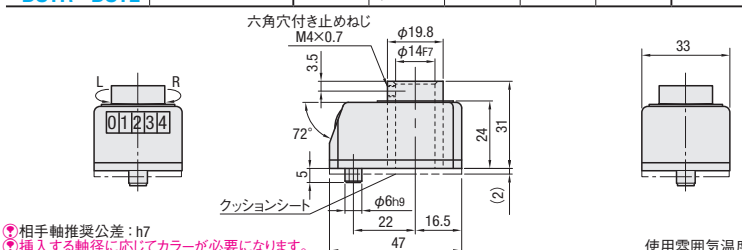

①相手軸推奨公差: h7
②挿入する軸径に応じてカラーが必要になります。

使用雰囲気温度-10℃~60℃

③コンパクトポジション・インジケータは内径寸法がφ14で固定寸法になっております。ポジション・インジケータ挿入部寸法がφ14未満の場合はインジケータカラーを追加してください。

型式	インジケータカラー追加		1回表示		最高回転数 (rpm)	本体質量 (g)	インジケータ単品 ¥基準単価	カラー込み ¥基準単価			
	Type	スピンドルピッチ	カラー記号	カラー内径d					4桁	5桁	
(オレンジ色) DPN	R (4桁・右回転)	2	(カラーあり)	(カラー追加時のみ)	44	5,200	5,200	CSE 5,960			
(オレンジ色) DPN	L (4桁・左回転)	3	-CSE/-CSM						002.0	0002.0	150
DPM	FR (5桁・右回転)	4	(カラーなし)						003.0	0003.0	100
DSM	FL (5桁・左回転)	5	指定無	6・8					004.0	0004.0	75
DPT		6		10・12					005.0	0005.0	60
DST									006.0	0006.0	50

④カラーの追加時は必ず内径dまで選択してください。⑤スピンドルピッチは台形ねじのピッチと同じ値のものを選択してください。

Order 注文例

型式: DPTR2
 型番: [] - カラー記号・内径 d
 DPLM3 - CSE10
 DPNFR4 - CSE12

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 **※P.133**
 ◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	小口	大口
数量	1~14	15~22	23~29
値引率	5%	10%	18%

◎表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工

形式	(CSE/CSM)
DPNR2	CSE8
DSTL5	CSM12

Alteration	Code	Spec.	¥/1 Code
インジケータカラーをセット ■インジケータカラー詳細	四三酸化鉄被膜 CSE 無電解ニッケルメッキ CSM	φ14未満の軸径は、カラーを挿入して使用します。 軸径と同寸のカラー内径を選択し、追加加工でご発注ください。 指定方法 DPNR2-CSE 8 ◎インジケータ本体の後に必要なカラーdを選択ください。	CSE 760 CSM 950
M材質 S45C S表面処理 四三酸化鉄被膜/無電解ニッケルメッキ		dφ10をセットの場合・・・-CSE10/CSM10 dφ12をセットの場合・・・-CSE12/CSM12 dφ14をセットの場合・・・-CSE14/CSM14 dφ15をセットの場合・・・-CSE15/CSM15 dφ16をセットの場合・・・-CSE16/CSM16 dφ17をセットの場合・・・-CSE17/CSM17	

特長

台形ねじのピッチとスピンドルピッチをあわせて使用します。一回転すると、ピッチ分のカウンター表示になります。正転、逆転ともカウンターが動きます。

・4桁タイプは一番左のカウンターがブランクになっています。

EX Example 使用例

カラーを追加することによってφ14以外の軸径の異なるねじ軸(台形ねじ・すべりねじ等)をインジケータへ取付けることが可能になります。軸は無理に挿入せず、穴に対し必ず真っ直ぐ入れて下さい。

11 台形ねじ すべりねじ