


追加

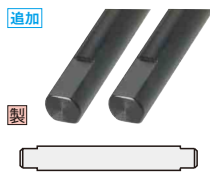

回転軸一廻り止めタイプ
P903

追加




テンション用軸一押しタイプ
P904

追加



一引きタイプ
P904

追加

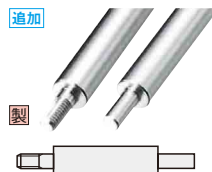


回転軸一軸端形状組合せタイプ
P905

■回転軸精度基準

⊗h9(みがき棒)は適応外になります。

■真円度・真直度

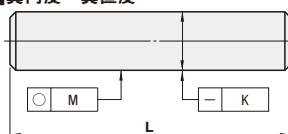

⊗D2・D2.5のサイズは真直度は0.1/100となります。

■真直度

D	真直度 K
2・2.5	0.1
3・4	0.03
5	0.02
6～	0.01

■D部の真円度

D		真円度 M
を超え	以下	
2	2.5	0.006
3	13	0.004
13	20	0.005
20	40	0.006
40	50	0.007

■L寸・Y寸その他寸法公差

寸法		寸法 公差
を超え	以下	
2	6	±0.1
6	30	±0.2
30	120	±0.3
120	400	±0.5
400	1000	±0.8

■同軸度・直角度

