

新商品

PRUSTRO MINIATURE BALL BEARINGS -DOUBLE SHIELD TYPE-

高耐食・高強度小径玉軸受(プラストロベアリング)

一両シールド形


価格改訂

① SUS304より強度が高く、耐食性の高いステンレスを用いたベアリングとなります。塩水・屋外・消毒液等(pH3~pH12)の環境下で長寿命の稼働を実現した製品です。



RoHS10

SUTB6□□ZZ

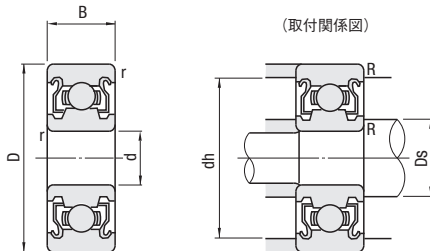

(取付関係図)

材質 高耐食ステンレス  
軸受精度 JIS B 1514 0級

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P.2441

② 特許取得の材質のため、材料証明等の取り寄せ依頼はお承りでき兼ねます旨、ご了承ください。

型式	d	D	B	r (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	取付関係寸法			質量 (g) (参考)	¥基準単価
					Cr(動)N	Cor(静)N		Ds (max)	dh (min)	R (max)		
SUTB692ZZ	2	6	3	0.15	281	79	75000	3	5.4	0.15	0.38	710
SUTB63A2ZZ	3	6	2.5	0.1	177	59	71000	3.7	5.4	0.1	0.27	670
SUTB693ZZ		8	4	0.15	475	144	60000	4.3	7.3	0.15	0.83	730
SUTB623ZZ		10	4	0.15	535	175	50000	4.3	8	0.15	1.66	750
SUTB674ZZ	4	7	2.5	0.1	216	86	60000	4.8	6.3	0.1	0.29	890
SUTB84A1ZZ		8	3	0.1	335	112	56000	5	7.4	0.1	0.56	830
SUTB104BZZ		10	4	0.15	605	216	50000	5.9	8.8	0.15	1.42	940
SUTB694ZZ		11	4	0.15	815	278	48000	5.6	9.9	0.15	1.75	680
SUTB604ZZ		12	4	0.2	815	278	48000	5.6	9.9	0.2	2.29	890
SUTB624A5ZZ		13	5	0.2	1110	390	40000	6	11.3	0.2	3.04	850
SUTB85A12ZZ		8	2.5	0.1	237	105	53000	5.8	7.4	0.1	0.34	980
SUTB95A5ZZ	5	9	3	0.15	365	134	50000	6	8.2	0.15	0.58	920
SUTB105A2ZZ		10	4	0.15	365	134	50000	6	8.4	0.15	1.29	970
SUTB115BZZ		11	4	0.15	605	221	48000	6.3	9.8	0.15	1.5	1,010
SUTB695ZZ		13	4	0.2	915	345	43000	6.6	11.2	0.2	2.5	980
SUTB625ZZ	16	5	0.3	1470	535	36000	7.5	13.8	0.3	4.86	920	
SUTB106A4ZZ	10	3	0.1	420	175	45000	7	9.3	0.1	0.68		
SUTB126A4ZZ	6	12	4	0.15	610	234	43000	7.2	10.9	0.15	1.74	650
SUTB686ZZ		13	5	0.15	920	350	40000	7.4	11.7	0.15	2.69	1,020
SUTB696ZZ		15	5	0.2	1470	535	40000	7.9	13.3	0.2	3.72	1,010
SUTB606ZZ		17	6	0.3	1920	670	38000	8.2	14.8	0.3	6.08	
SUTB626ZZ	19	6	0.3	2220	845	32000	8.5	16.5	0.3	7.94	1,020	
SUTB117AZZ	7	11	3	0.1	390	161	43000	8	10.5	0.1	0.72	980
SUTB137BZZ		13	4	0.15	519	314	40000	9	11.6	0.15	2.02	1,020
SUTB687ZZ		14	5	0.15	1000	410	40000	8.5	12.7	0.15	2.97	1,180
SUTB697ZZ		17	5	0.3	1370	570	36000	10.2	14.8	0.3	5.12	
SUTB607ZZ	19	6	0.3	2220	845	36000	9.1	16.5	0.3	7.51	900	
SUTB128A5ZZ	12	3.5	0.1	465	219	40000	9	11.3	0.1	0.97		
SUTB148A2ZZ	14	4	0.15	695	310	38000	9.2	12.8	0.15	2.16		1,010
SUTB698ZZ	19	6	0.3	1900	730	36000	10	16.5	0.3	7.18	830	
SUTB689ZZ	9	17	5	0.2	1130	530	36000	11.5	15.2	0.2	4.43	1,010



Order  
注文例

型式

SUTB606ZZ



Delivery  
出荷日



在庫品 翌日出荷 P.133

③ ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。