

価格改訂

RIGID COUPLINGS -SEPARATE TYPE・LONG CLAMPING TYPE-

# リジット形カップリング

-セパレートタイプ・クランピングロングタイプ-

□: 値下げ価格  
 □: 新価格  
 □: スライド値引変更

● CADデータフォルダ名: 15\_Couplings


◎ リジットタイプは偏角・偏心を許容できませんので、ご使用時は十分な芯出しを実施してください。

## ■セパレートタイプ



RoHS 10

CPSR (アルミ)  
 CPSRS (ステンレス)

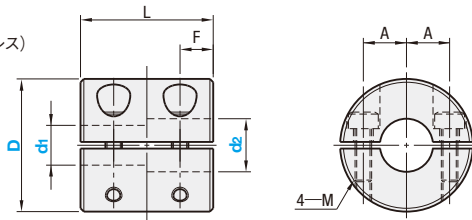

◎ 軸径の推奨公差はh7です。  
 ◎ 選定基準及びアライメント調整については  
 図P.1103・1152をご確認ください。

Type	M 材質		S 表面処理	
	本体	六角穴付ボルト	本体	六角穴付ボルト
CPSR	アルミ合金	SCM435	アルマイト処理	四三酸化鉄皮膜
CPSRS	ステンレス	ステンレス	-	-

型式		d1, d2選択 (ただしd1 ≤ d2)		L	F	A	M	¥基準単価		
Type	D							CPSR	CPSRS	
CPSR (アルミ)	16	5	6	16	3.75	5	M2.5	1,580	2,360	
		6	8							
CPSRS (ステンレス)	25	8	10	25	6	9	M3	1,880	3,070	
		10	12							14
	32	10	12	14	32	7.75	11	M4	2,380	4,500


型式	Type	D	許容トルク (N・m)	最高回転数 (r/min)	慣性モーメント (Kg・m <sup>2</sup> )	ねじ締付トルク (N・m)	質量 (g)
CPSR (アルミ)	16	0.3	39000	3.2×10 <sup>-7</sup>	1	8.8	
	20	0.5	31000	8.7×10 <sup>-7</sup>	1.5	15	
	25	1	25000	2.7×10 <sup>-6</sup>	2.5	29	
CPSRS (ステンレス)	32	2	19000	9.3×10 <sup>-6</sup>	2.5	61	
	16	0.3	39000	8.2×10 <sup>-7</sup>	1	22	
	20	0.5	31000	2.4×10 <sup>-6</sup>	1.5	41	
	25	1	25000	7.3×10 <sup>-6</sup>	1.5	80	
	32	2	19000	2.5×10 <sup>-5</sup>	2.5	160	

## ■クランピングロングタイプ



RoHS 10

CPND (アルミ)  
 CPNDS (ステンレス)

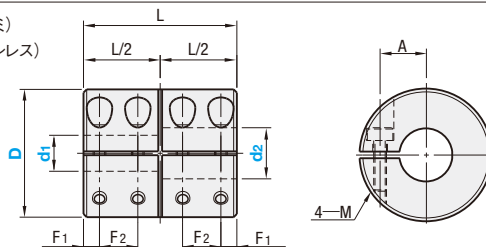

◎ 軸径の推奨公差はh7です。  
 ◎ 選定基準及びアライメント調整については  
 図P.1103・1152をご確認ください。

Type	M 材質		S 表面処理	
	本体	六角穴付ボルト	本体	六角穴付ボルト
CPND	アルミ合金	SCM435	アルマイト処理	四三酸化鉄皮膜
CPNDS	ステンレス	ステンレス	-	-

型式		d1, d2選択 (ただしd1 ≤ d2)		L	F1	F2	A	M	¥基準単価		
Type	D								CPND	CPNDS	
CPND (アルミ)	16	5	6	22	2.5	5.5	5	M2	1,790	2,740	
		6	8								
CPNDS (ステンレス)	25	8	10	36	4.5	9	9	M2.5	2,250	3,640	
		10	12								14
	32	10	12	14	40	4	10	11	M3	2,930	4,730

型式	Type	D	許容トルク (N・m)	最高回転数 (r/min)	慣性モーメント (Kg・m <sup>2</sup> )	ねじ締付トルク (N・m)	質量 (g)
CPND (アルミ)	16	0.3	39000	3.4×10 <sup>-7</sup>	0.5	10	
	20	0.5	31000	9.2×10 <sup>-7</sup>	1	18	
	25	1	25000	3.4×10 <sup>-6</sup>	1.5	38	
	32	2	19000	1.0×10 <sup>-5</sup>	1.5	70	
CPNDS (ステンレス)	16	0.3	39000	8.9×10 <sup>-7</sup>	0.5	25	
	20	0.5	31000	2.5×10 <sup>-6</sup>	1	45	
	25	1	25000	9.2×10 <sup>-6</sup>	1	100	
	32	2	19000	2.7×10 <sup>-5</sup>	1.5	180	



Order 注文例

型式 - 軸穴径 d1 - 軸穴径 d2  
 CPSR25 - 8 - 10



Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●CPSR・CPSRS

数量区分	標準対応			個別対応
	小口			大口
数量	1~9	10~12	13・14	15~20
値引率	基準単価	5%	10%	18%

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●CPND・CPNDS

数量区分	標準対応			個別対応
	小口			大口
数量	1~9	10~12	13~20	21~
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Delivery 出荷日

3 日目出荷

◎注文締切  
 ストック A早割 翌日出荷 400円/1明細行 PM 3:00迄  
 ストック A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄  
 ◎ P.134

◎ストックA早割は1明細行当たり一律400円  
 ◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円

15  
 モーター  
 カップリング