

ROLLERS -BOTH ENDS SET SCREW STRAIGHT TYPE-

ローラ

ー止めねじ穴付ストレートタイプー

価格改訂

□: 新価格

◎カタログ規格外品はこちら ▶P.137
 ◎CADデータフォルダ名: 16_Rollers




RoHS 10


寸選択タイプ	ウレタン厚T選択・L寸指定タイプ		材質		硬度
両端止めねじ穴付	片端止めねじ穴付	両端止めねじ穴付	芯材	ライニング	
RONUS	ROEKUS	ROENUS	SUS304	ウレタン(自然色)	ショアA90
RONUA	ROEKUA	ROENUA	アルミ合金		
RONGS	ROEKGS	—	SUS304		ショアA70
RONGA	ROEKGA	ROENGA	アルミ合金		
RONHA	ROEKHA	ROENHA	アルミ合金		
RONSS	—	—	SUS304	シリコンゴム	ショアA70
RONSA	—	—	アルミ合金		
RONTS	—	—	SUS304	耐熱ウレタン(赤褐色) 使用温度: ~110℃	ショアA90

◎芯材外周にウレタン・シリコンゴムを焼付しています。


片端止めねじ穴付タイプ

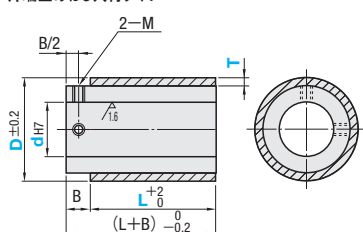

両端止めねじ穴付タイプ

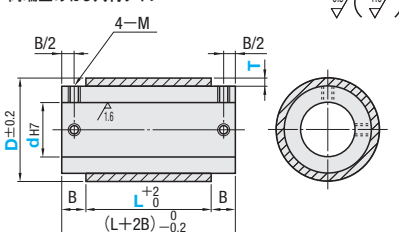

6.3 (1.5)

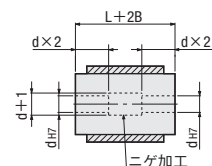

- ◎ L+2B ≤ d×3 のとき、d 穴は同方向からの加工になります。
 ◎ L+2B > d×3 のとき、d 穴は両端方向からの加工になり上図形状になります。
 ニゲ加工がない場合もあります。

■L寸選択タイプ(両端止めねじ穴付のみ)

型式 Type	D	dH7 選択	L 選択	T	B	M
RONUS	20	8	15 20 25 30 40 50	3	8	M3
RONUA	25	8 10 12	15 20 25 30 40 50			
RONGS	30	8 10 12 15	15 20 25 30 40 50			
RONGA	35	10 12 15	20 25 30 40 50			
RONTS	40	10 12 15	20 25 30 40 50			
	50	12 15	25 30 40 50 100	10		M5

■ウレタン厚T選択タイプ(片端止めねじ穴付・両端止めねじ穴付)

型式 Type	D	dH7 選択	L 指定10mm単位	T 選択	B	M
片端止めねじ穴付	40	10 12 15	30~50	5	10	M5
両端止めねじ穴付	50	10 12 15	30~100	5 10	12	M6
ROEKUS	60	12 15 20				
ROEKUA	80	15 20 25				
ROEKGS	100	20 25 30				

■L寸選択タイプ(両端止めねじ穴付のみ)

D	L	¥基準単価						
		両端止めねじ穴付						
		RONUS	RONUA	RONGS	RONGA RONHA	RONSS	RONSA	RONTS
20	15・20・25	3,070	2,910	3,360	3,210	4,900	4,760	3,980
	30・40・50	3,180	2,980	3,490	3,290	5,400	5,210	4,200
25	15・20・25	3,250	3,010	3,580	3,320	5,110	4,890	4,200
	30・40・50	3,430	3,120	3,770	3,440	5,840	5,590	4,510
30	15・20・25	3,400	3,120	3,740	3,440	5,310	5,050	4,370
	30・40・50	3,650	3,250	4,020	3,580	6,100	5,770	4,700
35	20・25	3,600	3,220	3,980	3,560	5,680	5,350	5,170
	30・40・50	3,920	3,400	4,310	3,740	6,410	5,960	5,670
40	20・25	4,000	3,470	4,410	3,840	6,130	5,670	5,740
	30・40・50	4,610	3,860	5,070	4,260	7,110	6,470	6,640
50	25	4,260	3,600	4,690	3,980	6,550	5,990	6,470
	30・40・50	5,180	4,210	5,700	4,620	7,700	6,830	7,940
	100	6,380	4,930	7,030	5,420	9,310	8,340	10,990

■ウレタン厚T選択タイプ(片端止めねじ穴付・両端止めねじ穴付)

		¥基準単価									
D	L	片端止めねじ穴付					両端止めねじ穴付				
		ROEKUS	ROEKUA	ROEKGS	ROEKGA	ROEKHA	ROENUS	ROENUA	ROENGA	ROENHA	
40	30～50	5,420	4,520	6,090	5,190	5,190	5,720	4,820	5,480	5,480	
	30～50	5,900	4,790	6,640	5,520	5,520	6,200	5,090	5,820	5,820	
50	60～100	9,170	6,950	10,170	7,960	7,960	9,450	7,230	8,230	8,230	
	30～50	6,400	5,160	7,180	5,940	5,940	6,670	5,420	6,210	6,210	
60	60～100	10,380	7,850	11,480	8,940	8,940	10,650	8,120	9,220	9,220	
	30～50	7,850	6,240	8,710	7,100	7,100	8,120	6,510	7,380	7,380	
80	60～100	14,280	10,220	15,580	11,520	11,520	14,550	10,490	11,790	11,790	
	30～50	9,850	7,640	10,810	11,640	11,640	10,120	7,920	11,910	11,910	
100	60～100	16,900	12,020	18,270	13,380	13,380	17,170	12,290	13,660	13,660	

◎ウレタンは時間経過とともに変色する場合がありますが、特性等に影響はありません。



型式 - d - L - T
 RONSS20 - 8 - 30
 ROEKUA50 - 15 - 80 - T10



- L寸選択タイプ
 3 日目出荷
 ●シリコンゴム・ウレタン厚T選択タイプ
 5 日目出荷



●L寸選択タイプ
 ■数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133
 数量区分 標準対応 小口 個別対応 大口
 数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~
 値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。




●ウレタン厚T選択タイプ
 ■数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P.133
 数量区分 標準対応 小口 個別対応 大口
 数量 1~9 10~14 15~20 21~
 値引率 基準単価 5% 10% お見積り
 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式 - d - L - T - (UDC)
 RONUS20 - 8 - 30 - UDC
 ROEKUS50 - 15 - 80 - T10 - UDC

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
制電性ウレタンに変更 (ウレタン色: グレー)	UDC	ウレタンショアA90を制電性 ウレタンに変更します。 指定方法 UDC 体積固有抵抗率 2.1×10 ⁹ Ω・cm 表面抵抗率 4.0×10 ⁹ Ω (温度30℃/湿度60%)	400

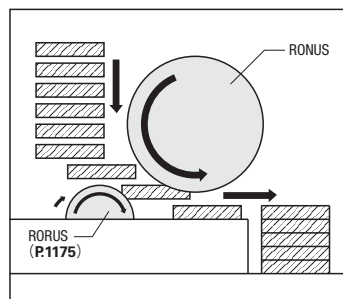

カード合機のワーク送りローラとして

16
搬送
ローラ
部品