


価格改訂

2日目納期短縮
出荷

- 価格改訂
- 新価格
- スライド値引率変更

CADデータフォルダ名: 16_Rollers

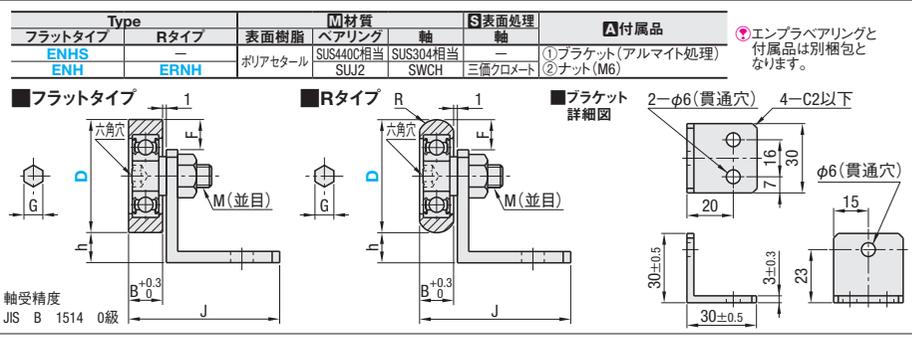


型式 Type	D	許容荷重 N ()内SUS304	F	R	h	B		M (並目)	J		六角穴 G	使用 ベアリング	¥基準単価		
						フラットタイプ	Rタイプ		フラットタイプ	Rタイプ			ENHS	ENH	ERNH
フラットタイプ ENHS ENH	Rタイプ ERNH	24 26 30 35	78.4 (39.2) 176 (88)	5 6 8 10.5	11 10 8 5.5	6 8 9	7 8 9	6	37 39 40	38 39 40	2.5 5	696ZZ 608ZZ	1,910	1,270	1,270

ベアリングの詳細寸法はP1025をご参照ください。 kgf=N×0.101972




形状	Type			M材質		S表面処理
	ねじ無	おねじ	六角穴おねじ	ベアリング	軸	軸
U溝	EUBS EUB	EUBBS EUBB	EUBHS EUBH	SUS440C相当 ポリアセタル	SUS304相当 SUJ2	— 三価クロメート
V溝	EVB	EVBBS	EVBH			

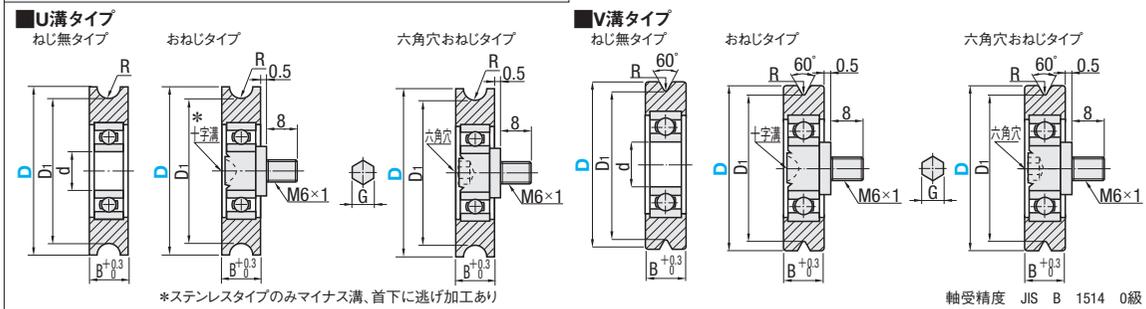

型式 Type	D	許容荷重 N ()内SUS304	d	D1	B	R		六角穴 G	使用 ベアリング	¥基準単価						
						U溝 タイプ	V溝 タイプ			ねじ無	おねじ	六角穴おねじ	ねじ無	おねじ	六角穴おねじ	
ねじ無 EUBS EUB EVB	おねじ EUBBS EUBB EVBBS	六角穴おねじ EUBHS EUBH EVBH	22 24 30 35	78.4 (39.2) 176 (88)	6 8	19 21 27 31	7	2.5 0.6	2.5 5	696ZZ 608ZZ	1,170	790	1,500	890	1,550	910

U溝おねじタイプのB=7のサイズは、おねじ軸の頭がB寸より出ている場合があります。 ベアリングの詳細寸法はP1025をご参照ください。 kgf=N×0.101972

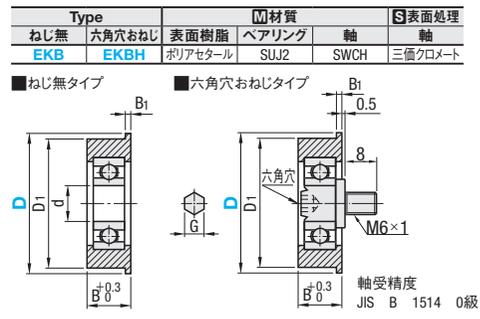

型式 Type	D	許容荷重 N	d	D1	B	B1	六角穴 G	使用 ベアリング	¥基準単価	
									ねじ無	六角穴おねじ
EKB EKHB	(ねじ無) (六角穴おねじ)	24 35	78.4 176	6 8	20 30	7 9	1.5 2	2.5 5	696ZZ 608ZZ	790 910

ベアリングの詳細寸法はP1025をご参照ください。 kgf=N×0.101972

Order 注文例

型式
EB24
ERB24
EUB24
EKB35

Delivery 出荷日

2 日目出荷

在庫状況


ストーク T 当日出荷 400円/1本 正午迄
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
EBM・EBMH・EBPE・EBPEHはストークT対応不可

止め輪付タイプのみ

ストーク A早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄

ストークA早割は1明細行当たり一律200円

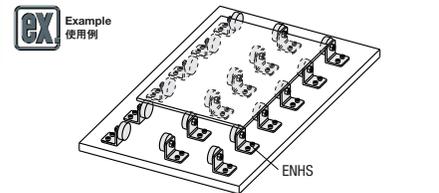

数量区分	標準対応	個別対応	●フラットタイプ おねじ付		●エンブラベアリング V溝タイプ・プレート付エンブラベアリングフラットタイプ・Rタイプ				
			小口	大口	小口	大口			
数量	1~19	20~34	35~100	101~	1~19	20~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	15%	お見積り	基準単価	5%	15%	30%	お見積り

16
搬送
関連
運部
品