

PULLEY FOR CONVEYOR

コンベヤ用駆動プーリ

専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>
 コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。

CADデータフォルダ名：17_Conveyors

■コンベヤ用駆動プーリ




RoHS10


型式	M材質		S表面処理	
	①スプロケット	②プーリ	①スプロケット	②プーリ
CHTDW	S45C	アルミ材	四三酸化鉄皮膜	白アルマイト
CHTDWM				

CHTDW


2-M6 深サ 11.5(90°ピッチ)

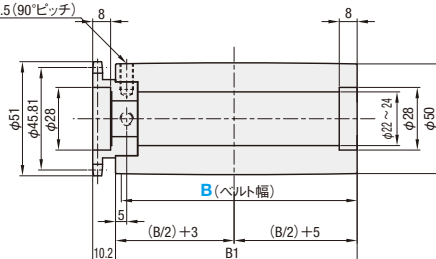

①<スプロケット>

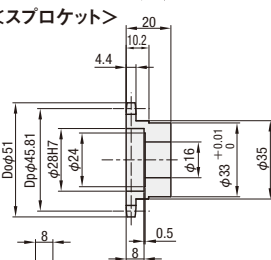


②<プーリ>

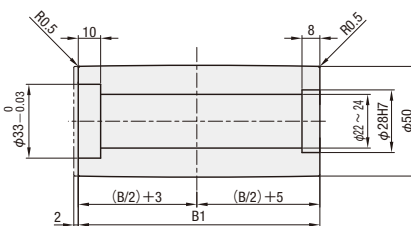


CHTDWM


2-M6 深サ 11.5(90°ピッチ)

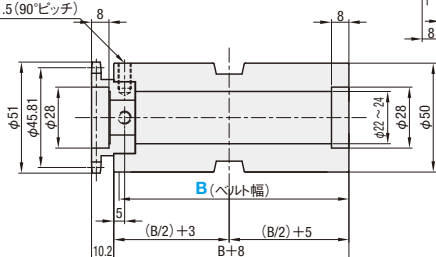

①<スプロケット>

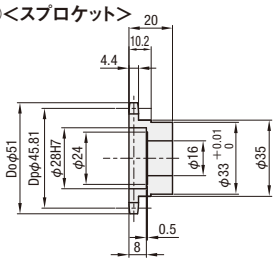

②<プーリ>

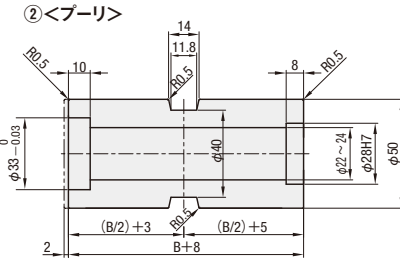

①スプロケットとプーリは圧入によって組付ています。

型式	B(ベルト幅) 指定10mm単位	対応コンベヤ	¥基準単価							
			B50~100	B110~150	B160~200	B210~250	B260~300	B310~350	B360~400	B410~450
CHTDW	50~450	SVKN	9,650	10,080	10,840	11,840	16,820	19,740	21,000	22,260
CHTDWM		SVKR	9,650	10,160	10,850	11,700	15,550	18,870	19,830	20,850

①B1寸法はコンベヤベルト幅+8となります。

Order 注文例 **型式** - **B**
 CHTDW - 100

Delivery 出荷日 **8** 日目出荷

数量区分	標準対応	
	小口	大口
数量	1~2	3~
出荷日	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

