


HIGH TORQUE TIMING BELTS -S2M-S3M-S5M-S8M-S14M-

ハイトルクタイミングベルト (S2M・S3M・S5M・S8M・S14M)

■ハイトルクタイミングベルトはハイトルクタイミングプーリー P.1483~P.1494と適合します。



HTBN(ゴム)
HTUN(ポリウレタン)

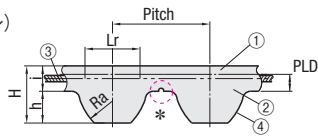

- ① 使用温度 ゴム:-30~90℃ ポリウレタン:0~80℃(参考値)
- ② S2M, S3M, S5Mのゴムベルト (HTBN)はゴム粉飛散を抑えるため一部歯面色が黒色
→茶色に切り替わっていますが、性能に問題はありません。
- ③ HTBNは歯谷に溝が付きません。(※部分)
- ④ ベルト周長は心線の長さです。
- ⑤ 特長・注意事項 P.1463 ⑥ 選択方法 P.2461



Type	材質
HTBN	①青ゴム クロロプレンゴム ②黒ゴム グラスファイバードS-2線入り交互連続 ③歯布 ナイロン織布
HTUN	①②④本体 ポリウレタン ③心線 アラミ繊維

種類	Pitch	Ra	Lr	H	h	i	PLD	単位質量 g/m(幅:10mm)
S2M	2	1.3	1.3	1.36	0.76	0.6	0.254	13.0(11.0)
S3M	3	1.95	1.95	1.94	1.14	0.8	0.381	19.0(15.0)
S5M	5	3.25	3.25	3.41	1.91	1.5	0.480	34.0
S8M	8	5.2	5.2	5.3	3.05	2.25	0.686	52.0
S14M	14	9.1	9.1	10.2	5.3	4.9	1.197	100.0

①はポリウレタンの単位質量です。

■種類 S2M (Pitch : 2mm)

Type	型式 ベルト No.	ベルト 呼び幅	歯数	ベルト 周長 (mm)	V基準単位					
					HTBN		HTUN			
					40	60	100	40	60	100
HTBN (ゴム)	78 S2M	38	76							
	80 S2M	40	80					900	1,030	1,410
	88 S2M	44	88							
	90 S2M	45	90		770	950	1,150			
	100 S2M	50	100					900	1,030	1,410
	112 S2M	56	112							
	116 S2M	58	116							
	118 S2M	59	118							
	122 S2M	61	122							
	124 S2M	62	124		870	960	1,240			
	126 S2M	63	126					960	1,120	1,500
	128 S2M	64	128							
	130 S2M	65	130							
	132 S2M	66	132							
	134 S2M	67	134							
	136 S2M	69	136					960	1,120	1,500
	140 S2M	70	140							
	142 S2M	71	142							
	144 S2M	72	144		870	960	1,240	960	1,120	1,500
	152 S2M	76	152							
160 S2M	80	160					960	1,120	1,500	
164 S2M	82	164								
166 S2M	83	166								
172 S2M	86	172								
176 S2M	88	176								
180 S2M	90	180					960	1,120	1,500	
186 S2M	93	186								
190 S2M	95	190								
194 S2M	97	194					980	1,170	1,590	
200 S2M	100	200								
204 S2M	102	204								
210 S2M	105	210					980	1,170	1,590	
212 S2M	106	212								
214 S2M	107	214								
218 S2M	109	218								
220 S2M	110	220					980	1,170	1,590	
224 S2M	112	224								
230 S2M	115	230					920	1,010	1,360	
234 S2M	117	234								
236 S2M	118	236								
240 S2M	120	240								
242 S2M	121	242					980	1,170	1,590	
244 S2M	122	244								
246 S2M	123	246					920	1,010	1,360	
250 S2M	125	250								
256 S2M	128	256								
260 S2M	130	260					980	1,170	1,780	
266 S2M	133	266								
280 S2M	140	280					950	1,080	1,500	
290 S2M	145	290								
300 S2M	150	300								
320 S2M	160	320					1,010	1,220	1,830	
324 S2M	162	324								
328 S2M	164	328								
330 S2M	165	330					970	1,100	1,550	
340 S2M	170	340								
360 S2M	180	360					1,010	1,220	1,830	
370 S2M	185	370					1,030	1,260	1,970	
380 S2M	190	380					1,000	1,190	1,640	
396 S2M	198	396					1,030	1,260	1,970	
400 S2M	200	400								
436 S2M	218	436					1,000	1,190	1,640	
448 S2M	224	448								
486 S2M	243	486					1,030	1,260	1,970	
488 S2M	244	488								
520 S2M	250	520					960	1,190	1,640	
520 S2M	260	520								
560 S2M	280	560					1,010	1,290	1,760	
572 S2M	286	572					1,030	1,260	1,830	
580 S2M	290	580								
600 S2M	300	600					1,010	1,290	1,760	
630 S2M	315	630					1,080	1,360	1,850	
710 S2M	355	710					1,120	1,480	2,230	
800 S2M	400	800					1,100	1,430	1,970	
800 S2M	400	800					1,170	1,550	2,350	
900 S2M	450	900					1,190	1,500	2,040	
984 S2M	492	984					1,260	1,640	2,350	
1196 S2M	598	1196					1,380	1,800	2,550	
1250 S2M	625	1250					1,390	1,810	2,560	
1274 S2M	637	1274					1,450	1,850	2,390	
1290 S2M	645	1290					1,730	2,230	2,890	

■種類 S3M (Pitch : 3mm)

Type	型式 ベルト No.	ベルト 呼び幅	歯数	ベルト 周長 (mm)	V基準単位					
					HTBN		HTUN			
					60	100	150	60	100	150
HTBN (ゴム)	120 S3M	40	120							
	123 S3M	41	123							
	129 S3M	43	129							
	141 S3M	47	141							
	144 S3M	48	144							
	150 S3M	50	150							
	162 S3M	54	162							
	171 S3M	57	171							
	174 S3M	58	174							
	177 S3M	59	177							
	180 S3M	60	180							
	186 S3M	62	186							
	189 S3M	63	189							
	192 S3M	64	192							
	196 S3M	65	196							
	201 S3M	67	201							
	207 S3M	69	207							
	210 S3M	70	210							
	213 S3M	71	213							
	219 S3M	73	219							
222 S3M	74	222								
225 S3M	75	225								
234 S3M	78	234								
237 S3M	79	237								
246 S3M	82	246								
249 S3M	83	249								
252 S3M	84	252								
255 S3M	85	255								
264 S3M	88	264								
273 S3M	91	273								
276 S3M	92	276								
279 S3M	93	279								
285 S3M	95	285								
288 S3M	96	288								
291 S3M	97	291								
300 S3M	100	300								
312 S3M	104	312								
318 S3M	106	318								
327 S3M	108	327								
339 S3M	113	339								
345 S3M	115	345								
354 S3M	118	354								
360 S3M	120	360								
363 S3M	121	363								
369 S3M	123	369								
375 S3M	125	375								
384 S3M	128	384								
387 S3M	129	387								
396 S3M	132	396								
402 S3M	134	402								
405 S3M	135	405								
408 S3M	136	408								
420 S3M	140	420								
423 S3M	141	423								
432 S3M	144	432								
439 S3M	146	439								
456 S3M	152	456								
459 S3M	153	459								
474 S3M	158	474								
480 S3M	160	480								
483 S3M	161	483								
486 S3M	162	486								
501 S3M	167	501								
507 S3M	169	507								
519 S3M	173	519								
525 S3M	175	525								
537 S3M	180	537								
540 S3M	180	540								
564 S3M	188	564								
591 S3M	197	591								
600 S3M	200	600								
614 S3M	204	614								
633 S3M	211	633								
645 S3M	215	645								
660 S3M	220	660								
681 S3M	227	681								
741 S3M	247	741								
750 S3M	250	750								
804 S3M	268	804								
810 S3M	270	810								
852 S3M	284	852								
900 S3M</										