

FINGERTIP PLASTIC FLAT CHAINS -STRAIGHT TYPE-

ワンタッチフラットチェーン

—ストレートタイプ—

● CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets

■ 特長: 組み合わせにより、幅広搬送が可能です。セット品は2列までですが、3列以上の組み合わせも可能です。



RoHS 10

● セット部品表 (仕様: 一般用の場合)

部品番号	商品型式	呼び	
		40	40W
①	CHEA40	2個	2個
②	CHEA40W	—	1個
※③	CHEP40-75	1個	2個
※④	CHEP40-100	1個	2個

※A75の場合③が該当し、A100の場合④が該当します。


■ 許容張力と参考重量

呼び	許容張力 (N)				参考重量 (kg/m)	
	CHEF	CHEFS	CHEFC	CHEFY	A75	A100
40	390	320	460	380	0.86	0.94
40W	390	320	460	380	1.65	1.81

型式		仕様	材質	色	滑り摩擦係数 μ_1	使用温度 (°C)
セット	フラップ					
CHEF	CHEP	一般用	POM	白	0.14~0.18	-5~65
CHEFS	CHEPS	超低摩擦	POM+潤滑剤	クリーム	0.12~0.15	-5~65
CHEFC	CHEPC	導電性・耐熱	POM+ガラス繊維	黒	0.20~0.24	-20~120
CHEFY	CHEPY	耐薬品	フッ素樹脂	半透明	0.18~0.22	-20~80

■ フラットチェーン セット


CHEF
CHEFS
CHEFC
CHEFY

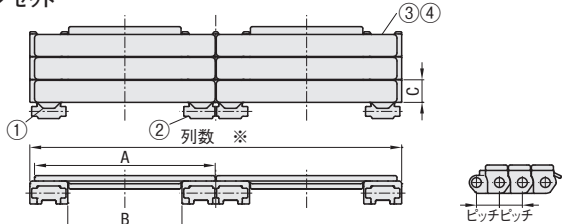

■ フラッププレート

CHEP
CHEPS
CHEPC
CHEPY

● フラッププレートはバック販売 (20個入り)のみとなります。

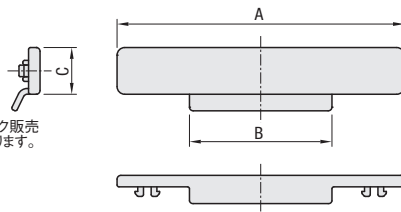

- 適合チェーン選定方法 P.1652
- 呼び400Wのチェーンに適合するスプロケットはこちら P.1659
- チェーンの曲げ角度は決まっておらず、使用するスプロケットを歯数14以上でご選定ください。
- セットはフラッププレートとワンタッチブロックチェーンのアタッチメントタイプ (P.1653) のセットです。
- 許容張力・耐食性の一覧はこちら P.1651
- リンクを外す際に傷が付くことがあります。

■ フラットチェーンセット

型式	Type	呼び	A	リンク数	列数	ピッチ	B	C
	40W	100	リンク数固定 20 100	2	62.2			
			75	リンク数固定 (バラ) 20-NA		37.2		
			100			62.2		

● リンク数20-NA (バラ) はリンクが連結されておりません。リンク数の端数調整や補修用スペアとしてお使いください。 ● フラッププレートはバック販売 (20個入り)のみとなります。

■ フラッププレート

型式	Type	呼び	A	B	C	¥基準単価 (単位: 1パック)			
						CHEP	CHEPS	CHEPC	CHEPY
フラッププレート		40	75	37.2	11.7	840	1,040	1,280	2,140
						960	1,200	1,480	2,480
			100	62.2					

■ フラットチェーンセット (リンク数固定タイプ)

型式	Type	呼び	A	¥基準単価 (単位: 20リンク)				¥基準単価 (単位: 100リンク)			
				CHEF	CHEFS	CHEFC	CHEFY	CHEF	CHEFS	CHEFC	CHEFY
セット CHEF CHEFS CHEFC CHEFY	40	75	75	3,500	4,200	5,400	9,000	15,000	17,800	22,800	38,100
				100	3,660	4,380	5,620	9,380	17,700	21,200	27,900
	40W	75	75	5,400	6,420	8,300	13,840	23,000	27,300	35,100	58,700
				100	5,560	6,600	8,520	14,220	23,600	28,100	36,100

■ フラットチェーンセット (リンク数指定タイプ)

型式	Type	呼び	A	¥基準単価 (単位: 1リンク)			
				CHEF	CHEFS	CHEFC	CHEFY
セット CHEF CHEFS CHEFC CHEFY	40	75	75	225	269	345	576
				100	235	381	360
	40W	75	75	346	411	531	886
				100	356	423	546

● リンク数固定の方が安くご購入いただけます。

■ 注文方法

リンク数固定タイプと、リンク数固定タイプ (バラ) or リンク数指定タイプを組み合わせでご注文ください。
 (例) CHEF40-75を338リンク注文する場合
 注文方法1: リンク数固定 (100リンク) × 3本 + リンク数固定 (20リンク) × 1本 + リンク数固定 (20リンクバラ) × 1袋 = 52,000円
 注文方法2: リンク数固定 (100リンク) × 3本 + リンク数指定 (38リンク) × 1本 = 53,550円

Order 注文例

型式	-	A	-	リンク数
CHEF40	-	75	-	100
CHEP40	-	100	-	

Delivery 出荷日

5 日目出荷

● 注文締切

● ストック B 3日目出荷 300円/1本 PM 8:00迄 P134

● 3本以上で1明細行当たり一律810円

■ 数量スライド価格 (● 1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~10	11~20	21~30
値引率	基準単価	5%	10%
			お見積り

● 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

EX Example 使用例



21 チェーン スプロケット