

TURN BUCKLES

# ターンバックル

—スタンダードタイプ/ロングタイプ/おねじタイプ—

● CADデータフォルダ名: 21\_Chains\_and\_Sprockets

■ 特長: チェーンの端部に接続させることで、テンションを調節したり、ワークを吊り下げることが出来ます。

Type			部品	材質	表面処理	硬度
スタンダードタイプ	ロングタイプ	おねじタイプ				
STRT	LSTRT	STBT	ジョイント	SUM22L	—	—
			取付部	S45C	四三酸化鉄皮膜	35~40HRC
			ナット	SS400	—	—
STRTS	—	—	ジョイント	SUS303相当	—	—
			取付部	—	—	—
			ナット	SUS304相当	—	—

● スタンダードタイプ  
● ロングタイプ

● おねじタイプ

■ スタンダードタイプ

型式		Lmin	Pmin	A	B1	B2	C	L1	D	質量 (g)	¥基準単価	
Type	呼び										STRT	STRTS
STRT STRTS	11	40	36.4	4	2.4	5	1.8	20	1.7	6.6	1,050	—
	15	46	41.6	5	3.4	6	2.2	22	1.7	9.6	1,050	—
	*25	62	56	7.5	4.8	7	3	33	2.4	18	1,050	1,870
	*35	85	76	10	7.4	10	4.5	43	3.7	44	1,230	2,100
	*40	110	98	13	11.2	13	6	55	4	105	1,520	2,700
	*50	135	120	16	13.8	17	7.5	67	5.2	215	2,100	4,350
	60	161	143	20	17.8	19	9	81	6	330	2,760	—
	80	201	177	21	22.6	24	12	95	8	680	4,380	—

● STRTSは\*の付いたサイズのみとなります。

■ ロングタイプ

型式		Lmin	Pmin	A	B1	B2	C	L1	D	質量 (g)	¥基準単価
Type	呼び										
LSTRT	25	102.6	96.6	22.4	4.8	7	3	69	2.4	57	1,370
	35	143	134	33	7.4	10	4.5	95	3.7	134	1,680
	40	175	163	39	11.2	13	6	115	4	283	2,140
	50	200	185	40	13.8	17	7.5	126	5.2	411	2,870
	60	275	257	66	17.8	19	9	185	6	918	4,350
	80	341	317	80	22.6	24	12	225	8	1741	7,250

■ おねじタイプ

型式		Lmin	E	A	L1	質量 (g)	¥基準単価
Type	M(並目)						
STBT	3	46	6	5	22	7.6	830
	4	64	8	7.5	33	16	830
	6	89	12	10	43	40	1,010
	8	116	16	13	55	115	1,420
	10	143	20	16	67	185	2,080
	12	171	24	20	81	290	2,690
16	217	32	21	95	600	4,720	

Order 注文例 **型式 STRT40**

Delivery 出荷日 **在庫品 翌日出荷 P.133**

Price 価格 **ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。**


● 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	小口	大口
数量	1~5	6~9	10~30	31~
値引率	基準単価	10%	20%	お見積り

● 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



チェーンを回転させず、反復運動させる時のテンション調整用として

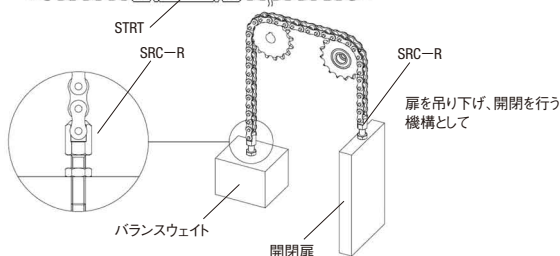

● ターンバックル部品の単体販売はP.1688をご覧ください。

