

LOCATING PINS LARGE FLAT HEAD TYPE -PRESS FIT-

位置決めピン 大頭フラットタイプ

—圧入—

■特長：頭部がフラットな形状で、相手方にスペースが無い場合に適しています。



(追加加工)




材質 No.	材質	表面処理	硬度	P寸固定		P・L・B寸指定	
				Type	D公差	Type	D公差
①	SKS3相当	—	焼入硬度 60~63HRC	JP	DA (m6)	FP	DC (m6)
②	SKS3相当	硬質クロムメッキ	焼入硬度 50~55HRC メッキ硬度 750HV~	GJP		GFP	
③	SKS3相当	—	—	BJP		BFP	
④	SUS304*	—	—	SJP	DPA (p6)	SFP	DPC (p6)
⑤	SUS304	硬質クロムメッキ	メッキ硬度 750HV~	HJP		HFP	
⑥	SUS440Cまたは 13Crステンレス	—	焼入硬度 50~55HRC	CJP		CFP	

*P寸固定タイプの場合、SUS304相当となります。

■P寸公差表

P	h6
1.50~3.00	0 -0.006
3.01~6.00	0 -0.008
6.01~10.00	0 -0.009
10.01~18.00	0 -0.011
18.01~30.00	0 -0.013

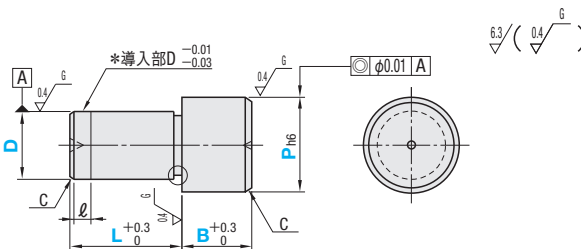

D<3の場合 D≧3の場合
a=0.5 a=1.0
d=D-0.1 d=D-0.2
*逃げ部寸法は参考値になります。

*導入部は公差p6のみ適用となります。

⊙ SUS440Cまたは13CrステンレスはL寸が短い場合を除き、D部に識別用の溝がつきます。

⊙ SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。

■P寸固定タイプ

Type	D公差	型式		P選択	L	B	ℓ	C	
		D	D寸公差						
			m6						p6
JP GJP BJP SJP HJP CJP	DA (m6)	1			2	3	0	0.1	
		2	+0.008	+0.012	3	4		0.5	
		3	+0.002	+0.006	5	5	3	1	1
		4			6・8				
		5	+0.012	+0.020	8				
		6	+0.004	+0.012	8・10	10	5	2	1.5
	8	+0.015	+0.024	12	12	6			
	10	+0.006	+0.015	12・14	16	10			
	12			16	20	20			
	13	+0.018	+0.029	18	22	22			
	16	+0.007	+0.018	25	24	25			
	20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	30	32	30	3		

■P寸・L寸・B寸指定タイプ

Type	D公差	型式		P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	B 指定0.1mm単位	ℓ	C	
		D	D寸公差						
			m6						p6
FP GFP BFP SFP HFP CFP	DC (m6)	1			1.50~3.00	2・3	2.0~5.0	0	0.1
		2	+0.008	+0.012	2.50~6.00	2~6	2.0~15.0		0.5
		3	+0.002	+0.006	3.50~8.00	3~10	2.0~15.0	1	1
		4			4.50~8.00	3~14	2.0~15.0		
		5	+0.012	+0.020	5.50~10.00	5~15	2.0~15.0		
		6	+0.004	+0.012	6.50~10.00	5~15	2.0~30.0	2	1.5
	8	+0.015	+0.024	8.50~15.00	5~16	2.0~30.0			
	10	+0.006	+0.015	11.00~17.00	5~20	3.0~30.0			
	12			13.00~18.00	6~24	3.0~30.0			
	13	+0.018	+0.029	14.00~20.00	7~26	5.0~30.0			
	16	+0.007	+0.018	17.00~27.00	8~32	5.0~30.0			
	20	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	22.00~30.00	10~40	5.0~30.0	3		