

ADJUSTING SCREWS

調整ねじセット

—スパン溝六角穴付タイプ・六角ボルトタイプ・ローレットノブ付タイプ—

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

■:値下げ価格
■:新価格

◎ CADデータフォルダ名: 23_Locating_& Guide_Components

■調整ねじセット
—スパン溝六角穴付タイプ—




RoHS10

調整ねじ	Type	M材質	H硬度*	S表面処理	A付属品(ナット1コ)	
					M材質	S表面処理
細目	HANS	S45C	45~50HRC	三価クロメート	SS400	三価クロメート
	SHANS	SUS420J2	45HRC~	—	SUS304相当	—
並目	HANB	S45C	45~50HRC	三価クロメート	SS400	三価クロメート
	SHANB	SUS420J2	45HRC~	—	SUS304相当	—

① ステンレス焼入タイプ(SHANS・SHANB)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。

* H硬度: 先端部焼入硬度

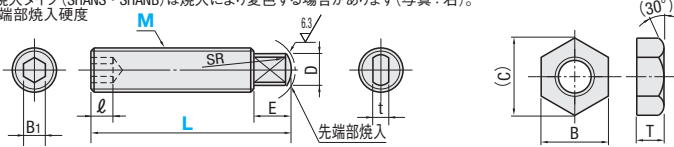

型式	Type	M	L選択	M×Pitch		B1	ℓ	E	D	SR	t	B (C)	T	HANS・HANB		SHANS・SHANB				
				細目	並目									¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価			
(細目) HANS SHANS (並目) HANB SHANB	4	15	20	25	30	4	4×0.5	4×0.7	2	2.2	4	3	4	2.5	7	8.1	440	250	640	360
	5	15	20	25	30	40	5×0.5	5×0.8	2.5	2.8	4	4	5	3	8	9.2	470	270	680	380
	6	20	25	30	40	50	6×0.75	6×1.0	3	3	5	4.5	6	3	10	11.5	500	280	750	410
	8	25	30	40	50	60	8×0.75	8×1.25	4	4	6	6	8	4	13	15	550	310	800	450
	10	30	40	50	60	80	10×1.0	10×1.5	5	5	8	8	10	6	17	19.6	680	380	900	540
	12	40	50	60	80	100	12×1.0	12×1.75	6	6	10	9	12	7	19	21.9	720	410	990	600

② 表示数量超えはWOSにてご確認ください

■調整ねじセット
—六角ボルトタイプ—




RoHS10

調整ねじ	Type	M材質	H硬度*	S表面処理	A付属品(ナット1コ)	
					M材質	S表面処理
細目	ANH	SCM435	40~45HRC	ユニクロメッキ	SS400	三価クロメート
	SANH	SUS410	40~45HRC	—	SUS304相当	—
並目	ANHNS	SCM435	40~45HRC	ユニクロメッキ	SS400	三価クロメート
	SANHS	SUS304	—	—	SUS304相当	—

① ステンレス焼入タイプ(SANH・SANHN)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。

* H硬度: 先端部焼入硬度

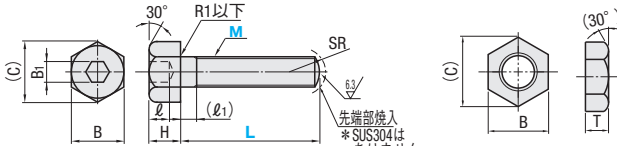

② 外形の六角形(B)と六角穴(B₁)の向きは一定ではありません。

型式	Type	M	L選択	M×Pitch		T	B (C)	B1	H	ℓ	ℓ ₁	SR	ANH・ANHNS		SANH・SANHNS・ANHNS														
				細目	並目								¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価													
(細目) ANH SANH (並目) ANHNS ANHS SANHS	3	15	20	25	30	35	40	—	3×0.5	—	2.4	5.5	6.4	1.5	2	0.7	3	3	580	240	230	200	690	320	310	300			
	4	15	20	25	30	35	40	45	50	60	4×0.5	4×0.7	3.2	7	8.1	2.5	2.8	1.3	3	4	590	260	250	200	690	360	350	340	
	5	15	20	25	30	35	40	45	50	60	5×0.5	5×0.8	4	4	8	9.2	3	3.5	2	3	5	600	340	330	210	690	390	380	360
	6	20	25	30	35	40	45	50	60	80	6×0.75	6×1.0	5	5	10	11.5	4	4	2.5	5	6	620	340	330	250	770	410	400	390
	8	25	30	35	40	45	50	60	80	100	8×0.75	8×1.25	5	5	13	15	5	5.5	3	5	8	630	340	330	280	870	480	470	450
	10	30	35	40	45	50	60	70	80	100	10×1.0	10×1.5	6	6	17	19.6	6	7	4	5	10	650	380	370	310	890	550	540	520
	12	35	40	45	50	60	70	80	100	120	12×1.0	12×1.75	8	8	19	21.9	8	8	5	10	12	660	440	420	360	970	660	650	630
	16	40	45	50	60	70	80	100	120	150	16×1.5	16×2.0	8	8	24	27.7	10	10	6	10	16	760	520	500	420	980	850	810	770
	20	45	50	60	70	80	100	120	150	180	20×1.5	20×2.5	10	10	30	34.6	14	13	7.4	10	20	930	640	610	520	1,180	1,070	1,020	970

③ ANHSは細目(ANH・SANH)には適用されません。

④ 表示数量超えはWOSにてご確認ください

Order 注文例

型式 — L

HANS6 — 30

ANH4 — 20

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P.133

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

■調整ねじセット
—ローレットノブ付タイプ—




RoHS10

調整ねじ	Type	M材質	H硬度*	S表面処理	A付属品(ナット1コ)	
					M材質	S表面処理
細目	ANKSB	SCM435	40~45HRC	四三酸化鉄皮膜	SS400	三価クロメート
	ANKSM	SUS410		無電解ニッケルメッキ	—	—
並目	ANKB	SCM435	40~45HRC	四三酸化鉄皮膜	SS400	三価クロメート
	ANKM	SUS410		無電解ニッケルメッキ	—	—

① ステンレス焼入タイプ(ANKSB・ANKS)は焼入により変色する場合があります(写真:右)。

* H硬度: 先端部焼入硬度

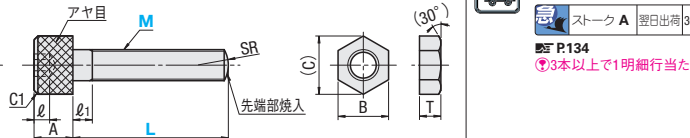

型式	Type	M	L選択	M×Pitch		B1	B2	A	ℓ	ℓ ₁	SR	B (C)	T	¥基準単価					
				細目	並目									ANKSB	ANKM	ANKS			
(細目) ANKSB ANKB (並目) ANKSM ANKM ANKSS ANKS	3	15	20	25	3×0.35	3×0.5	10	2	7	2	1.6	3	5.5	6.4	2.4	540	610	830	
	4	15	20	25	4×0.5	4×0.7	10	2.5	7	2.5	1.6	4	7	8.1	3.2	600	660	930	
	5	20	25	30	40	5×0.5	5×0.8	15	3	15	3	2	5	8	9.2	4	670	750	1,000
	6	20	25	30	40	6×0.75	6×1.0	15	4	15	4	2	6	10	11.5	5	790	870	1,040
	8	30	40	50	60	8×0.75	8×1.25	15	5	15	5	2.5	8	13	15	6.5	820	930	1,220
	10	30	40	50	60	10×1.0	10×1.5	20	6	25	5	3	10	17	19.6	8	890	980	1,420
	12	40	50	60	80	12×1.0	12×1.75	20	8	25	6	3	12	19	21.9	10	1,030	1,150	1,680

型式 — L

ANKB6 — 20

3 日日出荷

在庫品 翌日出荷 翌P.133

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (¥1未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	値別対応			
数量	1~9	10~19	20~49	50~100	101~
値引率	基準価格	40%	45%	50%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

⑤ 表示数量超えはWOSにてご確認ください

23 位置決め
ガイド部品