

STOPPER BLOCKS FOR LOCATING BOLTS AND SCREWS

位置決め調整ねじブロック

—L型タイプ/T型タイプ/側面ザグリ穴タイプ/2穴タイプ—



■特長：形状が豊富で用途に合わせて選定頂けます。特にL型は縦・横・下面取付と種類があります。

■L型タイプ




RoHS 10


縦調整タイプ		横調整タイプ		下面取付タイプ*		材質	S表面処理
並目	細目	並目	並目	並目	細目		
AJLTT	AJLSTT	AJLCTY	AJLNM	AJLN	AJLS	*S45C	四三酸化鉄皮膜
AJLTM	AJLSTM	AJLCTYM	AJLNM	AJLNM	AJLSS	—	無電鍍ニッケルメッキ
AJLTS	—	—	AJLNS	AJLNS	AJLSS	SUS304	—

*下面取付タイプはSS400


●縦調整タイプ

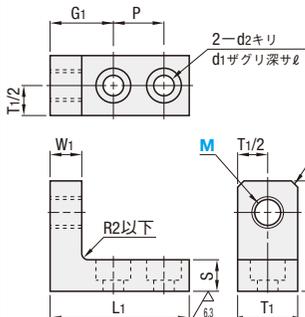

●横調整タイプ

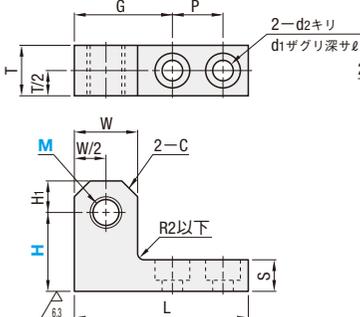

●下面取付タイプ

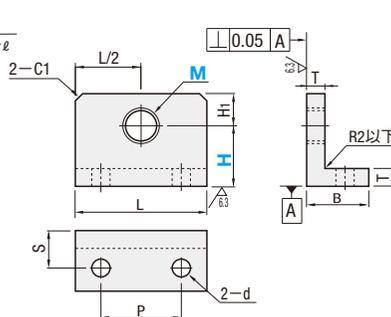

25/(6.3)

■縦調整タイプ

Type	M	H選択	H ₁	T ₁	M×Pitch		W ₁	L ₁	S	P	G ₁	d ₁	d ₂	ℓ	Y基準単価		
					並目	細目									AJLTT	AJLTM	AJLTS
(並目) AJLTT AJLTM AJLTS	3	15 20	4	9	3×0.5	3×0.35	5	25	6	10	10	6.5	3.5	3.5	1,430	1,500	2,460
	4				4×0.7	4×0.5									1,430	1,500	2,460
	5	15 20	6	12	5×0.8	5×0.5	8	32	8	10	15	8	4.5	4.5	1,430	1,500	2,460
	6				6×1.0	6×0.75									1,430	1,500	2,460
(細目) AJLSTT AJLSTM	8	25 30 35	10	22	8×1.25	8×0.75	10	44	10	16	20	11	6.5	6.5	2,120	2,230	3,790
	10				10×1.5	10×1.0									2,120	2,230	3,790
	12	12×1.75	12×1.0	2,120	2,230	3,790											
	16	16×2.0	16×1.5	3,330	3,490	6,140											
	20	20×2.5	20×1.5	3,330	3,490	6,140											

■横調整タイプ

Type	M	H選択	H ₁	T	M×Pitch	L	W	S	C	P	G	d ₁	d ₂	ℓ	Y基準単価		
					並目										AJLCTY	AJLCTYM	
(並目) AJLCTY AJLCTYM	3	10 15	4	9	3×0.5	28	8	6	2	10	13	6.5	3.5	3.5	1,390	1,470	
	4				4×0.7										1,390	1,470	
	5	15 20	6	10	5×0.8	32	10	8	2	10	17	8	4.5	4.5	1,390	1,470	
	6				6×1.0										1,390	1,470	
	(細目)	8	20 25 30	10	16	8×1.25	55	20	10	5	16	31	11	6.5	6.5	2,110	2,200
		10				10×1.5										2,110	2,200
12		12×1.75	2,110	2,200													
16		16×2.0	2,960	3,100													
20	20×2.5	2,960	3,100														

■下面取付タイプ

Type	M	H選択	H ₁	T	M×Pitch		L	B	P	S	d	Y基準単価		
					並目	細目						AJLN	AJLNM	AJLNS
(並目) AJLN AJLNM AJLNS	3	15 20	10	6	3×0.5	3×0.35	30	20	14	12	4.5	1,240	1,280	3,660
	4				4×0.7	4×0.5						1,240	1,280	3,660
	5	15 20 25	15	10	5×0.8	5×0.5	40	30	20	20	6.5	1,240	1,280	3,660
	6				6×1.0	6×0.75						1,280	1,350	3,860
(細目) AJLS AJLSS	8	25 30 40	15	10	8×1.25	8×0.75	60	40	30	27.5	9	1,720	1,780	6,250
	10				10×1.5	10×1.0						1,720	1,780	6,250
	12	12×1.75	12×1.0	1,720	1,780	6,250								
	16	16×2.0	16×1.5	3,530	3,590	—								
	20	20×2.5	20×1.5	3,530	3,590	—								

◎AJLNS・AJLSS(材質：ステンレス)のT寸は()の寸法になります。また、M16・20の規格はありません。



Order 注文例
型式 AJLTT5 - H 15



Delivery 出荷日 3 日目出荷

☑ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行
☑ストックA 翌日出荷 800円/1本
☑注文締切 PM 3:00迄
☑PM 6:00迄 P:134



- ☑ストックA早割は1明細行当たり一律300円
- ☑ストックAは3本以上で1明細行当たり一律810円
- ☑下面取付タイプはストックAのみ適用



■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) R133
●縦調整タイプ・横調整タイプ

数量区分	標準対応				個別対応 大口
	小口	10~14	15~19	20~49	
数量	1~9	10~14	15~19	20~49	50~100
値引率	基準単価	5%	10%	18%	20%
出荷日	通常	通常	通常	+5日	+7日

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください
◎標準対応大口以上はストックA対応なし

●下面取付タイプ

数量区分	標準対応				個別対応 大口
	小口	10~14	15~19	20~50	
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常	通常	通常	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください

